


プッシュオフクランプレバー PCM, PC

Push Off Clamp Levers PCM, PC

RoHS指令適合品

位置決め固定をする時に使用をするレバーです。
レバーを下へ押す事でレバー内側のセレーション（歯切り部）が外れ、
レバーがフリーになりますので、誤動作防止をする事ができます。
レバーの回し半径が違う5種類の中から、適度な荷重でご使用できる製品を選定して下さい。

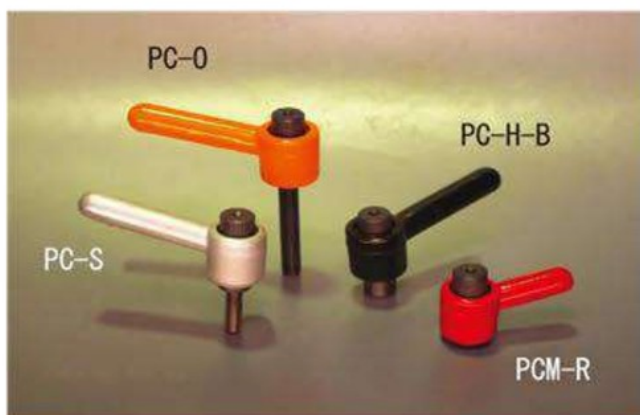

ご注文の際は、品番とおよびカラーの指定をしてください。

おねじの場合 $\frac{PC-10 \times 30-B}{\text{品番} \quad \text{L} \quad \text{カラー}}$

おねじHタイプの場合 $\frac{PC-5H \times 30-S}{\text{品番} \quad \text{L} \quad \text{カラー}}$

めねじ貫通穴の場合 $\frac{PC-16NT-S}{\text{品番} \quad \text{カラー}}$

めねじ貫通穴Hタイプの場合 $\frac{PCM-4HNT-O}{\text{品番} \quad \text{カラー}}$

品番	L
PCM- 4	10 15 20 25 30 40 50
PCM- 4H	
PCM- 5	
PCM- 5H	
PCM- 6	
PCM- 6H	
PC- 4	
PC- 4H	
PC- 5	
PC- 5H	
PC- 6	
PC- 6H	
PC- 8	15 20 25 30 40 50 60
PC- 8H	
PC-10	20 25 30 40 50 60 80
PC-10H	
PC-12	25 30 40 50 60 80
PC-12H	
PC-16	30 40 50 60 80
PC-16H	

品番	品番
PCM- 4	PCM- 4 NT
PCM- 4H	PCM- 4HNT
PCM- 5	PCM- 5 NT
PCM- 5H	PCM- 5HNT
PCM- 6	PCM- 6 NT
PCM- 6H	PCM- 6HNT
PC- 4	PC- 4 NT
PC- 4H	PC- 4HNT
PC- 5	PC- 5 NT
PC- 5H	PC- 5HNT
PC- 6	PC- 6 NT
PC- 6H	PC- 6HNT
PC- 8	PC- 8 NT
PC- 8H	PC- 8HNT
PC-10	PC-10 NT
PC-10H	PC-10HNT
PC-12	PC-12 NT
PC-12H	PC-12HNT
PC-16	PC-16 NT
PC-16H	PC-16HNT

カラー
B(ブラック)
O(オレンジ)
R(レッド)
S(シルバー)