

タップドブラインドノブ

BTK-L BTK-L-sus

Tapped Blind Knobs BTK-L, BTK-L-sus

RoHS指令適合品




BTK-L

材表 ノブ: 黒色フェノール樹脂
Phenolic plastic Black
ネジ: 鋼材SUM22L・三価クロメート
Steel Trivalent Chromate



BTK-L-sus

材 ノブ: 黒色フェノール樹脂
Phenolic plastic Black
ネジ: ステンレスSUS304 Stainless

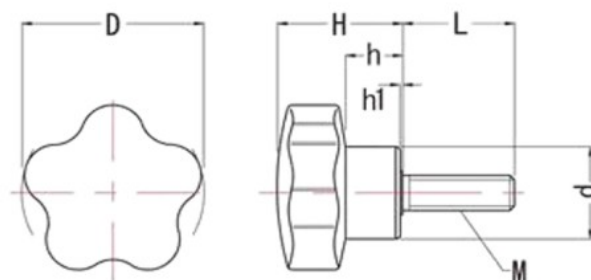

Unit : mm

品番	品番	D	M	L	d	H	h	h1	(g)
BTK-30×10	BTK-30×10 -sus	32	M 6×P1.0	10	19	23	11	0.3	17
BTK-30×16	BTK-30×16 -sus			16					18
BTK-30×20	BTK-30×20 -sus			20					20
BTK-30×35	BTK-30×35 -sus			35					25
BTK-40×16		40	M 8×P1.25	16	21	27	12		35
	BTK-40×20 -sus			20					36
BTK-40×25	BTK-40×25 -sus			25					38
	BTK-40×30 -sus			30					39
BTK-40×35	BTK-40×35 -sus			35					40
BTK-40×45	BTK-40×45 -sus			45					43
BTK-50×20	BTK-50×20 -sus	50	M10×P1.5	20	25	33	14		63
BTK-50×30	BTK-50×30 -sus			30					66
BTK-50×40	BTK-50×40 -sus			40					70
BTK-50×50	BTK-50×50 -sus			50					73
BTK-60×20		60	M10×P1.5	20	27	37	17		87
BTK-60×30				30					92
BTK-60×40				40					98
BTK-60×50				50					101
BTK-60×25-B				25					105
BTK-60×30-B	BTK-60×30-B-sus		30	110					
BTK-60×40-B	BTK-60×40-B-sus		40	118					
BTK-60×50-B	BTK-60×50-B-sus		50	128					

注意事項 使用温度 max110℃ min-20℃