

ピラーグリップ PG


Pillar Grips PG

ねじ込みタイプフェノール樹脂製グリップです。

RoHS指令適合品



グリップ

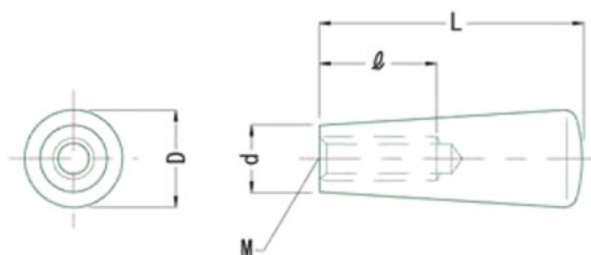

材 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black

Unit : mm

品番	M	\varnothing	D	L	d	(g)
PG-8	M 8×P1.25	30	20	62	18	25
PG-10	M10×P1.5	35	25	74	20	40
PG-12	M12×P1.75	50	32	102	22	75

注意事項 使用温度 max110°C min-20°C