

インデックスプランジャー IP-3, IP-4

Indexing Plungers IP-3, IP-4

RoHS指令適合品



ノブなしタイプのインデックスプランジャーです。



IP-3



IP-4

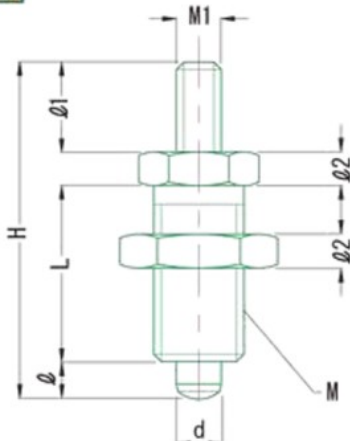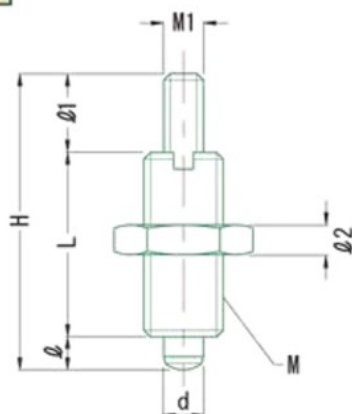

- 材表** ネジ screw : 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
 ピン pin : 鋼材S45C Steel
 バネ spring : 鋼線SWPB Steel
 ロックナット nat : 鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish

注 ロックナットは、含まれております。

Unit : mm

品番	M	d	d1	H	L	M1	d1	d2	min./max. (N)	(g)
IP-3-10	M10×P1.0	5	5	33	22	M5×P0.8	6	6	6.9/17.6	21
IP-3-12	M12×P1.5	6	6	42	26	M6×P1.0	10	7	4.9/13.7	37
IP-3-16	M16×P1.5	8	8	54	34	M8×P1.25	12	10	8.8/29.4	79
IP-3-20	M20×P1.5	10	10	63	41			9.4	36.3/61.7	121

Unit : mm

品番	M	d	d1	H	L	M1	d1	d2	min./max. (N)	(g)
IP-4-10	M10×P1.0	5	5	33	17	M5×P0.8	6	6	6.9/16.7	22
IP-4-12	M12×P1.5	6	6	42	20	M6×P1.0	10	7	4.9/13.7	35
IP-4-16	M16×P1.5	8	8	54	26	M8×P1.25	12	10	10.8/34.3	72