



流量特性

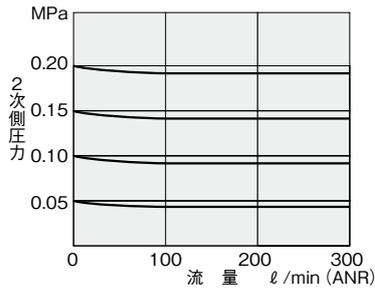


備考：グラフは1次側圧力が0.7MPa一定時での流量特性です。

圧力特性

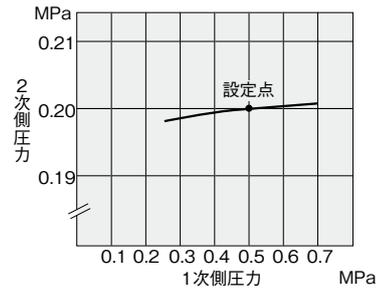


精密レギュレータ寸法図 (mm)

PR200

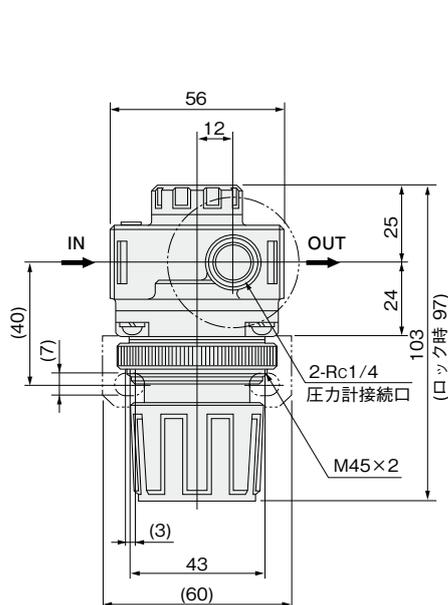


注：レギュレータをパネルなどに取り付ける場合の取付穴はφ46です。また取り付け可能な板厚は1.5~6mmです。取り付けには、付属のリングナットをご使用ください。

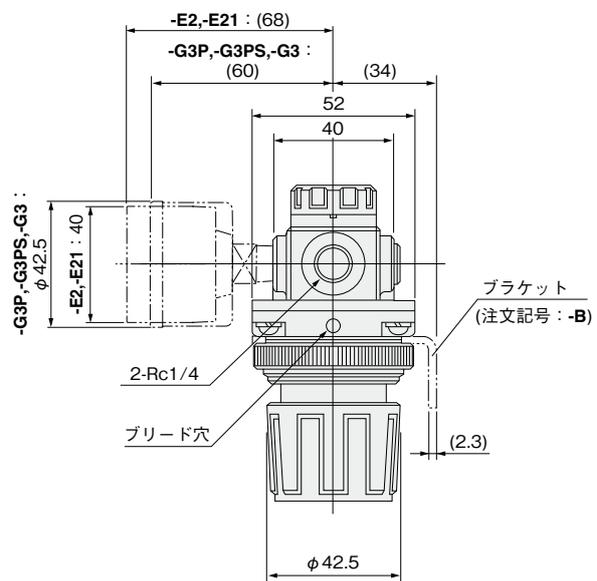

オプション

●電子式スイッチ付圧力計：-E2,-E21

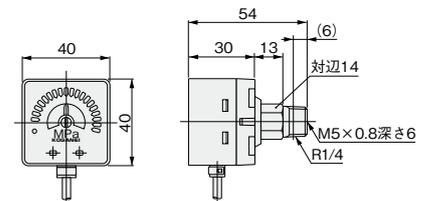

ミニビット
マルチマウント
ジグC
ペン
スリム
ミニガイド
ガイド付ジグφ6~10
ガイド付ジグφ12~63
ツインロッドB
ORV
ORCA ORGA
MRC MRG
RAP
RAN
RAF
エアハンド
センサスイッチ
シリンダジョイントロボエンド
GO10
O30
EA EB
110
180
F10 F15
O50
100
200
TAC
角形真空弁
マルチ
小形FR
QJスタンダード
QJミニ
QJスピードコントローラ
TAC継手
チューブ
圧カスイッチGS6
ショックアブソーバ
真空R
エジェクタGME
バキュームパッド