

ミニ
ピット

マルチ
マウント

ジグC

ペン

スリム

ミニ
ガイド

ガイドジグ
φ6-10

ガイドジグ
φ12-63

ツイン
ロッドB

ORV

ORCA
ORGA

MRC
MRG

RAP

RAN

RAF

エア
ハンド

センサ
スイッチ

シリンダ
ジョイント
ロッドエンド

GO10

O30

EA
EB

110

180

F10
F15

O50

100

200

TAC

角形
真空弁

マルチ

小形FR

QJスタン
ダード

QJミニ

QJスピード
コントロー
ラ

TAC
継手

チューブ

圧力スイッチ
GS6

ショック
アブソーバ

真空R


エジェクタ
GME

バキューム
パッド

寸法図 (mm)


エルボ

●EF

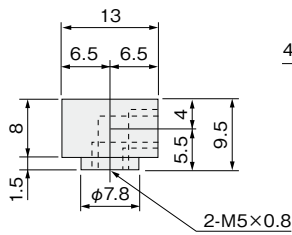


ユニバーサルエルボ

●UEF-M3

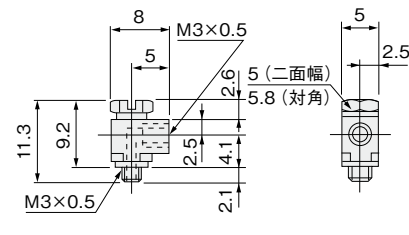


ユニバーサルブランチティ

●URTF

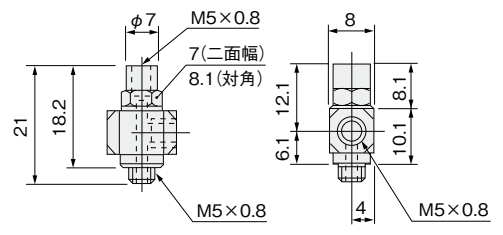


ティ

●TF

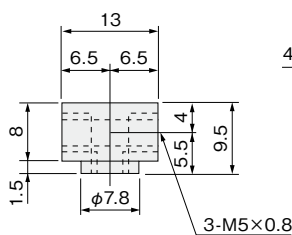


ユニバーサルティ

●UTF-M3

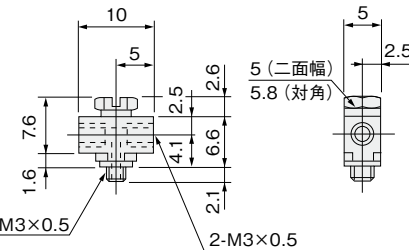


●UTF

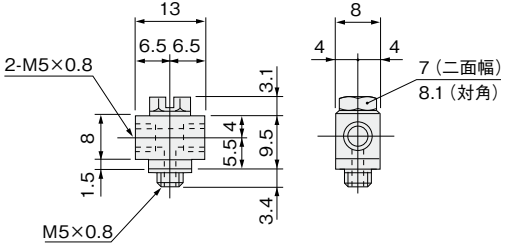


ユニバーサルクロス

●UXF

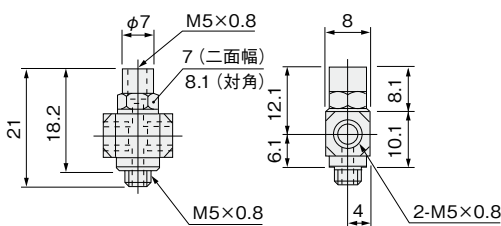


ニップル

●NF-M3

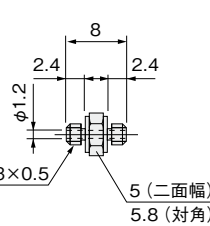


●NF

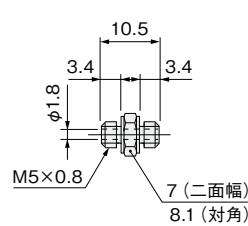


回転継手

●SF

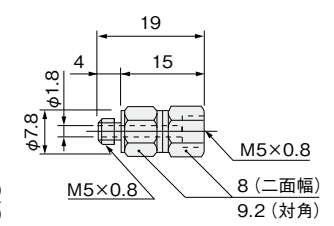


延長継手

●EXF-M3

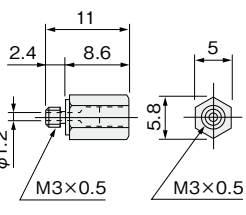


●EXF

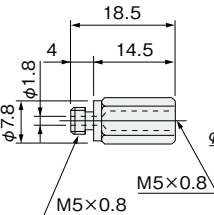


カップリング

●CF-M3

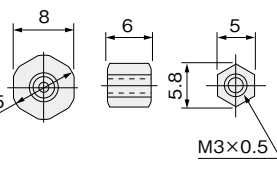


●CF

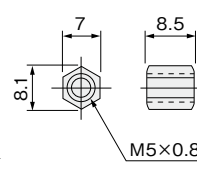


隔壁継手

●BHF

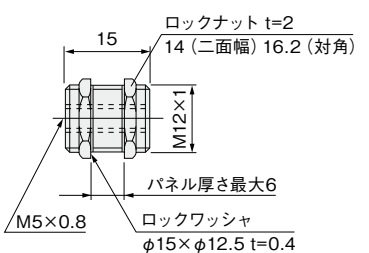


ブッシュ


●RBFM5-M3

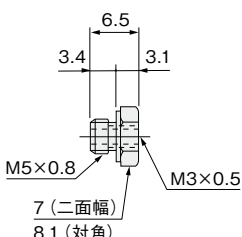

●RBF-M3

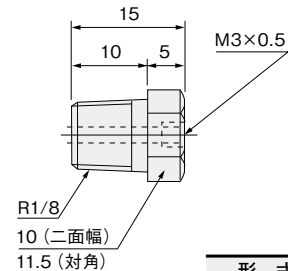


●RBF□

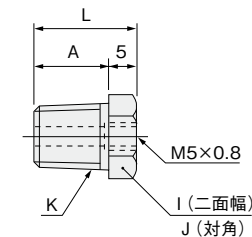


薄形プラグ

●PFS-M3

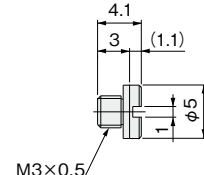

●PFS

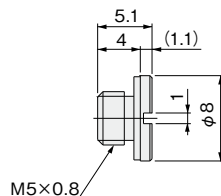

形式	A	K	I	J	L
RBF1	13	R1/4	14	16.2	18
RBF	10	R1/8	10	11.5	15