


注文記号



●ミニタイプ

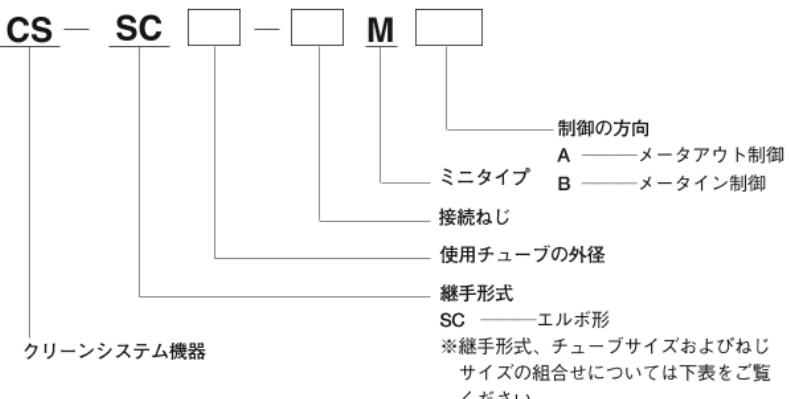

形状と制御の方向

A : メータアウト制御
エルボ形SC

B : メータイン制御
エルボ形SC

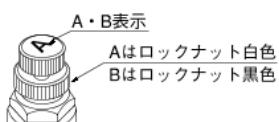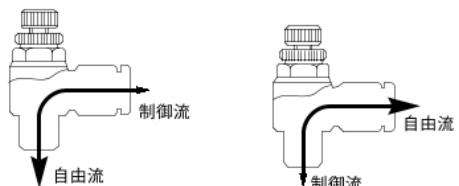

注文例

CS-SC4-M5MA
CS-SC6-M5MB

●SC



チューブサイズ	ねじサイズ			
	M3×0.5	M5×0.8	R1/8	R1/4
3	M3	M5	—	—
4	M3	M5	01	—
6	—	M5	01	02

注：詳しい寸法については調質・補助・真空機器総合カタログをご覧ください。

●ユニオンストレートタイプ



注1：ユニオンストレートタイプには、制御方向の注文記号はありません。
本体側面の速度制御弁表示記号を確認の上、取付方法を決めてください。
注2：詳しい寸法については調質・補助・真空機器総合カタログをご覧ください。