


スタンダードシリンダ注文記号

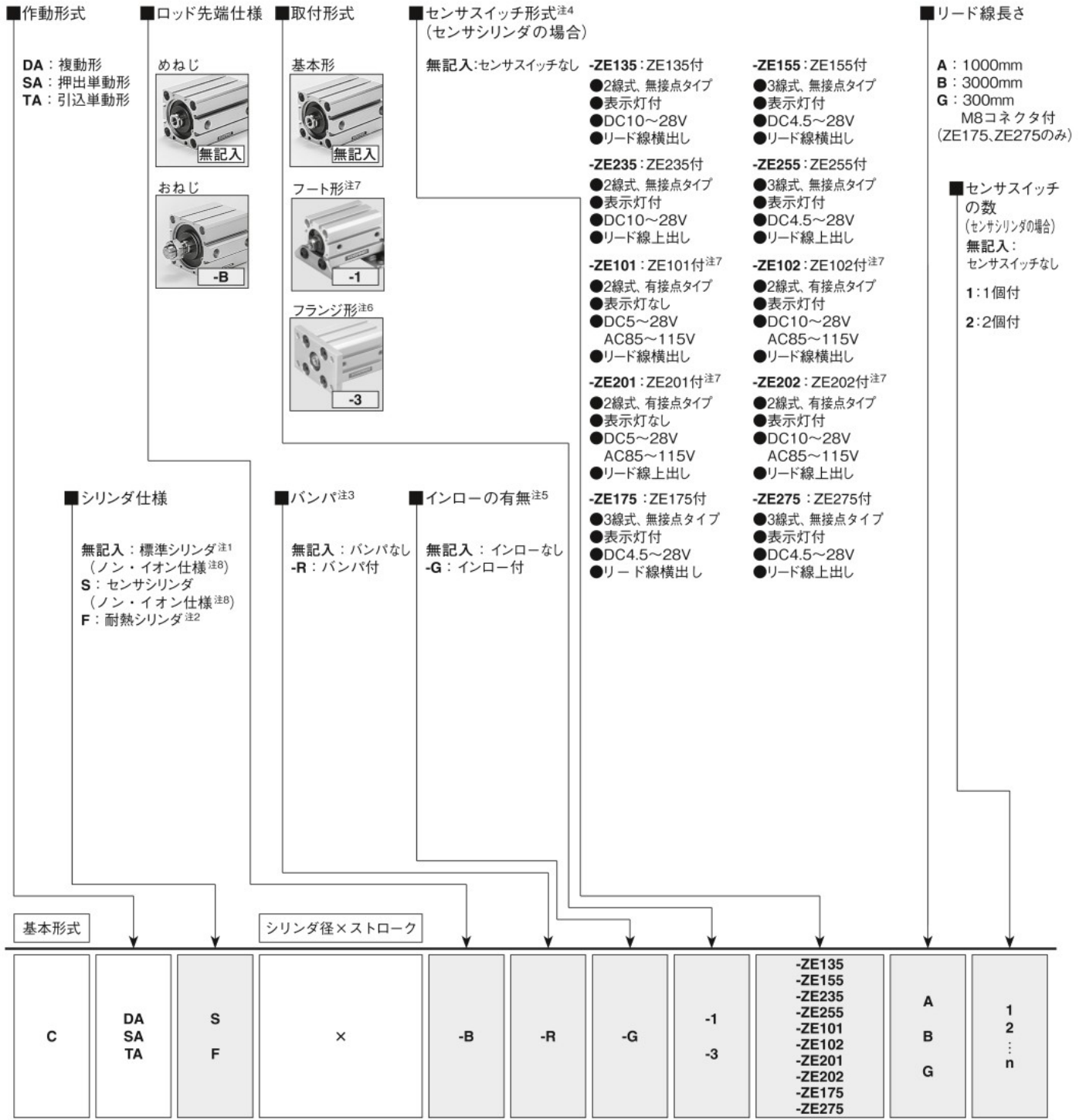

● シリンダ径とストロークの表をご覧ください。

● おねじ用のシリンダジョイント、シリンダロッドエンドについては741ページをご覧ください。

● センサスイッチのみの注文記号は120ページをご覧ください。耐熱シリンダにセンサスイッチ付はありません。

● 取付金具は出荷時添付となります。クレビス形は118ページ耐荷重形シリンダをご覧ください。

● φ12、φ16のフート金具付のストローク10mm未満の場合にはフート金具とセンサスイッチが干渉してセンサスイッチ2個が取り付けられないことがあります。詳細は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

注 1：標準シリンダには、センサスイッチ用マグネットは内蔵されません。
 2：センサシリンダとバンパ付シリンダにはありません。φ6、φ8、φ10にはありません。
 3：複動形のみ。ただし、耐熱仕様にはありません。φ6、φ8、φ10にはありません。
 4：センサスイッチの詳細は、717ページをご覧ください。
 5：シリンダ径φ6～φ12にはありません。
 6：シリンダ径φ40のインロー付(-G)には取り付けられません。シリンダ径φ6、φ8、φ10にはありません。
 7：シリンダ径φ6、φ8、φ10にはありません。またφ16×5、φ25×5、φ50×10、φ63×10、φ80×10には取り付けられません。
 8：シリンダ径φ6、φ8、φ10は、ノン・イオン仕様ではありません。

アディショナルパーツ (別売部品)



フート金具 (118ページ)
 フランジ金具 (119ページ)
 取付ねじ (129ページ)