



仕様


| 名称 | | ウレタンチューブ | | | | | |
|----------------------|-----|------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------------------------------|--------|
| 項目 | 形式 | CS-U3 | CS-U4 | CS-U6 | CS-U8 | CS-U10 | CS-U12 |
| 外径×内径 | mm | 3×1.5 | 4×2.5 | 6×4 | 8×5 | 10×6.5 | 12×8 |
| 使用流体 | | 圧縮空気・真空 (−99.99~0kPa {−750~0mmHg}) | | | | | |
| 使用温度範囲 ^{注1} | ℃ | −15~70 | | | | | |
| 材質 | | ポリウレタン | | | | | |
| 最小曲げ半径 | mm | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 |
| 色 | | 黒・またはオレンジ | 黒・オレンジ・黄・緑・青・乳白 | | | 黒・オレンジ (黄・緑・乳白) ^{注2} | |
| 単位質量 | g/m | 6.5 | 9 | 19 | 36 | 54 | 74 |
| 標準条長 | m | 20 (黒・オレンジのみ 20または100) | | | | | |
| 販売単位 | | 1巻20m (黒・オレンジのみ 20または100m) | | | | | |

注1：使用温度範囲は、チューブが静止状態時の値です。チューブを揺動させる場合の使用温度範囲については、お問い合わせください。

注2：（ ）内黄・緑・乳白は、φ12のみのオーダーメイド仕様です。

使用温度と使用圧力・破壊圧力

ウレタンチューブ

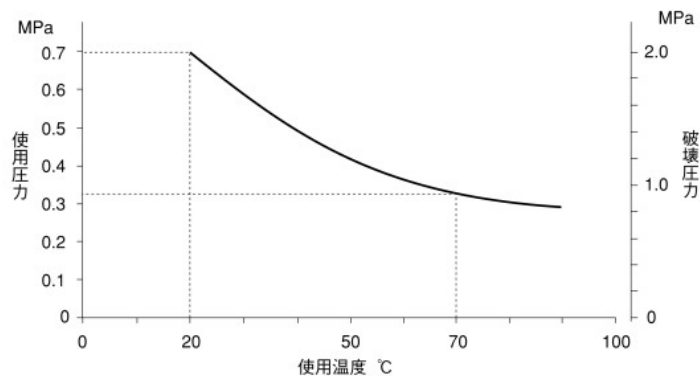

注文記号

