

電動ハンド

高速タイプ



仕様

●本体基本仕様

項目	形式	EWHA6H	EWHA12H	EWHA24H	EWHA36H
モータ		2相ステッピングモータ			
最高速度 (片側、位置決めモード時)	mm/s	140	180	120	100
最高速度 (片側、把持モード時)	mm/s	50	35 (10) 注1	20	10
最低速度	mm/s	1			
最大把持力注2	N	5~9	11~16	22~32	34~46
使用温度範囲	℃	0~40			
開閉ストローク	mm	14 (片側7mm)	22 (片側11mm)	26 (片側13mm)	
繰返し位置決め精度	mm	±0.03		±0.05	
動的許容モーメント注3	Mp N・m	0.03	0.06	0.09	
	My N・m	0.03	0.05	0.08	
	Mr N・m	0.05	0.13	0.22	
最大可搬質量 (片側) 注4	kg	0.2 (0.1)	0.3 (0.15)	0.5 (0.25)	
質量	kg	0.15	0.29	0.35	0.36
適用コントローラ		EWHC-NH、EWHCP-NH			

注1：EWHA12Hの把持レベル1~5の時の最高速度は10mm/sです。


注2：把持レベル10の時の最大把持力です。把持力の詳細は④⑩ページのグラフを参照ください。

注3：動的許容モーメントは許容モーメント (③⑨ページ) に対し安全係数10としています。ただし、保証値ではありません。

注4：テーブルへ取付ける爪の両側合計質量。

●コントローラ仕様は③⑤、③⑥ページをご覧ください。

注文記号

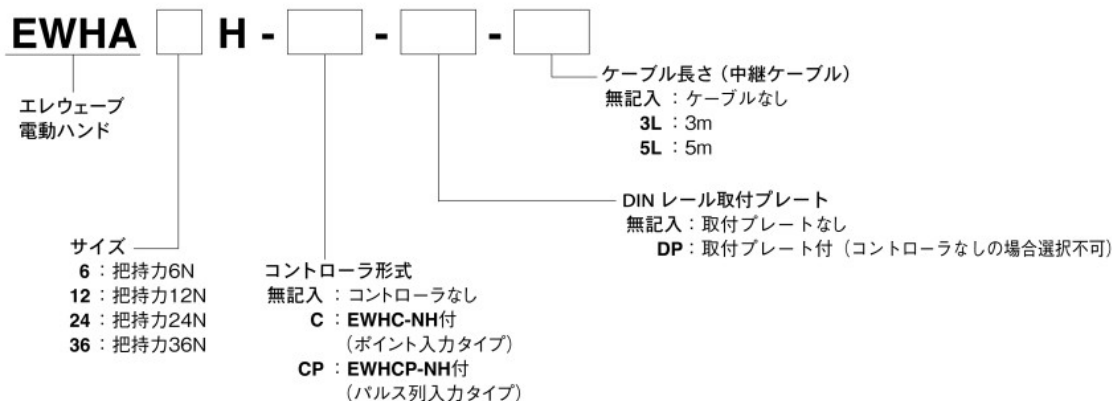


●アディショナルパーツ

ポイント入力タイプ
コントローラ

[付属品]
・電源ケーブル
・I/O ケーブル



ケーブル
(中継ケーブル)
※ロケットケーブル

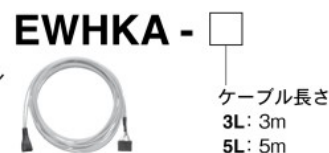

パルス列入力タイプ
コントローラ

[付属品]
・電源ケーブル
・I/O ケーブル
・パルス列入力用ケーブル
・パルス列入力コネクタ用
変換ケーブル



ティーチング注
ボックス



注：仕様、寸法図は③⑨ページをご覧ください。

DIN レール取付プレート **EW2DP**

