

# F10、F15シリーズ バルブ単体用 アディショナルパーツ注文記号

## ●内部パイロット用

F □ Z - □

バルブサイズ  
10 : 10mm 幅  
15 : 15mm 幅

パーツ内容

- 21 : 取付ブラケット (取付ブラケット、取付ねじ2本)
- 25 : サブベース (サブベース本体、ガスケット、排気弁)<sup>注1</sup>
- P : プレート (プレート、ガスケット、取付ねじ2本)
- J : 異径サイズ両用継手ブロック (継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本)
- J5 : シングル継手ブロック F10:φ4 F15:φ6 (継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本)
- J6 : シングル継手ブロック F10:φ6 F15:φ8 (継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本)
- J5A : 3ポート用シングル継手ブロック F10:φ4 F15:φ6 (継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本)<sup>注3</sup>
- J6A : 3ポート用シングル継手ブロック F10:φ6 F15:φ8 (継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本)<sup>注3</sup>
- M : めねじブロック (めねじブロック、ガスケット、取付ねじ2本)
- MA : 3ポート用めねじブロック (めねじブロック、ガスケット、取付ねじ2本)<sup>注3</sup>
- MP : Pポートめねじブロック (Pポートめねじブロック、ガスケット)<sup>注1</sup>
- GS1 : ガスケット (ガスケット、排気弁)<sup>注2</sup>

注1 : バルブ取付ねじは添付されていません。  
2 : 分割形マニホールド用のガスケットGS2とは異なりますので注意してください。  
3 : 常時閉 (NC)、常時開 (NO) 共通ですので取付時の方向で使い分けてください。

## ●外部パイロット用

F □ Z - □

バルブサイズ  
10 : 10mm 幅  
15 : 15mm 幅

パーツ内容

- P : プレート (プレート、ガスケット、取付ねじ2本)
- J : 異径サイズ両用継手ブロック (継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本)
- J5 : シングル継手ブロック F10:φ4 F15:φ6 (継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本)
- J6 : シングル継手ブロック F10:φ6 F15:φ8 (継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本)
- J5A : 3ポート用シングル継手ブロック F10:φ4 F15:φ6 (継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本)<sup>注1</sup>
- J6A : 3ポート用シングル継手ブロック F10:φ6 F15:φ8 (継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本)<sup>注1</sup>
- M : めねじブロック (めねじブロック、ガスケット、取付ねじ2本)
- MA : 3ポート用めねじブロック (めねじブロック、ガスケット、取付ねじ2本)<sup>注1</sup>
- GS1 : ガスケット (ガスケット、排気弁)<sup>注2</sup>

注1 : 常時閉 (NC)、常時開 (NO) 共通ですので取付時の方向で使い分けてください。  
2 : 分割形マニホールド用のガスケットGS2とは異なりますので注意してください。

## 外部パイロット用サブベース

F □ ZG - 25

バルブサイズ  
10 : 10mm 幅  
15 : 15mm 幅

## コネクタ関係注文記号

JAZ - □ - □

バルブ仕様

コネクタ仕様

UL規格対応形式<sup>注1</sup>  
無記入 : -  
UR : UL規格認定品

- T1, T2, T3 CP : コネクタ・リード線長さ300mm (黒赤白 計3本)
- T4, T5, TA CP3 : コネクタ・リード線長さ3000mm (黒赤白 計3本)
- TB, TC用 CPN : コネクタ・リード線なし (ショートバー1個、コンタクト3個付)

備考 : マイナスコモン用のコネクタも用意しています。詳細は19ページをご覧ください。(URは対象外)

注1 : リード線の太さは無記入は24AWG、URは22AWGとなります。


JAZO - □ - □

バルブ仕様

コネクタ仕様

UL規格対応形式<sup>注1</sup>  
無記入 : -  
UR : UL規格認定品

- T0用 CP : コネクタ・リード線長さ300mm (黒赤 計2本)
- CP3 : コネクタ・リード線長さ3000mm (黒赤 計2本)
- CPN : コネクタ・リード線なし (ショートバー1個、コンタクト2個付)

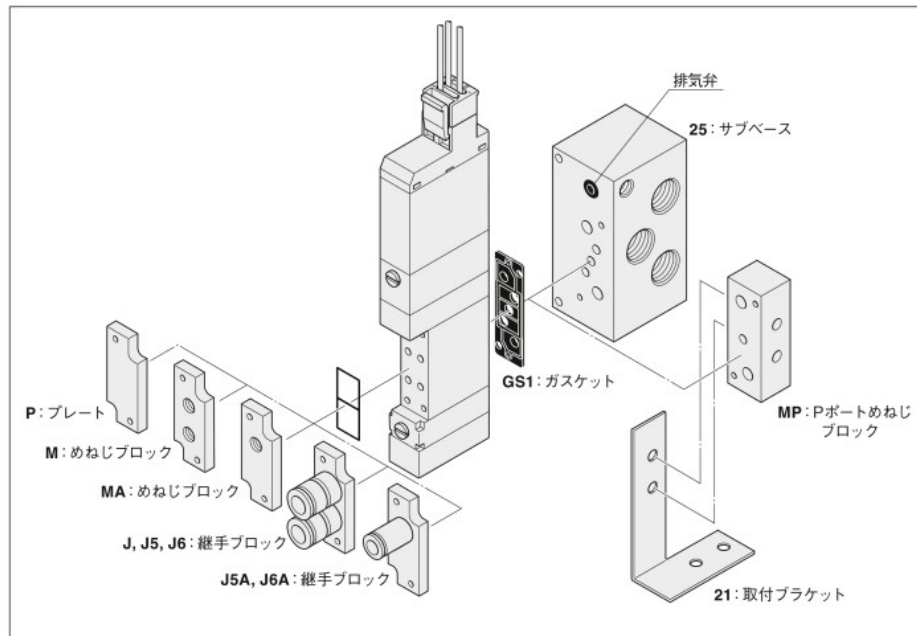

FZ - □

バルブ仕様

コネクタ仕様

- T1, T2, T3 CC1.5 : キャブタイヤケーブル・長さ1500mm<sup>※</sup>
- T4, T5, TA CC3 : キャブタイヤケーブル・長さ3000mm<sup>※</sup>
- TB, TC用

※詳細は19ページをご覧ください。