


		2・3ポートバルブ ポート数	2・3ポートバルブ 弁機能	取付ベース	サブベース	結線方式	TUV認証形式 (DCのみ)		
		3ポート  無記入	無記入 常時閉 (NC) -11 常時開 (NO) 注：配管については 752ページの表 を参考にしてく ださい。	取付ベースなし  無記入	サブベースなし  無記入	●リード線長さ 300mm標準 LEDインジケータ付 グロメットタイプ  無記入	無記入 認証なし -VD 認証品		
		2ポート  -2		取付ベース付  -21 ●本体に組み付け て出荷されます。	サブベース付  -25 ●本体に組み付け て出荷されます。	LEDインジケータ付 ストレートコネクタ  -PS LEDインジケータ付 エルコネクタ  -PL			
		基本形式					電圧		
直接配管	正圧	2・3ポート スタンダードタイプ	G010E1	-2	-11 注2	-21 注1	-PS -PL	無記入 -VD	DC12V,DC24V,AC100V
		2・3ポート 低電流タイプ	G010LE1						DC12V,DC24V
		2・3ポート 大流量タイプ	G010HE1						DC24V
	負圧	2・3ポート スタンダードタイプ	GV010E1	-2	-11 注2	-21 注1	-PS -PL	無記入 -VD	DC12V,DC24V,AC100V
		2・3ポート 低電流タイプ	GV010LE1						DC12V,DC24V
		2・3ポート 大流量タイプ	GV010HE1						DC24V
サブベース配管	正圧	2・3ポート スタンダードタイプ	GA010E1	-2	-11 注2	-25 注1	-PS -PL	無記入 -VD	DC12V,DC24V,AC100V
		2・3ポート 低電流タイプ	GA010LE1						DC12V,DC24V
		2・3ポート 大流量タイプ	GA010HE1						DC24V
	負圧	2・3ポート スタンダードタイプ	GAV010E1	-2	-11 注2	-25 注1	-PS -PL	無記入 -VD	DC12V,DC24V,AC100V
		2・3ポート 低電流タイプ	GAV010LE1						DC12V,DC24V
		2・3ポート 大流量タイプ	GAV010HE1						DC24V

注1：単体で使用する場合は、必ず取付ベースもしくは、サブベースを選択してください。

2：マニホールドに常時閉 (NC) と常時開 (NO) の混載はできません。

オーダーメイド (注文記号中の結線方式の後に、下記の記号を記入してください。)

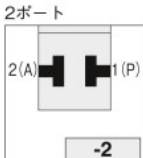