 



レギュレータ

RN650・RN651・RN652・RN900・RN902

表示記号



- 標準仕様
- 低圧仕様

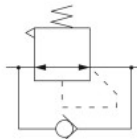

- チェック弁内蔵仕様

仕様

シリーズ タイプ 形式		650シリーズ			900シリーズ	
		標準	低圧用	チェック機構内蔵	標準	チェック機構内蔵
項目		RN650	RN651	RN652	RN900	RN902
使用流体		空気または非腐食性流体				
配管接続口径		Rc	3/4、1			
圧力設定範囲		MPa	0.05～0.83	0.05～0.25	0.05～0.83	
最高使用圧力		MPa	0.97			
保証耐圧力		MPa	1.47			
使用温度範囲		℃	5～60			
圧力計接続口径		Rc	1/4 (2ヶ所)			
構 造		リリーフタイプ				
最大処理流量注		ℓ /min (ANR)	2500	1500	2500	8000
給 油		不要				
質 量		kg	0.53			1.26
材質	本体	アルミダイカスト				
	ボンネット	ポリアセタール			アルミダイカスト	
	ハンドル	ABS			PBT	
	ダイヤフラム	布入り合成ゴム				
標準装備品	ブラケット	標準付属品				
	取付リング	標準付属品				
埋込形 圧力計	圧力表示範囲		MPa	1		
	最高使用圧力		MPa	0.95		
	使用温度範囲		℃	5～60		
	材質	ブルドン管	黄銅管			
		カバー (ケース)	PPS			
センサ内蔵 デジタル 圧力計	定格圧力範囲		MPa	0～1.000		
	設定圧力範囲		MPa	0～1.000		
	材質	ケース	ABS樹脂			

注：空気圧力1次側0.69MPa時、2次側設定圧力0.5MPa時の最大処理流量。

注文記号

