


オプションシステム

単体

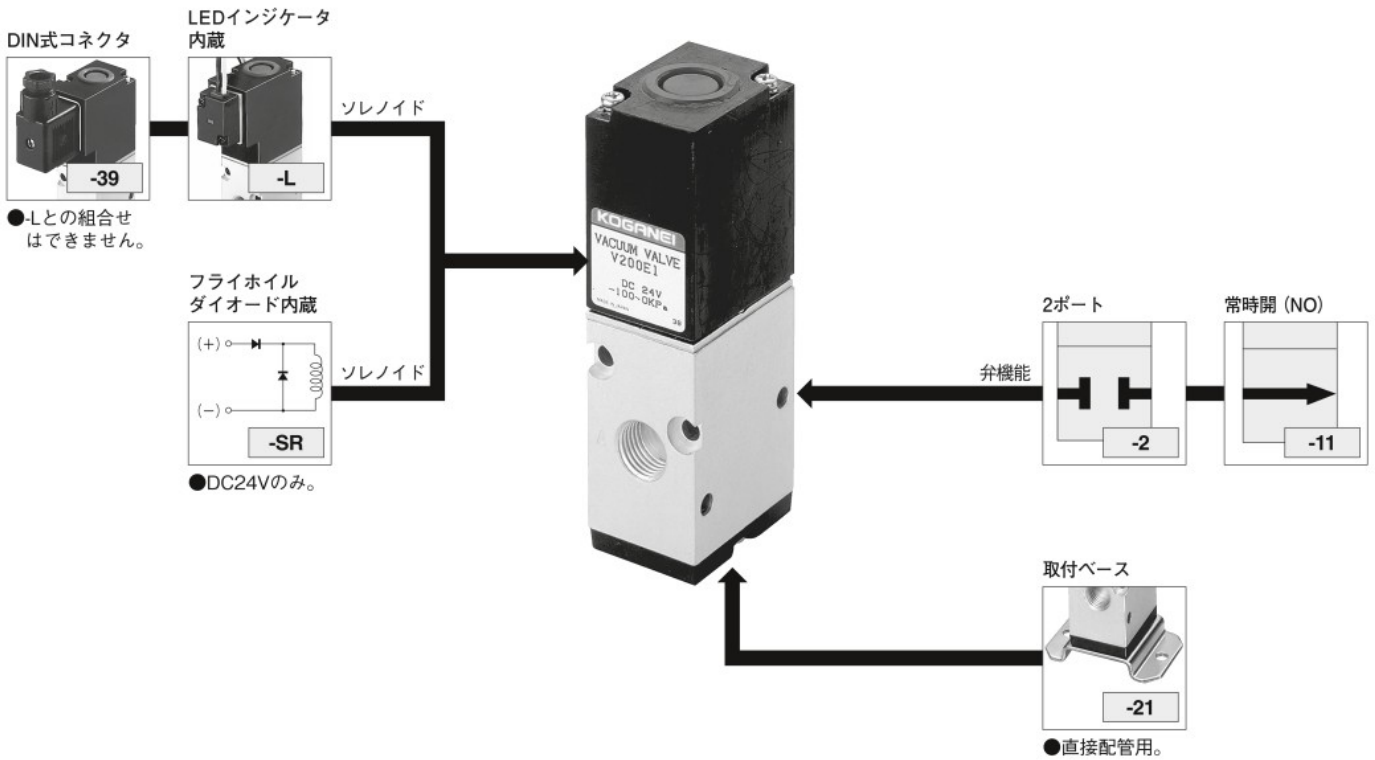

電磁真空弁注文記号

真空用

	基本形式	弁機能		オプション			電圧			
		2ポート	常時開(NO)	取付ベース	DIN式コネクタ	LEDインジケータ		フライホイールダイオード		
直接配管	3ポート常時閉 2ポート常時閉 2ポート常時開	NCU-	V200E1	-2 ^{注2}	-11	-21	-39	-L	-SR	DC24V AC100V AC200V
マニホールド専用 ^{注1}	3ポート常時開 2ポート常時開	NCU-	MV200E1	-2	-11		-39	-L	-SR	DC24V AC100V AC200V

注1：単体では使用できません。
2：プラグ添付

●非イオン仕様を注文する場合は基本形式の前にNCU-を記入してください。

●かならず選択してください。

●DC24Vのみ。AC100V,AC200Vには標準装備。

●DIN式コネクタにはありません。

真空・正圧併用

	基本形式	弁機能		オプション			電圧		
		常時開(NO)	取付ベース	DIN式コネクタ	LEDインジケータ	フライホイールダイオード			
直接配管	3ポート ^{注1} 常時閉 3ポート常時開	NCU-	SV200E1	-11	-21	-39	-L	-SR	DC24V AC100V AC200V
マニホールド専用 ^{注2}	3ポート常時開	NCU-	MSV200E1	-11		-39	-L	-SR	DC24V AC100V AC200V

注1：正圧側が常時閉。
2：単体では使用できません。

●非イオン仕様を注文する場合は基本形式の前にNCU-を記入してください。

●かならず選択してください。

●DC24Vのみ。AC100V,AC200Vには標準装備。

●DIN式コネクタにはありません。