


## 寸法図 (mm)


### カートリッジ TSK

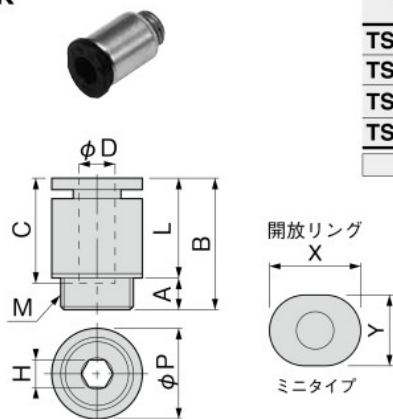

| 形 式      | チューブ外径<br>φD | M       | A   | B    | L    | C    | 対辺<br>H | φP | X    | Y   | 有効断面積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 質量<br>(g) |
|----------|--------------|---------|-----|------|------|------|---------|----|------|-----|-----------------------------|-----------|
| TSK3-M6M | 3            | M6×0.75 | 3   | 14   | 11   | 10.9 | 2       | 8  | 9.8  | 7.8 | 2.9                         | 2.7       |
| TSK4-M6M | 4            | M6×0.75 | 3   | 14   | 11   | 10.9 | 2.5     | 8  | 9.8  | 7.8 | 5.1                         | 2.6       |
| TSK4-M8M |              | M8×0.75 | 3.4 |      | 10.6 |      |         |    |      |     |                             |           |
| TSK6-M8M | 6            | M8×0.75 | 3.4 | 14.8 | 11.4 | 11.7 | 4       | 10 | 11.8 | 9.8 | 12.8                        | 3.6       |

の形式はミニタイプです。


### めすストレート TSM

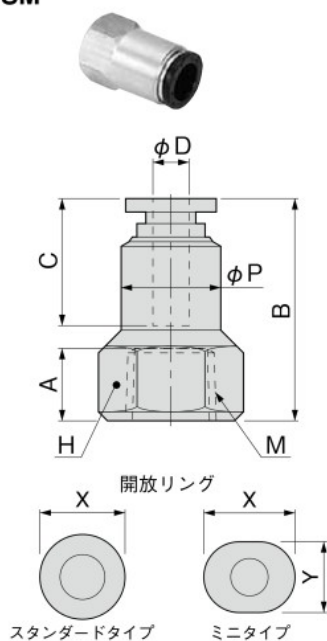

| 形 式      | チューブ外径<br>φD | M      | A    | B     | φP   | C    | 対辺<br>H | X    | Y   | 有効断面積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 質量<br>(g) |
|----------|--------------|--------|------|-------|------|------|---------|------|-----|-----------------------------|-----------|
| TSM3-M3M | 3            | M3×0.5 | 4.35 | 13.75 | 5.5  | 9.4  | 5.5     | 7    | 6   | 1.4                         | 1.5       |
| TSM3-M5M |              | M5×0.8 | 4.5  | 15.4  | 8    |      | 8       |      |     | 2.8                         | 4.2       |
| TSM4-M3M | 4            | M3×0.5 | 4.5  | 15.4  | 8    | 10.9 | 8       | 9.8  | 7.8 | 3.5                         | 3.6       |
| TSM4-M5M |              | M5×0.8 | 4.5  | 17.6  |      |      |         |      |     | 2.6                         | 4.3       |
| TSM4-01  |              | Rc1/8  | 7    | 24.4  | 11   | 14.9 | 14      | 9.9  | —   | 5.3                         | 16        |
| TSM4-02  | Rc1/4        | 9.5    | 27.4 | 12    | 17   |      | 6.1     |      |     | 24                          |           |
| TSM6-01  | 6            | Rc1/8  | 7    | 26.5  | 13   | 17   | 14      | 11.8 | —   | 12.5                        | 18        |
| TSM6-02  |              | Rc1/4  | 9.5  | 29.5  |      |      | 17      |      |     |                             | 25        |
| TSM8-01  | 8            | Rc1/8  | 7    | 28    | 14.5 | 18.2 | 14      | 13.8 | —   | 26                          | 20        |
| TSM8-02  |              | Rc1/4  | 9.5  | 31    | 15   |      | 17      |      |     |                             | 27        |
| TSM8-03  |              | Rc3/8  | 10.5 | 32    | 15.5 |      | 21      |      |     |                             | 37        |
| TSM10-02 | 10           | Rc1/4  | 9.5  | 33.7  | 17.5 | 20.7 | 17      | 16.8 | —   | 43                          | 33        |
| TSM10-03 |              | Rc3/8  | 10.5 | 34.7  |      |      | 21      |      |     |                             | 42        |
| TSM12-02 | 12           | Rc1/4  | 9.5  | 35.8  | 20.8 | 23.3 | 21      | 19.8 | —   | 40.7                        | 57        |
| TSM12-03 |              | Rc3/8  | 10.5 | 36.8  |      |      |         |      |     | 71                          | 51        |

の形式はミニタイプです。

### ユニオンストレート US

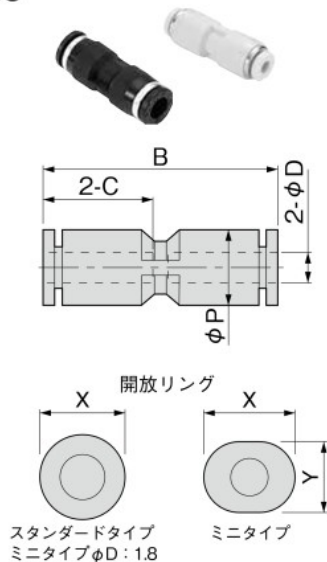

| 形 式  | チューブ外径<br>φD | B    | φP   | C    | X    | Y   | 有効断面積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 質量<br>(g) |
|------|--------------|------|------|------|------|-----|-----------------------------|-----------|
| US2M | 1.8          | 18.5 | 6    | 8.4  | 4.8  | —   | 0.9                         | 1.1       |
| US3M | 3            | 19.6 | 6    | 9.3  | 7    | 6   | 2.7                         | 1.1       |
| US4M | 4            | 22.7 | 8    | 11   | 9.8  | 7.8 | 5.4                         | 2         |
| US6M | 6            | 24.4 | 10.4 | 11.6 | 11.8 | 9.8 | 11                          | 3.1       |
| US8  | 8            | 37.8 | 14.5 | 18.1 | 13.8 | —   | 20                          | 9.4       |
| US10 | 10           | 43.4 | 17.5 | 20.2 | 16.8 | —   | 35                          | 16        |
| US12 | 12           | 47.8 | 21   | 23.4 | 19.8 | —   | 59                          | 22        |
| US16 | 16           | 49.4 | 25   | 24.1 | 23   | —   | 147.6                       | 26        |

の形式はミニタイプです。

QJスタン  
ダード・ミニ

QJスタン  
ダードSUS

QJスピード  
コントロール

QJ  
ロータリ

ストップ  
弁付QJ

スロットル  
バルブ

ハンド  
バルブ

チェック  
バルブ

QJレギュ  
レータ

パワー  
レデュサ

サプライ  
ジョイント

チューブ