



# UK/AUK 隔壁ユニオン

●現行品 UK

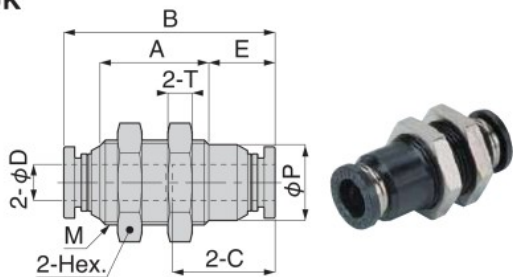

●新形状 AUK

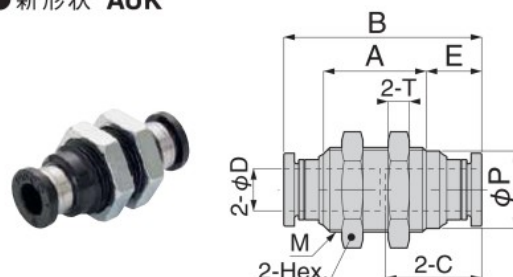

単位：mm

形式	チューブ外径 φD	M	B	E	A	φP	C	対辺 Hex.	T	オリフィス径 (φmm)	質量 (g)
UK4-D	4	M12×1	30.8	10.4	15	10.8	14.9	14	4	3	11
AUK4-D				9.5	14.8						
UK6-D	6	M14×1	34.9	11	18	12.5	17	17	4	4.6	16
AUK6-D				9.5	19					5	
UK8-□	8	M16×1	37.4	14.3	16.8	14.6	18.2	19	4	6	20
AUK8-□				10.5	19.4					7	
UK10-□	10	M20×1	42.4	12.7	23	18.5	20.7	24	5	8	39
AUK10-□				11.9	21.6					9	
UK12-□	12	M22×1	47.6	12.3	29	20.4	23.3	27	6	11	57
AUK12-□				13.2	24.2					11	

\*-D ⇒ 禁油仕様のみ、-□ ⇒ 無記入 (標準品) と D (禁油仕様) の選択  
 \* 価格に変更はありません。