

# 3/8"

# (9.5mm)

# インパクトソケット Impact Sockets

 
## 13400M・13400A

六角ソケット

| 13400M (mm) | D <sub>1</sub> (mm) | D <sub>2</sub> (mm) | ℓ (mm) | L (mm) | 重量 (g) | 包装個数 (pcs.) | 対応 リング・ピン | 希望小売 価格 |
|-------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|-------------|-----------|---------|
| 6           | 10.8                | 19                  | 5      | 32     | 40     | 10          | *1        | ¥ 980   |
| 7           | 12                  | 19                  | 5      | 32     | 40     | 10          | *1        | ¥ 980   |
| 8           | 13.3                | 19                  | 6      | 32     | 40     | 10          | *1        | ¥ 980   |
| 9           | 14.5                | 19                  | 7      | 32     | 40     | 10          | *1        | ¥ 980   |
| 10          | 15.8                | 19                  | 7      | 32     | 40     | 10          | *1        | ¥ 1,010 |
| 11          | 17                  | 19                  | 8      | 32     | 41     | 10          | *1        | ¥ 1,010 |
| 12          | 18.3                | 19                  | 9      | 32     | 43     | 10          | *1        | ¥ 1,010 |
| 13          | 19.5                | 22                  | 10     | 32     | 56     | 10          | *2        | ¥ 1,010 |
| 14          | 20.8                | 22                  | 10     | 32     | 56     | 10          | *2        | ¥ 1,010 |
| 15          | 22                  | 22                  | 11     | 32     | 56     | 10          | *2        | ¥ 1,080 |
| 16          | 23.3                | 22                  | 11     | 32     | 57     | 10          | *2        | ¥ 1,080 |
| 17          | 24.5                | 22                  | 12     | 32     | 60     | 10          | *2        | ¥ 1,080 |
| 18          | 25.8                | 22                  | 12     | 32     | 62     | 10          | *2        | ¥ 1,150 |
| 19          | 27                  | 22                  | 12     | 32     | 67     | 10          | *2        | ¥ 1,150 |
| 20          | 28.3                | 22                  | 12     | 32     | 70     | 10          | *2        | ¥ 1,390 |
| 21          | 29.5                | 22                  | 12     | 32     | 71     | 10          | *2        | ¥ 1,320 |
| 22          | 30.8                | 22                  | 13     | 32     | 72     | 10          | *2        | ¥ 1,320 |
| 23          | 32                  | 22                  | 13     | 32     | 75     | 10          | *2        | ¥ 1,420 |
| 24          | 33.3                | 22                  | 13     | 32     | 78     | 10          | *2        | ¥ 1,420 |

\*1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応  
\*2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応

詳しくはP234~235



| 13400A (inch) | D <sub>1</sub> (mm) | D <sub>2</sub> (mm) | ℓ (mm) | L (mm) | 重量 (g) | 包装個数 (pcs.) | 対応 リング・ピン | 希望小売 価格 |
|---------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|-------------|-----------|---------|
| 1/4           | 10.8                | 19                  | 5      | 32     | 40     | 10          | *1        | ¥ 1,100 |
| 5/16          | 13.3                | 19                  | 6      | 32     | 40     | 10          | *1        | ¥ 1,100 |
| 3/8           | 15.8                | 19                  | 7      | 32     | 40     | 10          | *1        | ¥ 1,120 |
| 7/16          | 17                  | 19                  | 8      | 32     | 41     | 10          | *1        | ¥ 1,120 |
| 1/2           | 19.5                | 22                  | 10     | 32     | 56     | 10          | *2        | ¥ 1,120 |
| 9/16          | 20.8                | 22                  | 10     | 32     | 56     | 10          | *2        | ¥ 1,120 |
| 5/8           | 23.3                | 22                  | 11     | 32     | 57     | 10          | *2        | ¥ 1,200 |
| 11/16         | 24.5                | 22                  | 12     | 32     | 60     | 10          | *2        | ¥ 1,280 |
| 3/4           | 27                  | 22                  | 12     | 32     | 67     | 10          | *2        | ¥ 1,280 |
| 13/16         | 29.5                | 22                  | 12     | 32     | 71     | 10          | *2        | ¥ 1,470 |
| 7/8           | 30.8                | 22                  | 13     | 32     | 72     | 10          | *2        | ¥ 1,470 |

\*1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応  
\*2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応

詳しくはP234~235


| 13405M (mm) | D <sub>1</sub> (mm) | D <sub>2</sub> (mm) | ℓ (mm) | L (mm) | 重量 (g) | 包装個数 (pcs.) | 対応 リング・ピン | 希望小売 価格 |
|-------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|-------------|-----------|---------|
| 8           | 13.3                | 19                  | 6      | 32     | 40     | 10          | *1        | ¥ 1,100 |
| 10          | 15.8                | 19                  | 7      | 32     | 40     | 10          | *1        | ¥ 1,160 |
| 12          | 18.3                | 19                  | 9      | 32     | 43     | 10          | *1        | ¥ 1,160 |
| 13          | 19.5                | 22                  | 10     | 32     | 56     | 10          | *2        | ¥ 1,210 |
| 14          | 20.8                | 22                  | 10     | 32     | 56     | 10          | *2        | ¥ 1,210 |
| 15          | 22                  | 22                  | 11     | 32     | 56     | 10          | *2        | ¥ 1,300 |
| 17          | 24.5                | 22                  | 12     | 32     | 60     | 10          | *2        | ¥ 1,300 |

\*1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応  
\*2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応

詳しくはP234~235

## 13405M・13405A

 12角ソケット




| 13405A (inch) | D <sub>1</sub> (mm) | D <sub>2</sub> (mm) | ℓ (mm) | L (mm) | 重量 (g) | 包装個数 (pcs.) | 対応 リング・ピン | 希望小売 価格 |
|---------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|-------------|-----------|---------|
| New 1/4       | 10.8                | 19                  | 5      | 32     | 40     | 10          | *1        | ¥ 1,320 |
| New 5/16      | 13.3                | 19                  | 6      | 32     | 40     | 10          | *1        | ¥ 1,320 |
| New 3/8       | 15.8                | 19                  | 7      | 32     | 40     | 10          | *1        | ¥ 1,350 |
| New 7/16      | 17                  | 19                  | 8      | 32     | 41     | 10          | *1        | ¥ 1,350 |
| New 1/2       | 19.5                | 22                  | 10     | 32     | 56     | 10          | *2        | ¥ 1,350 |
| New 9/16      | 20.8                | 22                  | 10     | 32     | 56     | 10          | *2        | ¥ 1,350 |
| New 5/8       | 23.3                | 22                  | 11     | 32     | 57     | 10          | *2        | ¥ 1,440 |
| New 11/16     | 24.5                | 22                  | 12     | 32     | 60     | 10          | *2        | ¥ 1,540 |
| New 3/4       | 27                  | 22                  | 12     | 32     | 67     | 10          | *2        | ¥ 1,540 |
| New 13/16     | 29.5                | 22                  | 12     | 32     | 71     | 10          | *2        | ¥ 1,770 |
| New 7/8       | 30.8                | 22                  | 13     | 32     | 72     | 10          | *2        | ¥ 1,770 |

\*1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応  
\*2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応

詳しくはP234~235

## 13400MG・13400AG

六角ソケット(マグネット付)

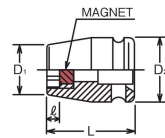

| 13400MG (mm) | D <sub>1</sub> (mm) | D <sub>2</sub> (mm) | ℓ (mm) | L (mm) | 重量 (g) | 包装個数 (pcs.) | 対応 リング・ピン | 希望小売 価格 |
|--------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|-------------|-----------|---------|
| 6            | 10.8                | 19                  | 2.4    | 32     | 46     | 10          | *1        | ¥ 2,130 |
| 7            | 12                  | 19                  | 2.8    | 32     | 45     | 10          | *1        | ¥ 2,130 |
| 8            | 13.3                | 19                  | 3.5    | 32     | 45     | 10          | *1        | ¥ 2,130 |
| 9            | 14.5                | 19                  | 3.8    | 32     | 44     | 10          | *1        | ¥ 2,130 |
| 10           | 15.8                | 19                  | 4.2    | 32     | 49     | 10          | *1        | ¥ 2,410 |
| 11           | 17                  | 19                  | 4.9    | 32     | 50     | 10          | *1        | ¥ 2,410 |
| 12           | 18.3                | 19                  | 5.6    | 32     | 55     | 10          | *1        | ¥ 2,410 |
| 13           | 19.5                | 22                  | 6      | 32     | 70     | 10          | *2        | ¥ 2,640 |
| 14           | 20.8                | 22                  | 6.4    | 32     | 76     | 10          | *2        | ¥ 2,640 |
| 15           | 22                  | 22                  | 6.8    | 32     | 76     | 10          | *2        | ¥ 3,030 |
| 16           | 23.3                | 22                  | 7      | 32     | 88     | 10          | *2        | ¥ 3,030 |
| 17           | 24.5                | 22                  | 7.5    | 32     | 95     | 10          | *2        | ¥ 3,030 |
| 18           | 25.8                | 22                  | 7.8    | 32     | 105    | 10          | *2        | ¥ 3,380 |
| 19           | 27                  | 22                  | 8      | 32     | 116    | 10          | *2        | ¥ 3,380 |
| 21           | 29.5                | 22                  | 8      | 32     | 125    | 10          | *2        | ¥ 3,770 |
| 22           | 30.8                | 22                  | 9.5    | 32     | 135    | 10          | *2        | ¥ 3,770 |

\*1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応  
\*2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応

詳しくはP234~235

| 13400AG (inch) | D <sub>1</sub> (mm) | D <sub>2</sub> (mm) | ℓ (mm) | L (mm) | 重量 (g) | 包装個数 (pcs.) | 対応 リング・ピン | 希望小売 価格 |
|----------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|-------------|-----------|---------|
| 1/4            | 10.8                | 19                  | 2.4    | 32     | 46     | 10          | *1        | ¥ 2,410 |
| 5/16           | 13.3                | 19                  | 3.5    | 32     | 45     | 10          | *1        | ¥ 2,410 |
| 11/32          | 14.5                | 19                  | 3.8    | 32     | 44     | 10          | *1        | ¥ 2,410 |
| 3/8            | 15.8                | 19                  | 4.2    | 32     | 49     | 10          | *1        | ¥ 2,730 |
| 7/16           | 17                  | 19                  | 4.9    | 32     | 50     | 10          | *1        | ¥ 2,730 |
| 1/2            | 19.5                | 22                  | 6      | 32     | 70     | 10          | *2        | ¥ 3,000 |
| 9/16           | 20.8                | 22                  | 6.4    | 32     | 76     | 10          | *2        | ¥ 3,000 |
| 5/8            | 23.3                | 22                  | 7      | 32     | 88     | 10          | *2        | ¥ 3,430 |
| 11/8           | 24.5                | 22                  | 7.5    | 32     | 95     | 10          | *2        | ¥ 3,820 |
| 3/4            | 27                  | 22                  | 8      | 32     | 116    | 10          | *2        | ¥ 3,820 |

\*1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応  
\*2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応

詳しくはP234~235

ZIEAL

ハンドソケット

チタニウム合金ソケット

絶縁工具

T型ハンドル

アクセサリ類

ドライバ

インパクトソケット

防振ソケット

インストラクタソケット

プロテクタソケット

自動車専用工具

建築用工具

リペアキット