


インパクトソケット 3/8" (9.5mm)

13401M・13401A

六角ソケット(薄肉)

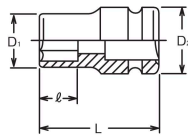

13401A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	9.8	18.5	5	32	28	10	*1	¥ 1,120
5/16	12.3	18.5	6	32	31	10	*1	¥ 1,120
3/8	14.8	18.5	7	32	34	10	*1	¥ 1,140
7/16	16	18.5	8	32	35	10	*1	¥ 1,140
1/2	18.5	21.5	10	32	43	10	*2	¥ 1,140
9/16	19.8	21.5	10	32	49	10	*2	¥ 1,140
5/8	22.3	21.5	11	32	51	10	*2	¥ 1,230
11/16	23.5	21.5	12	32	54	10	*2	¥ 1,300
3/4	26	21.5	12	32	60	10	*2	¥ 1,300
13/16	28.5	21.5	12	32	70	10	*2	¥ 1,500
7/8	29.8	21.5	13	32	73	10	*2	¥ 1,500

*1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
*2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応

詳しくはP234~235

13401M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	9.8	18.5	5	32	28	10	*1	¥ 980
7	11	18.5	5	32	30	10	*1	¥ 980
8	12.3	18.5	6	32	31	10	*1	¥ 980
9	13.5	18.5	7	32	32	10	*1	¥ 980
10	14.8	18.5	7	32	34	10	*1	¥ 1,010
11	16	18.5	8	32	35	10	*1	¥ 1,010
12	17.3	18.5	9	32	36	10	*1	¥ 1,010
13	18.5	21.5	10	32	43	10	*2	¥ 1,010
14	19.8	21.5	10	32	49	10	*2	¥ 1,010
15	21	21.5	11	32	49	10	*2	¥ 1,080
16	22.3	21.5	11	32	51	10	*2	¥ 1,080
17	23.5	21.5	12	32	54	10	*2	¥ 1,080
18	24.8	21.5	12	32	57	10	*2	¥ 1,150
19	26	21.5	12	32	60	10	*2	¥ 1,150
20	27.3	21.5	12	32	65	10	*2	¥ 1,390
21	28.5	21.5	12	32	70	10	*2	¥ 1,320
22	29.8	21.5	13	32	73	10	*2	¥ 1,320
23	31	21.5	13	32	73	10	*2	¥ 1,420
24	32.3	21.5	13	32	75	10	*2	¥ 1,420

*1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
*2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応

詳しくはP234~235

RS13401M/9


六角ソケット(薄肉) レールセット



RS13401M/9	9ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売 価格
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22		505	¥ 9,890

13406M・13406A

12角ソケット(薄肉)

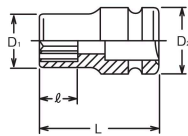

13406A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	9.8	18.5	5	32	28	10	*1	¥ 1,120
5/16	12.3	18.5	6	32	31	10	*1	¥ 1,120
3/8	14.8	18.5	7	32	34	10	*1	¥ 1,140
7/16	16	18.5	8	32	35	10	*1	¥ 1,140
1/2	18.5	21.5	10	32	43	10	*2	¥ 1,140
9/16	19.8	21.5	10	32	49	10	*2	¥ 1,140
5/8	22.3	21.5	11	32	51	10	*2	¥ 1,230
11/16	23.5	21.5	12	32	54	10	*2	¥ 1,300
3/4	26	21.5	12	32	60	10	*2	¥ 1,300
13/16	28.5	21.5	12	32	70	10	*2	¥ 1,500
7/8	29.8	21.5	13	32	73	10	*2	¥ 1,500

*1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
*2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応

詳しくはP234~235


13406M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	9.8	18.5	5	32	28	10	*1	¥ 980
7	11	18.5	5	32	30	10	*1	¥ 980
8	12.3	18.5	6	32	31	10	*1	¥ 980
9	13.5	18.5	7	32	32	10	*1	¥ 980
10	14.8	18.5	7	32	34	10	*1	¥ 1,010
11	16	18.5	8	32	35	10	*1	¥ 1,010
12	17.3	18.5	9	32	36	10	*1	¥ 1,010
13	18.5	21.5	10	32	43	10	*2	¥ 1,010
14	19.8	21.5	10	32	49	10	*2	¥ 1,010
15	21	21.5	11	32	49	10	*2	¥ 1,080
16	22.3	21.5	11	32	51	10	*2	¥ 1,080
17	23.5	21.5	12	32	54	10	*2	¥ 1,080
18	24.8	21.5	12	32	57	10	*2	¥ 1,150
19	26	21.5	12	32	60	10	*2	¥ 1,150
20	27.3	21.5	12	32	65	10	*2	¥ 1,390
21	28.5	21.5	12	32	70	10	*2	¥ 1,320
22	29.8	21.5	13	32	73	10	*2	¥ 1,320
23	31	21.5	13	32	73	10	*2	¥ 1,420
24	32.3	21.5	13	32	75	10	*2	¥ 1,420

*1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
*2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応

詳しくはP234~235

13401MS

六角ソケット(ショート)

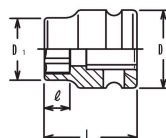

13401MS (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	12.3	18.5	6	22	25	10	*1	¥ 1,570
10	14.8	18.5	6	22	25	10	*1	¥ 1,620
12	17.3	18.5	10	22	20	10	*1	¥ 1,620
13	18.5	21.5	10	22	30	10	*2	¥ 1,620
14	19.8	21.5	10	22	30	10	*2	¥ 1,620

*1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
*2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応

詳しくはP234~235

RS13401MS/5

六角ソケット(ショート) レールセット



RS13401MS/5	5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売 価格
8, 10, 12, 13, 14		180	¥ 8,000

ZIEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリ類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
イマストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット