

1/2" (12.7mm) インパクトソケット Impact Sockets

14400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	14.5	25	6	38	85	10	*1	¥ 1,010
9	15.7	25	7	38	85	10	*1	¥ 1,010
10	17	25	7	38	85	10	*1	¥ 1,010
11	18.2	25	8	38	85	10	*1	¥ 1,010
12	19.5	25	9	38	85	10	*1	¥ 1,010
13	20.7	25	10	38	85	10	*1	¥ 1,010
14	22	25	10	38	85	10	*1	¥ 1,010
15	23.2	30	11	38	130	10	*2	¥ 1,120
16	24.5	30	11	38	130	10	*2	¥ 1,120
17	25.7	30	12	38	130	10	*2	¥ 1,120
18	27	30	13	38	130	10	*2	¥ 1,200
19	28.2	30	13	38	125	10	*2	¥ 1,200
20	29.5	30	13	38	127	10	*2	¥ 1,420
21	30.7	30	14	38	120	10	*2	¥ 1,340
22	32	30	14	38	130	10	*2	¥ 1,340
23	33.2	30	14	38	130	10	*2	¥ 1,460
24	34.5	30	14	38	135	10	*2	¥ 1,460
25	35.7	30	14	38	135	10	*2	¥ 1,540
26	37	30	14	38	160	10	*2	¥ 1,460
27	38.2	30	16	40	160	10	*2	¥ 1,740
28	39.5	30	16	40	170	10	*2	¥ 2,050
29	40.7	30	17	42	190	10	*2	¥ 1,950
30	42	30	17	42	190	10	*2	¥ 2,120
31	43.2	30	17	42	213	10	*2	¥ 2,430
32	44.5	30	18	42	216	10	*2	¥ 2,320
33	45.7	30	19	46	260	5	*2	¥ 3,160
34	47	30	19	46	263	5	*2	¥ 3,010
35	48.2	30	19	46	275	5	*2	¥ 3,160
36	49.5	30	20	46	285	5	*2	¥ 3,160
41	55.7	30	21	55	411	2	*2	¥ 3,720

*1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
*2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応

詳しくはP234~235

14405M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	14.5	25	6	38	85	10	*1	¥ 1,170
9	15.7	25	7	38	85	10	*1	¥ 1,170
10	17	25	7	38	85	10	*1	¥ 1,170
11	18.2	25	8	38	84	10	*1	¥ 1,170
12	19.5	25	9	38	84	10	*1	¥ 1,170
13	20.7	25	10	38	84	10	*1	¥ 1,210
14	22	25	10	38	84	10	*1	¥ 1,210
15	23.2	30	11	38	130	10	*2	¥ 1,340
16	24.5	30	11	38	127	10	*2	¥ 1,340
17	25.7	30	12	38	128	10	*2	¥ 1,340
18	27	30	13	38	130	10	*2	¥ 1,440
19	28.2	30	13	38	125	10	*2	¥ 1,440
20	29.5	30	13	38	127	10	*2	¥ 1,620
21	30.7	30	14	38	120	10	*2	¥ 1,620
22	32	30	14	38	130	10	*2	¥ 1,620
23	33.2	30	14	38	132	10	*2	¥ 1,690
24	34.5	30	14	38	133	10	*2	¥ 1,690
26	37	30	14	38	147	10	*2	¥ 1,750
27	38.2	30	16	40	157	10	*2	¥ 2,100
28	39.5	30	16	40	170	10	*2	¥ 2,470
30	42	30	17	42	190	10	*2	¥ 2,550
32	44.5	30	18	42	216	10	*2	¥ 2,780
36	49.5	30	20	46	285	5	*2	¥ 3,610
41	55.7	30	21	55	411	5	*2	¥ 4,280

*1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
*2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応

詳しくはP234~235


14400MG (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	14.5	25	3.5	38	95	10	*1	¥ 2,170
10	17	25	4.2	38	95	10	*1	¥ 2,440
12	19.5	25	5.6	38	100	10	*1	¥ 2,440
13	20.7	25	6	38	100	10	*1	¥ 2,670
14	22	25	6.4	38	105	10	*1	¥ 2,670
15	23.2	30	6.8	38	140	10	*2	¥ 3,080
16	24.5	30	7	38	145	10	*2	¥ 3,080
17	25.7	30	7.5	38	145	10	*2	¥ 3,080
18	27	30	7.8	38	147	10	*2	¥ 3,460
19	28.2	30	8	38	147	10	*2	¥ 3,460
21	30.7	30	13.5	38	165	10	*2	¥ 3,870

*1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
*2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応

詳しくはP234~235

14400M・14400A

6角ソケット

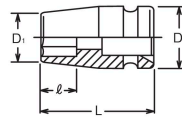


14400A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	12	25	5	38	80	10	*1	¥ 1,170
5/16	14.5	25	6	38	85	10	*1	¥ 1,170
3/8	17	25	7	38	85	10	*1	¥ 1,170
7/16	18.2	25	8	38	85	10	*1	¥ 1,170
1/2	20.7	25	10	38	85	10	*1	¥ 1,170
9/16	22	25	10	38	85	10	*1	¥ 1,170
5/8	24.5	30	11	38	130	10	*2	¥ 1,290
11/16	25.7	30	12	38	130	10	*2	¥ 1,390
3/4	28.2	30	13	38	125	10	*2	¥ 1,390
13/16	30.7	30	14	38	120	10	*2	¥ 1,560
7/8	32	30	14	38	130	10	*2	¥ 1,560
15/16	34.5	30	14	38	135	10	*2	¥ 1,620
1	35.7	30	14	38	135	10	*2	¥ 1,690
1. 1/16	38.2	30	16	40	160	10	*2	¥ 2,010
1. 1/8	40.7	30	17	42	190	10	*2	¥ 2,250
1. 3/16	42	30	17	42	190	10	*2	¥ 2,450
1. 1/4	44.5	30	18	42	216	10	*2	¥ 2,670
1. 5/16	45.7	30	19	46	260	5	*2	¥ 3,470
1. 3/8	47	30	19	46	263	5	*2	¥ 3,470
1. 1/2	52	30	20	53	365	5	*2	¥ 3,470

*1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
*2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応

詳しくはP234~235

14405M・14405A

 12角ソケット




14405A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3/8	17	25	7	38	85	10	*1	¥ 1,360
1/2	20.7	25	10	38	84	10	*1	¥ 1,360
9/16	22	25	10	38	84	10	*1	¥ 1,360
5/8	24.5	30	11	38	127	10	*2	¥ 1,510
3/4	28.2	30	13	38	125	10	*2	¥ 1,610
13/16	30.7	30	14	38	120	10	*2	¥ 1,820
7/8	32	30	14	38	130	10	*2	¥ 1,820
15/16	34.5	30	14	38	133	10	*2	¥ 1,900
1	35.7	30	14	38	135	10	*2	¥ 1,980
1. 1/16	38.2	30	16	40	160	10	*2	¥ 2,360
1. 1/8	40.7	30	17	42	190	10	*2	¥ 2,640
1. 3/16	42	30	17	42	190	10	*2	¥ 2,870
1. 1/4	44.5	30	18	42	216	10	*2	¥ 3,130
1. 5/16	45.7	30	19	46	260	5	*2	¥ 4,060
1. 3/8	47	30	19	46	263	5	*2	¥ 4,060
1. 1/2	52	30	20	53	365	5	*2	¥ 4,060

*1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
*2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応

詳しくはP234~235

14400MG

6角ソケット (マグネット付)

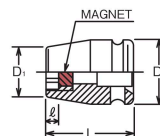

*1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
*2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応

詳しくはP234~235

Z LINE L
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリ類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インパクトドリルビット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット