 


# インパクトソケット 1" (25.4mm)

 
## 18760-175・-200・-250・-330 エクステンションバー




18760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
175	54	175	1400	1	*1	¥ 8,300
200	54	200	1580	1	*1	¥ 9,810
250	54	250	1885	1	*1	¥ 9,810
330	54	330	2380	1	*1	¥ 10,800

\*1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・Bに対応 [詳しくはP234~235](#)

## 18888AL ロッキングアダプター





ロッキングアダプター

 

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
18888AL	95	980	2	*1	¥ 12,000

\*1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・Bに対応 [詳しくはP234~235](#)


## 18770 ユニバーサルジョイント

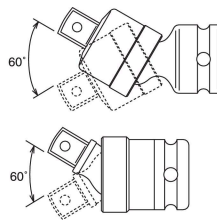 

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
18770	127	1210	1	*1	¥ 13,300
18771	115	1210	1	*1	¥ 12,600

\*1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・Bに対応 [詳しくはP234~235](#)

## 18771 ユニバーサルジョイント

 

ZIEAL  
ハンドソケット  
チタウム合金ソケット  
絶縁工具  
T型ハンドル  
アクセサリ類  
ドライバー  
インパクトソケット  
防振ソケット  
イモトリアルアダプター  
プロテクターソケット  
自動車専用工具  
建築用工具  
リペアキット