


# 1-1/2" (38.1mm) インパクトソケット Impact Sockets

## 17405M・17405A 12角ソケット


17405M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
46	74	86	26	84	2360	1	*1	¥ 28,600
50	79	86	27	84	2400	1	*1	¥ 28,600
55	85	86	44	90	2450	1	*1	¥ 30,200
60	91	86	43	90	2640	1	*1	¥ 35,800
65	97	86	48	95	3050	1	*1	¥ 41,200
70	103	86	52	100	3350	1	*1	¥ 54,400
75	108	86	56	105	3700	1	*1	¥ 60,000
80	115	86	60	110	4240	1	*1	¥ 80,100
85	122	86	60	110	4550	1	*1	¥ 83,400
90	128	86	60	112	4840	1	*1	¥ 89,000

17405A (inch)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1.11/16	71	86	22	80	2300	1	*1	¥ 36,300
1. 3/4	73	86	22	80	2290	1	*1	¥ 36,300
1. 7/8	77	86	26	84	2440	1	*1	¥ 36,300
1.15/16	79	86	27	84	2400	1	*1	¥ 36,300
2	80	86	27	84	2420	1	*1	¥ 36,300
2. 1/16	82	86	38	84	2340	1	*1	¥ 37,000
2. 1/8	84	86	38	84	2340	1	*1	¥ 37,000
2. 3/16	85	86	44	90	2450	1	*1	¥ 38,100
2. 1/4	87	86	43	90	2460	1	*1	¥ 39,300
2. 3/8	91	86	43	90	2640	1	*1	¥ 45,300
2. 7/16	93	86	47	95	2860	1	*1	¥ 52,100
2. 1/2	96	86	47	95	3000	1	*1	¥ 52,100
2. 9/16	97	86	48	95	3050	1	*1	¥ 52,100
2. 5/8	100	86	51	100	3300	1	*1	¥ 68,700

\*1 Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・Bに対応 [詳しくはP234~235](#)

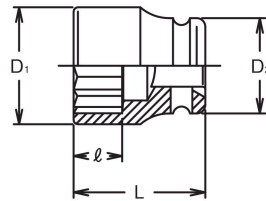

## 17300M・17300A 6角ディープソケット

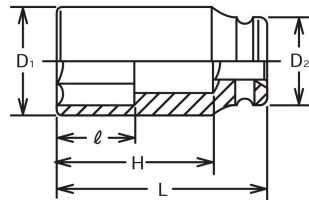

17300A (inch)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1. 5/8	68	86	27	70.5	115	3080	1	*1	¥ 64,900
1.11/16	71	86	27	70.5	115	3180	1	*1	¥ 64,900
1. 3/4	73	86	27	70.5	115	3210	1	*1	¥ 64,900
1.13/16	74	86	28	80.5	125	3440	1	*1	¥ 70,500
1. 7/8	77	86	28	80.5	125	3550	1	*1	¥ 74,700
1.15/16	79	86	28	80.5	125	3590	1	*1	¥ 74,700
2	80	86	30	90.5	135	3916	1	*1	¥ 74,700
2. 1/16	82	86	30	90.5	135	4030	1	*1	¥ 76,200
2. 1/8	84	86	30	90.5	135	4160	1	*1	¥ 76,200
2. 3/16	85	86	33	90.5	135	4200	1	*1	¥ 76,200
2. 1/4	87	86	33	90.5	135	4160	1	*1	¥ 76,200
2. 3/8	91	86	35	90.5	135	4370	1	*1	¥ 78,400
2. 7/16	93	86	35	90.5	135	4490	1	*1	¥ 78,400
2. 1/2	96	86	35	90.5	135	4630	1	*1	¥ 78,400
2. 9/16	97	86	38	99.5	145	5260	1	*1	¥ 84,000
2. 5/8	100	86	38	99.5	145	5320	1	*1	¥ 84,000
2.11/16	101	86	38	99.5	145	5670	1	*1	¥ 84,000
2. 3/4	103	86	40	98.5	145	5780	1	*1	¥ 89,700
2.13/16	105	86	40	98.5	145	6000	1	*1	¥ 89,700
2. 7/8	106	86	40	98.5	145	6080	1	*1	¥ 98,800
2.15/16	108	86	42	107.5	155	6580	1	*1	¥ 98,800
3	108	86	42	107.5	155	6850	1	*1	¥ 98,800
3. 1/8	115	86	46	115.5	165	7740	1	*1	¥ 104,000
3. 3/4	135	127	55	121.5	175	12200	1	*2	¥ 130,000
3. 7/8	140	127	56	120.5	175	11080	1	*2	¥ 145,000

\*1 Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・Bに対応 [詳しくはP234~235](#)  
\*2 ピン・Oリング=1702A・Bに対応

17300M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
41	68	86	27	70.5	115	3080	1	*1	¥ 57,400
42	70	86	27	70.5	115	3140	1	*1	¥ 57,400
46	74	86	28	80.5	125	3440	1	*1	¥ 62,400
50	79	86	30	90.5	135	3840	1	*1	¥ 66,100
54	84	86	30	90.5	135	4160	1	*1	¥ 67,300
55	85	86	33	90.5	135	4130	1	*1	¥ 67,300
60	91	86	35	90.5	135	4370	1	*1	¥ 69,300
65	97	86	38	99.5	145	5260	1	*1	¥ 74,300
70	103	86	40	98.5	145	5780	1	*1	¥ 79,400
75	108	86	42	107.5	155	6580	1	*1	¥ 87,400
80	115	86	46	115.5	165	7740	1	*1	¥ 92,000
85	122	86	49	114.5	165	7420	1	*1	¥ 99,400
90	128	86	52	122.5	175	9630	1	*1	¥ 104,000
95	135	127	55	121.5	175	10450	1	*2	¥ 115,000
100	140	127	58	130.5	185	9741	1	*2	¥ 128,000
105	146	127	62	138.5	195	10850	1	*2	¥ 134,000
110	153	127	65	137.5	195	11500	1	*2	¥ 143,000
115	160	127	68	135.5	195	12160	1	*2	¥ 151,000
120	166	127	72	144.5	205	13680	1	*2	¥ 158,000
125	173	127	74	142.5	205	14450	1	*2	¥ 171,000
130	180	127	76	142.5	205	15190	1	*2	¥ 199,000

\*1 Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・Bに対応 [詳しくはP234~235](#)  
\*2 ピン・Oリング=1702A・Bに対応

ZIEAL  
ハンドソケット  
チタニウム合金ソケット  
絶縁工具  
T型ハンドル  
アクセサリ類  
ドラフター  
インパクトソケット  
防振ソケット  
インパクトドリルビット  
プロテクターソケット  
自動車専用工具  
建築用工具  
リペアキット