


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

コーケン Socket
Koken ドレンプラグソケット(4角タイプ)

同商品群
在庫数 512 アイテム

- 差込角 9.5mm
 ● 差込角 12.7mm

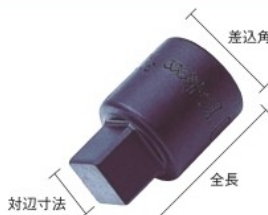

3110M-10

特長 ●ドレンプラグなどの4角凹形状を駆動可能な4角凸ソケットです。
 材質 ●クロムモリブデン鋼(SCM435)
 製造国 ●日本

差込角9.5mm

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
811-7598	3110M-6	¥1,579	¥1,700	6	9.5	28	10	30	3(300)
811-7599	3110M-8	¥1,579	¥1,700	8	9.5	28	10	30	73(102)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
811-7596	3110M-10	¥1,579	¥1,700	10	9.5	28	10	33	67(132)
811-7597	3110M-12	¥1,579	¥1,700	12	9.5	28	10	37	26(119)

差込角12.7mm

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
811-7658	4110M-8	¥1,700	¥1,830	8	12.7	32	10	57	22(138)
811-7650	4110M-10	¥1,700	¥1,830	10	12.7	32	10	62	42(128)
811-7651	4110M-10.5	¥1,700	¥1,830	10.5	12.7	32	10	64	13(109)
811-7652	4110M-12	¥1,700	¥1,830	12	12.7	32	10	64	65(95)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
811-7654	4110M-13	¥1,700	¥1,830	13	12.7	32	10	66	17(95)
811-7655	4110M-13.5	¥1,700	¥1,830	13.5	12.7	32	10	67	16(85)
811-7656	4110M-19	¥1,950	¥2,100	19	12.7	37	10	101	25(65)
811-7657	4110M-20	¥2,034	¥2,190	20	12.7	37	10	114	7(234)

☎商品のお問い合わせ:0537-74-2171 http://www.koken-tool.co.jp/

コーケン Flare Nut Socket
Koken フレアナットソケット

同商品群
在庫数 512 アイテム

- 差込角 9.5mm



特長 ●今まで横からスパナでしかくわえられなかったような各種センサーや配管周りのナットなどに上からアクセスできるフレアナットソケットです。
 材質 ●クロムモリブデン鋼(SCM435)
 製造国 ●日本



センサー部にもアクセス可能

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
777-4567	3300FN-8	¥4,969	¥5,350	8	9.5	53	10	38	12(120)
777-4443	3300FN-10	¥4,969	¥5,350	10	9.5	53	10	42	35(65)
777-4451	3300FN-11	¥4,969	¥5,350	11	9.5	53	10	42	7(37)
777-4460	3300FN-12	¥4,969	¥5,350	12	9.5	53	10	50	16(64)
777-4478	3300FN-13	¥4,969	¥5,350	13	9.5	62	10	66	8(39)
777-4486	3300FN-14	¥4,969	¥5,350	14	9.5	62	10	66	37(76)
777-4494	3300FN-15	¥4,969	¥5,350	15	9.5	70	10	82	17(243)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
777-4508	3300FN-16	¥4,969	¥5,350	16	9.5	70	10	90	4(134)
777-4516	3300FN-17	¥5,191	¥5,590	17	9.5	80	10	110	96(76)
777-4524	3300FN-18	¥5,191	¥5,590	18	9.5	80	10	120	3(43)
777-4532	3300FN-19	¥5,191	¥5,590	19	9.5	80	10	130	51(74)
777-4541	3300FN-22	¥5,906	¥6,360	22	9.5	80	10	174	37(103)
777-4559	3300FN-24	¥5,906	¥6,360	24	9.5	80	10	202	41(171)

☎商品のお問い合わせ:0537-74-2171 http://www.koken-tool.co.jp/



RS3300FN/6(セット)

セット

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	差込角 (mm)	セット内容	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
811-8304	RS3300FN/6	¥30,271	¥32,600	9.5	3300FN-8、10、12、14、17、19	6	1	450	17(170)


☎商品のお問い合わせ:0537-74-2171 http://www.koken-tool.co.jp/

コーケン Sensor Socket
Koken O₂センサーソケット

同商品群
在庫数 512 アイテム

- 差込角 12.7mm

特長 ●O₂センサー用の専用ソケットです。
 材質 ●クロムモリブデン鋼(SCM435)
 製造国 ●日本

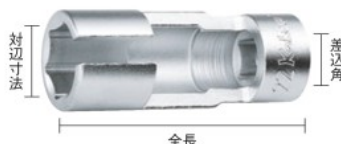

SP4300M.85-22

ゲドレー Spark Plug Socket
GEDORE スパークプラグソケット“50-57”

同商品群
在庫数 216 アイテム

- 差込角 9.5mm

特長 ●バネでスパークプラグを保
持できます。
 ●ローレット加工が施してあります。
 ●GEDOREトミーバー(26RS2)
を使用することで強いトルク
をかけることができます。

材質 ●クロムバナジウム鋼
 製造国 ●ドイツ



6361770

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
811-7395	SP4300M.85-22	¥6,723	¥7,240	22	12.7	85	10	228	11(123)
121-8276	SP4300M.110-22	¥8,041	¥8,660	22	12.7	110	10	280	33(999)

☎商品のお問い合わせ:0537-74-2171 http://www.koken-tool.co.jp/

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
149-1351	6361770	¥3,716	オープン	18.0	9.5	63.5	5	138	0(-)
149-1350	6362740	¥3,096	オープン	16.0	9.5	63.5	5	103	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/