

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

Comi Super Oval
Komy 日本
安全ミラー“スーパーオーバル”(クリップタイプ) RoHS

同商品群 在庫数 34 アイテム
 含有化学物質調査済



特長
 ●フレキシブルアームで角度調整可能です。
 ●クリップで取り付け簡単、移設も簡単で軽量です。

仕様
 ●室内専用

材質
 ●クリップ可能寸法:板物(15~43mm)、パイプ(24~43mm)

付属品
 ●ミラー:アクリル
 ●取付金具

製造国
 ●日本

注意
 ●オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

Comi Super Oval
Komy 日本
安全ミラー“スーパーオーバル”(ビス止めタイプ) RoHS

同商品群 在庫数 34 アイテム
 含有化学物質調査済



特長
 ●フレキシブルアームで角度調整可能です。
 ●取り付け簡単、軽量です。

仕様
 ●室内専用

材質
 ●ミラー:アクリル

付属品
 ●4×45トラスタッピングビス×2本
 ●取付金具

製造国
 ●日本

注意
 ●オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

発注単位1個 コミ一機 [385642]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	幅×高さ (mm)	像大きさ (曲面R)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
360-5001	SF35C	¥11,213	¥13,800	350×230	860	1	540	587(84)

☎商品のお問い合わせ:0120-531-073 <https://www.komy.jp/>


発注単位1個 コミ一機 [385642]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	幅×高さ (mm)	像大きさ (曲面R)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
360-4993	SF35B	¥11,213	¥13,800	350×230	860	1	480	228(67)

☎商品のお問い合わせ:0120-531-073 <https://www.komy.jp/>

Comi Circular Mirror
Komy 日本
安全ミラー“丸ミラー”(ビス止めタイプ) RoHS

同商品群 在庫数 34 アイテム
 含有化学物質調査済

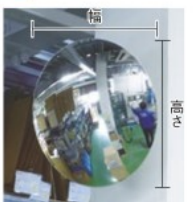

特長
 ●見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。
 ●フレキシブルアーム(MF28:200mm、MF44・60:250mm)で角度調整が可能です。●超軽量です。

仕様
 ●室内専用

材質
 ●ミラー:アクリル

付属品
 ●4×45トラスタッピングビス×2本
 ●取付金具 製造国 ●日本

注意
 ●オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

Comi Circular Mirror
Komy 日本
安全ミラー“丸ミラー”(大型・ビス止めタイプ) RoHS

同商品群 在庫数 34 アイテム
 含有化学物質調査済



特長
 ●サイズ・像も大きいタイプです。
 ●生産ラインの監視・効率アップ等に役立ちます。

仕様
 ●室内専用
 ●天井取付専用

材質
 ●ミラー:アクリル

付属品
 ●5×45トラスタッピングビス×3本
 ●取付金具(丸パイプストレート)

製造国
 ●日本

注意
 ●オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

発注単位1個 コミ一機 [385642]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	幅×高さ (mm)	像大きさ (曲面R)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
761-6287	MF28	¥9,750	¥12,000	280×280	270	1	0.51	122(58)
761-6295	MF44	¥17,875	¥22,000	440×440	600	1	0.88	184(68)
761-6309	MF60	¥21,125	¥26,000	600×600	1500	1	1.30	209(60)

☎商品のお問い合わせ:0120-531-073 <https://www.komy.jp/>

発注単位1個 コミ一機 [385642]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	幅×高さ (mm)	像大きさ (曲面R)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★859-7492	MF80	¥44,688	¥55,000	803×803	1500	1	2.5	38(81)

☎商品のお問い合わせ:0120-531-073 <https://www.komy.jp/>

Comi FF Mirror for Elevator
Komy 日本
エレベーター内“FFミラーBC”(バックチェック) RoHS

同商品群 在庫数 34 アイテム
 含有化学物質調査済



特長
 ●顔を上げなくても自然と後ろの様子を確認できます。
 ●操作盤側の扉に貼るだけでエレベーター内が見え、背後の不安解消に役立ちます。

仕様
 ●室内専用

材質
 ●ミラー:ポリカーボネート

製造国
 ●日本

注意
 ●オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

Hikari Polycarbonate Mirror
オレンジ 日本
ポリカ広角ミラー

同商品群 在庫数 36 アイテム
 含有化学物質調査済



特長
 ●ポリカーボネート製のため、衝撃に強く、軽量で、破損しにくいです。

用途
 ●倉庫・工場・オフィス・病院施設等での衝突防止・安全対策に。
 ●商業施設等での防犯対策に。

仕様
 ●室内専用

材質
 ●本体:ポリカーボネート・ABS樹脂
 ●取付け用パーツ:ナイロン・グラスファイバー

製造国
 ●台湾

注意
 ●オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

発注単位1個 コミ一機 [385642]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	幅×高さ (mm)	像大きさ (曲面R)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
206-3338	FVD20	¥14,625	¥18,000	196×80	180	1	15	3(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-531-073 <https://www.komy.jp/>


発注単位1個 コミ一機 [385642]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	幅×高さ×奥行 (mm)	像大きさ (曲面R)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-0630	B-GMK-472	¥17,400	¥19,000	275×475×147	縦:220R横:340R	1	518	100(197)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

Comi FF Mirror for Elevator
Komy 日本
エレベータ用“FFミラー三方枠用” RoHS

同商品群 在庫数 34 アイテム
 含有化学物質調査済

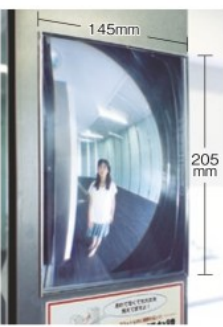

特長
 ●駆け込み時のドア衝突をなくし、安全で効率的な操作ができます。FFミラー三方枠 A・B・Cタイプの選び方
 ●かごの中から顔を出さなくてもミラーを見るだけで乗り込もうとしている人がいないか確認できます。

仕様
 ●室内専用
 ●テープ止めタイプ

材質
 ●ミラー:ポリカーボネート

製造国
 ●日本

注意
 ●オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

取付場所
 壁面、T字路
 隅光 [773068]

幅×高さ (mm)	タイプ(品番)
0~35mm	Aタイプ(FVL16A)
36~73mm	Bタイプ(FVL16B)
74~115mm	Cタイプ(FVL16C)
115mm以上	該当なし

利用者同士の気づかりに

発注単位1個 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く コミ一機 [385642]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	幅×高さ (mm)	像大きさ (曲面R)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★481-0635	FVL16A	¥14,625	¥18,000	145×205	180R相当	1	69	111(27)
★481-0643	FVL16B	¥14,625	¥18,000	145×205	180R相当	1	69	8(27)
★481-0651	FVL16C	¥14,625	¥18,000	145×205	180R相当	1	69	16(34)

☎商品のお問い合わせ:0120-531-073 <https://www.komy.jp/>