


■CKJB-100AS

- チャック
- CKS
CKSF
- CKJ
CKJB
- CKL・H
CKLG・F
- CKT・U
- CKG
- CKF
- CK
CKB・D
- CKA・B・D
- CKE

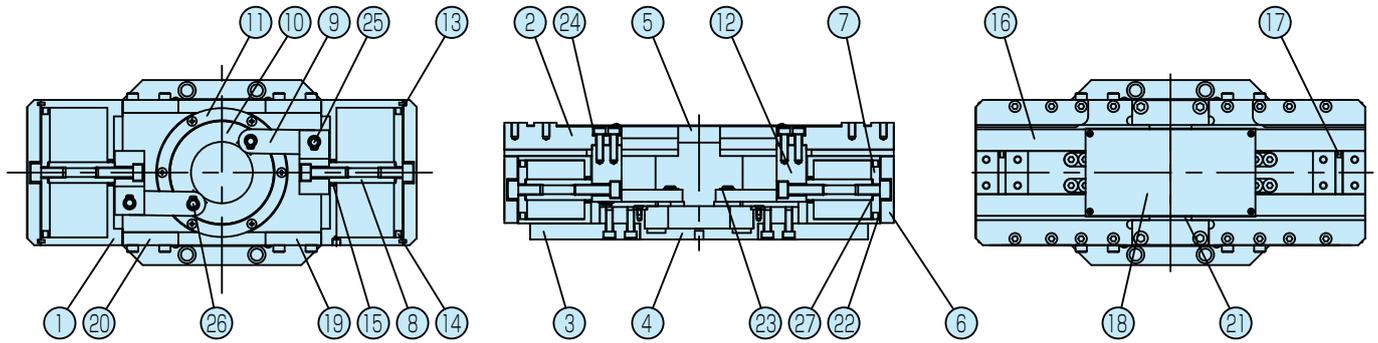

■パーツリスト

| No. | 名称 | 材質 | No. | 名称 | 材質 | No. | 名称 | 材質 |
|-----|----------|-------|-----|-----------|--------|-----|--------|-------|
| 1 | シリンダ | アルミ | 10 | リンクリング | アルミ | 19 | 補強板A | アルミ |
| 2 | マスタージョウ | アルミ | 11 | リンクリング押さえ | ステンレス | 20 | 補強板B | アルミ |
| 3 | シリンダベース | アルミ | 12 | 連結ブロック | アルミ | 21 | サイドカバー | ステンレス |
| 4 | センターベース | アルミ | 13 | シリンダシール | ニトリルゴム | 22 | スペーサー | ステンレス |
| 5 | センターブロック | アルミ | 14 | ピストンシール | ニトリルゴム | 23 | E形止め輪 | ステンレス |
| 6 | シリンダカバー | アルミ | 15 | ロッドシール | ニトリルゴム | 24 | 小型丸平座金 | |
| 7 | ピストン | アルミ | 16 | ガイド | アルミ | 25 | 作動軸 | 軸受鋼 |
| 8 | ピストンロッド | ステンレス | 17 | 磁石 | | 26 | 支点軸 | 軸受鋼 |
| 9 | リンク | 炭素鋼 | 18 | センターカバー | ステンレス | 27 | Oリング | |

■パッキンリスト

| No. | CKJB-100AS |
|-----|------------|
| 13 | アミメガスケット |
| 14 | 楕円シール |
| 15 | MYA-24 |
| 27 | S-16 |

外形図

■CKJ-16AS (最適把持力 100N ~ 250N)

CKJ-16AS 標準

※□内は QA (落下防止) の仕様寸法です。

