


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

工進 Brower Pump
KOSHIN 日本 **ブロワポンプ(浄化槽用エアポンプ)**

修理可能

同商品群 在庫数 15 アイテム

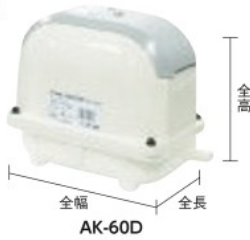

AK-60D



PA-248 (フィルターエレメント小) PA-250 (L型ホース小)



PA-377 (フィルターエレメント) PA-257 (浄化促進剤オーレス)



PA-258 (浄化促進剤オーレス) PA-259 (ストレートホース)

特長 ●夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。
 ●完全無給油なので、吐出エアはクリーンです。
 ●アース工事不要です。
用途 ●池や水槽のばっ気用コンプレッサーに。
仕様 ●電源コード長さ:1.6m
付属品 ●L型ホース×1、ホースバンド×2

| 品番 | 製造国 |
|--------|------|
| AK-30 | タイ |
| AK-40 | タイ |
| AK-60D | ベトナム |
| AK-80D | ベトナム |

梱包数:1台 株式会社 工進 [382913]

発注単位1台

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1台) | メーカー希望小売価格(1台) | 定格圧力(MPa) | 吐出空気量(L/min) | 周波数(Hz) | 口径(mm) | 電源(V) | 出力(W) 50/60Hz | 全幅×全長×全高(mm) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|--------|----------|----------------|-----------|--------------|---------|--------|-------|---------------|--------------|--------|----------|
| 382-1145 | AK-30 | ¥18,571 | オープン | 0.011 | 30 | 50/60 | 18 | 単相100 | 27/25.5 | 207×182×205 | 2.9 | 25(56) |
| 382-1153 | AK-40 | ¥19,714 | オープン | 0.011 | 40 | 50/60 | 18 | 単相100 | 33 | 207×182×205 | 2.9 | 55(120) |
| 860-0021 | AK-60D | ¥31,143 | オープン | 0.0147 | 60 | 50/60 | 18 | 単相100 | 32/39 | 207×182×186 | 4.3 | 9(57) |
| 860-0022 | AK-80D | ¥37,143 | オープン | 0.0147 | 80 | 50/60 | 18 | 単相100 | 51/58 | 207×182×186 | 4.3 | 21(140) |

注意 ●AK-100、AK-120にはフィルターエレメント2枚が必要です。

オプションパーツ 製造国 ●中国

発注単位1個


| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 名称 | 適合機種 | 梱包数(個) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|--------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------|-------|----------|
| 797-4582 | PA-248 | ¥300 | ¥300 | フィルターエレメント小 | AK-30-40・100・120用 | 1 | 50 | 19(76) |
| 860-0023 | PA-377 | ¥281 | ¥300 | フィルターエレメント | AK-60D・80D | 1 | 15 | 9(129) |
| 797-4604 | PA-250 | ¥400 | ¥400 | L型ホース小 | AK-30-40・60D・80D用 | 1 | 10 | 106(186) |
| 797-4612 | PA-251 | ¥900 | ¥900 | L型ホース大 | AK-100・120用 | 1 | 15 | 4(80) |
| 797-4621 | PA-252 | ¥4,200 | ¥4,200 | 定期補修部品セット | AK-30・40用(1台分) | 1 | 500 | 20(75) |
| 797-4655 | PA-255 | ¥11,500 | ¥11,500 | 定期補修部品セット | AK-100・120用(1台分) | 1 | 700 | 2(-) |
| 797-4663 | PA-257 | ¥1,500 | ¥1,500 | 浄化促進剤オーレス | AK全機種用 | 1 | 500 | 47(121) |
| 797-4671 | PA-258 | ¥1,200 | ¥1,200 | 浄化促進剤オーレス | AK全機種用 | 1 | 500 | 196(72) |
| 797-4680 | PA-259 | ¥400 | ¥400 | ストレートホース | AK-30-40・60D・80D用(1台分) | 1 | 10 | 66(92) |

☎商品のお問い合わせ:0120-075-540 <http://www.koshin-ltd.co.jp/>

TOHIN Brower Pump
ブロワポンプ"TMシリーズ"

修理可能

同商品群 在庫数 3 アイテム

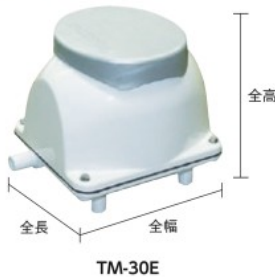

TM-30E

特長 ●省エネ型・長寿命・低騒音・コンパクトです。 ●アースが不要です。
用途 ●浄化槽のばっ気に。 **仕様** ●電源コード長さ:1.5m **製造国** ●日本

梱包数:1台 東浜商事株式会社 [601030]

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃元払

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1台) | メーカー希望小売価格(1台) | 定格圧力(MPa) | 吐出空気量(L/min) | 周波数(Hz) | 口径(mm) | 電源(V) | 消費電力(W) | 全幅×全長×全高(mm) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|---------|----------|----------------|-----------|--------------|---------|--------|-------|---------|--------------|--------|----------|
| 819-8957 | TM-30E | ¥44,000 | ¥44,000 | 0.012 | 30 | 50/60 | 18 | 単相100 | 20 | 182×161×175 | 4.5 | 14(74) |
| 819-8958 | TM-40E | ¥44,000 | ¥44,000 | 0.012 | 40 | 50/60 | 18 | 単相100 | 32 | 182×161×175 | 4.5 | 65(110) |
| 819-8959 | TM-60E | ¥58,000 | ¥58,000 | 0.015 | 60 | 50/60 | 18 | 単相100 | 33 | 182×161×175 | 5.0 | 12(172) |
| ★819-8960 | TM-80E | ¥68,000 | ¥68,000 | 0.015 | 80 | 50/60 | 18 | 単相100 | 49 | 182×161×175 | 4.5 | 0(-) |
| ★819-8961 | TM-100E | ¥73,000 | ¥73,000 | 0.018 | 100 | 50/60 | 18 | 単相100 | 69 | 182×161×175 | 5.0 | 2(100) |
| ★819-8962 | TM-120E | ¥78,000 | ¥78,000 | 0.018 | 120 | 50/60 | 26 | 単相100 | 86 | 325×180×198 | 8.5 | 2(50) |
| ★819-8963 | TM-150E | ¥88,000 | ¥88,000 | 0.018 | 150 | 50/60 | 26 | 単相100 | 91/100 | 325×180×198 | 9.0 | 3(300) |
| ★819-8964 | TM-200E | ¥98,000 | ¥98,000 | 0.018 | 200 | 50/60 | 26 | 単相100 | 130/150 | 325×180×198 | 9.0 | 3(300) |

☎商品のお問い合わせ:06-6380-1031 <http://www.tohin.co.jp/>

日立 Handy Pump
HITACHI 日本 **ハンディポンプ**

修理可能 RoHS



C-P30X

特長 ●自吸式(逆止弁内蔵)です。
用途 ●水槽の水の入れ替えに。
仕様 ●電源コード長さ:2m
付属品 ●吸込ホース2m
 ●ストレーナー(ごみよけ)
 ●吐出継ぎ手
 ●継ぎ手キャップ
製造国 ●日本

梱包数:1台 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 [794308]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1台) | メーカー希望小売価格(1台) | 吐出量(L/min) 50/60Hz | 全揚程(m) | 周波数(Hz) | 電源(V) | 出力(W) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|--------|----------|----------------|--------------------|--------|---------|-------|-------|--------|----------|
| ★174-9907 | C-P30X | ¥25,200 | ¥28,000 | 20/25 | 1.5 | 50/60 | 単相100 | 30 | 4.8 | 6(67) |
| ★175-1452 | C-P60X | ¥27,900 | ¥31,000 | 23/28 | 2 | 50/60 | 単相100 | 60 | 4.8 | 12(300) |

☎商品のお問い合わせ:0120-3121-19 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/>

日立 Handy Bilge Pump
HITACHI 日本 **"ハンディビルジポンプ"**

修理可能 RoHS



CB-P80X

特長 ●自吸式(逆止弁内蔵)です。
 ●モーター焼損防止装置付です。
用途 ●汚れた水の入替えに。
仕様 ●非自動運転形 ●電源コード長さ:2m
付属品 ●吸込ホース2.5m
 ●ホース継手(15-19、25mm用)
 ●ホースバンド(19、25mm用)
製造国 ●日本

梱包数:1台 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 [794308]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1台) | メーカー希望小売価格(1台) | 吐出量(L/min) 50/60Hz | 全揚程(m) | 周波数(Hz) | 電源(V) | 出力(W) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|---------|----------|----------------|--------------------|--------|---------|-------|-------|--------|----------|
| ★855-0488 | CB-P80X | ¥37,800 | ¥42,000 | 40/50 | 2 | 50/60 | 単相100 | 80 | 6.9 | 29(139) |

☎商品のお問い合わせ:0120-3121-19 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/>

日立 Bilge Pump
HITACHI 日本 **ビルジポンプ**

修理可能 RoHS



B-P100X5

特長 ●自吸式(逆止弁内蔵)です。 ●モーター焼損防止装置付です。
用途 ●池の水の入替えに。
仕様 ●非自動運転形 ●電源コード長さ:2m(三相ポンプ除く)
製造国 ●日本

梱包数:1台 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 [794308]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1台) | メーカー希望小売価格(1台) | 吐出量(L/min) | 全揚程(m) | 周波数(Hz) | 口径(mm) | 電源(V) | 出力(W) | 全幅×全長×全高(mm) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|----------|----------|----------------|------------|--------|---------|--------|-------|-------|--------------|--------|----------|
| ★855-0489 | B-P100X5 | ¥75,600 | ¥84,000 | 60 | 3 | 50 | 30 | 単相100 | 100 | 240×356×252 | 16 | 3(100) |
| ★855-0490 | B-P200X5 | ¥88,200 | ¥98,000 | 95 | 4 | 50 | 30 | 単相100 | 200 | 240×348×265 | 20 | 2(200) |
| ★855-0491 | B-K200X5 | ¥89,100 | ¥99,000 | 95 | 4 | 50 | 30 | 三相200 | 200 | 240×348×265 | 20 | 0(-) |
| ★855-0492 | B-P100X6 | ¥75,600 | ¥84,000 | 60 | 3 | 60 | 30 | 単相100 | 100 | 240×356×252 | 16 | 2(67) |
| ★855-0493 | B-P200X6 | ¥88,200 | ¥98,000 | 95 | 4 | 60 | 30 | 単相100 | 200 | 240×348×265 | 20 | 1(100) |
| ★855-0494 | B-K200X6 | ¥89,100 | ¥99,000 | 95 | 4 | 60 | 30 | 三相200 | 200 | 240×348×265 | 20 | 0(-) |

☎商品のお問い合わせ:0120-3121-19 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/>