

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アクアシステム  
AQUA SYSTEM CO., LTD.  
日本

## Chemical Pump 電動式ケミカルドラムポンプ

修理可能

同商品群  
在庫数 29 アイテム

溶剤  
薬液  
酸  
アルカリ



CHD-20PP (ドラム缶別売)

特長 ●100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。  
●電動式で連続運転が可能です。  
●使用可能粘度:100cP以下  
仕様 ●ホース:φ25×2000mm  
材質 ●パッキン:FKM(CHD1はPTFE/FFKM)  
製造国 ●日本



注意  
●Nはガンノズル付、Vはバルブ付です。

【溶剤用】用途 ●溶剤・薬品の移送に。仕様 ●SUSホース:φ20×2000mm  
材質 ●本体・アダプタ:SUS ●ホース:SUS304

【酸・アルカリ用】用途 ●酸・アルカリの移送に。仕様 ●PVCホース:φ25×2000mm  
材質 ●本体・アダプタ:ポリプロピレン(PP) ●ホース:PVC

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃別途

アクアシステム機 [101469]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	吐出量(L/min)	揚程(m)	電源(V)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
828-9808	CHD-20PP	¥56,375	¥90,200	55	5	AC100	1	4	61(130)
★828-9809	CHD-20PP-N	¥63,250	¥101,200	30	5	AC100	1	5	22(170)
★828-9810	CHD-20PP-V	¥60,125	¥96,200	55	5	AC100	1	5	8(160)

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く (価格改定日 21.04)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	吐出量(L/min)	揚程(m)	電源(V)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★828-8963	CHD-20SUS	¥126,000	¥160,000	45	4	AC100	1	8.0	2(67)
★828-8964	CHD-20SUS-N	¥157,500	¥200,000	25	4	AC100	1	9.0	3(150)
★828-8965	CHD-20SUS-V	¥130,750	¥166,000	45	4	AC100	1	9.0	6(600)
★257-0235	CHD1-20SUS	¥173,913	オープン	33	4	AC100	1	8.6	-
★257-0234	CHD1-20SUSN	¥189,063	オープン	22	4	AC100	1	9.0	-
★257-0233	CHD1-20SUSV	¥182,975	オープン	33	4	AC100	1	9.0	-

工進  
KOSHIN  
日本

## Electric Chemical Pump 電動式ケミカルポンプ“フィルポンプ”

修理可能

同商品群  
在庫数 17 アイテム

溶剤



FC-103 (本体:ポリプロピレン製) FC-104 (本体:ステンレス製)

特長 ●1分間に80L移送します。  
●手元のバルブで流量調整がワンタッチで行えます。  
用途 ●溶剤用。  
仕様 ●電源コード長さ:4.7m  
●使用可能粘度:100mPa・S  
製造国 ●日本

発注単位1台 梱包数:1台 練工進 [382913]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	吐出量(L/min)	揚程(m)	電源(V)	全長(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
270-7012	FC-103	¥144,688	¥178,000	80	16	AC100	1255	5	75(69)

発注単位1台 梱包数:1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	吐出量(L/min)	揚程(m)	電源(V)	全長(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★270-7039	FC-104	¥247,813	¥305,000	80	14	AC100	1229	8.6	6(100)

共立機巧  
日本


## Propon Chemical Handy Pump (for Drum) 電動式ケミカルポンプ

別作可能 修理可能

同商品群  
在庫数 5 アイテム

Com  
含有化学物質調査票

酸  
アルカリ

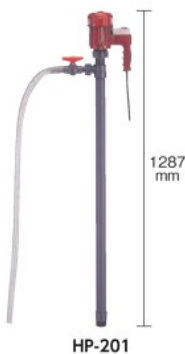

HP-201

特長 ●ドラム缶からの薬液移送に最適です。  
●ポンプを液中に挿入しスイッチを入れるだけなので、危険な薬液移送に最適です。  
用途 ●酸・アルカリ・尿素有効。  
仕様 ●ホース:φ25×1500mm ●電源コード長さ:5m  
●使用可能粘度:200mPa・S  
●一台から異電圧に別作対応  
材質 ●本体:ポリプロピレン(PP)  
●ホース:塩化ビニール(PVC)  
●パッキン:フッ素ゴムなど  
製造国 ●日本

発注単位1台 共立機巧機 [337455]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	吐出量(L/min)	揚程(m)	電源(V)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
248-7969	HP-201	¥103,125	¥120,000	80	5	AC100	1	5	184(103)
458-0443	HP-201H	¥111,725	¥130,000	60	10	AC100	1	5	26(109)

☎商品のお問い合わせ:052-412-5111 http://www.kyoritsukiko.co.jp/

共立機巧  
日本

## Propon Chemical Handy Pump (for Drum) 電動式ケミカルポンプ

別作可能 修理可能

同商品群  
在庫数 5 アイテム

Com  
含有化学物質調査票

溶剤  
オイル



HP-501

特長 ●持ち運びが簡単なハンディタイプです。  
●Sタイプならドラム缶からの空け替え約2分です。  
用途 ●溶剤・油。  
仕様 ●ホース:φ25×1500mm ●電源コード長さ:5m  
●使用可能粘度:200mPa・S (HP-501、HP-501H)、  
100mPa・S (HP-501S)  
●一台から異電圧に別作対応  
材質 ●本体:ステンレス(SUS316)  
●ホース:ステンレス(SUS304)  
●パッキン:フッ素樹脂など  
製造国 ●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く 共立機巧機 [337455]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	吐出量(L/min)	揚程(m)	電源(V)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★458-0478	HP-501	¥171,875	¥200,000	80	5.0	AC100	1	7.9	27(70)
★458-0494	HP-501S	¥180,475	¥210,000	110	7.5	AC100	1	7.9	6(67)
★458-0486	HP-501H	¥180,475	¥210,000	60	10.0	AC100	1	7.9	6(200)

☎商品のお問い合わせ:052-412-5111 http://www.kyoritsukiko.co.jp/