

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Exhaust Fan

“循環扇 すくすくファン”

New 修理可能



SHC-35C-1

- 特長** ●微風をハウス内に循環させることにより、葉面下の炭酸ガスを効率よく循環させ、作物の光合成を促進させます。
●葉と葉の接触刺激により徒長を抑え、均一な生育ができます。
- 用途** ●空気循環・施設園芸・栽培施設などに。 ●作物の高温対策(夏)、暖房効率化(冬)、空気の淀みの解消、光合成の促進と病害の発生防止などに。
- 仕様** ●電源コード:2m ●細霧ノズルもセット可能(別売) ●50/60Hz兼用
- 製造国** ●ベトナム

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送

※スイデン[509200]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	消費電力(W) (50/60Hz)	最大風量(m³/min) (50/60Hz)	騒音値(dB(A)) (50/60Hz)	標準消費電力料金 (50Hz) (60Hz)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★813-1235	SHC-35C-1	¥25,813	¥29,500	単相100	70/86	78/88	59.5/56.5, 61.5/62	1.9円/h 2.3円/h	7.8	-
★813-1236	SHC-35C-3	¥28,000	¥32,000	三相200	71/86	79/90	62/65	1.0円/h 1.2円/h	7.7	-

☎商品のお問い合わせ:0120-285-240 <https://www.suiden.com/>

Follow Wind

“フォローウインド(吊り下げ型)”

New 修理可能



FW371HB

- 特長** ●60Hzの場合は89Wで風速1mの風を27m先まで、50Hzの場合は約24m先まで送風することができます。
●騒音値52dB(50Hz)、55dB(60Hz)の低騒音タイプです。
- 用途** ●空調設備の効率化、誘導換気・排気、浮遊ミスト・溶接ヒュームの移動、室内温度の均一化などに。
- 仕様** ●ファン形状:軸流 ●50/60Hz兼用
●電源コード:なし
- 付属品** ●H鋼、Lアングル取付用金具
- 製造国** ●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送

フルタ電機㈱[808245]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	出力(kW)	吐出口外径 (mm)	騒音値(dB(A)) (50/60Hz)	標準消費電力料金 (50Hz/60Hz)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★250-2053	FW371HB	¥90,500	¥90,500	単相100	0.089	510	52/55	4.32円/h	16	-
★250-2052	FW373HB	¥88,500	¥88,500	三相200	0.089	510	52/55	2.0円/h	17	-

☎商品のお問い合わせ:052-872-4113 <http://www.fulda.co.jp/>

Follow Wind

“フォローウインド”

New 修理可能



FW221H

- 特長** ●35Wで風速1mの風を16m(60Hzの場合)先まで、送風することができます。
●騒音値52dBの低騒音タイプです。
●落下防止対策に対応しています。
- 用途** ●スポット空調の効率化や誘導換気、または浮遊ミストの移動に。
- 仕様** ●ファン形状:軸流
●50/60Hz兼用
- 製造国** ●日本

注意

●電気工事と設置工事が伴う商品です。

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送

フルタ電機㈱[808245]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	出力(kW)	吐出口外径 (mm)	騒音値(dB(A)) (50/60Hz)	標準消費電力料金 (50Hz/60Hz)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★257-6407	FW221H	¥71,000	¥71,000	単相100	0.035	241	52	1.21/1.35円/h	9	-
★257-6406	FW223H	¥70,000	¥70,000	三相200	0.035	241	52	0.54/0.6円/h	9	-

☎商品のお問い合わせ:052-872-4113 <http://www.fulda.co.jp/>

Air Handling FAN


搬送ファン

修理可能 重い 配送注意



AHF-3041S-100V

- 特長** ●ダクト設置が困難な場所に最適です。
- 用途** ●暑さ対策(熱気排出)、冷気搬送、ヒューム対策、結露対策などに。
- 仕様** ●電源コード:1.4m ●50/60Hz兼用
- 製造国** ●日本

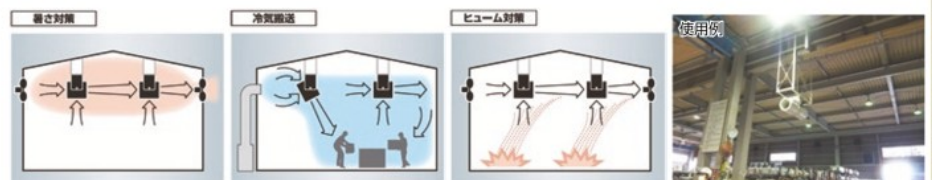

使用例



株式会社鎌倉製作所[300802]

【ハネ径300mmタイプ】

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	消費電力(kW) (50/60Hz)	風量(m³/min) (50/60Hz)	騒音値(dB(A)) (50/60Hz)	タイプ	標準消費電力料金		質量 (kg)	実績 (前年比%)
									(50Hz)	(60Hz)		
★854-9203	AHDF-302S-100V	¥371,250	¥396,000	単相100	0.65/1.02	44/52	71/74	サイレンサ付	17.55円/h	27.54円/h	70	0(-)
★854-9204	AHDF-302S-200V	¥371,250	¥396,000	三相200	0.61/0.91	44/52	71/74	サイレンサ付	8.24円/h	12.29円/h	70	1(-)
★160-2006	AHF-3041-100V	¥150,000	¥160,000	単相100	0.15/0.23	32/38	58/63	サイレンサなし	4.05円/h	6.21円/h	26	0(-)
★160-2007	AHF-3041-200V	¥150,000	¥160,000	三相200	0.16/0.18	32/38	58/63	サイレンサなし	2.16円/h	2.43円/h	26	1(-)
★160-2008	AHF-3021S-100V	¥337,500	¥360,000	単相100	0.35/0.54	57/67	61/65	サイレンサ付	9.45円/h	14.58円/h	51	0(-)
★160-2009	AHF-3021S-200V	¥337,500	¥360,000	三相200	0.33/0.50	57/67	61/65	サイレンサ付	4.46円/h	6.75円/h	51	0(-)
★160-2010	AHF-3041S-100V	¥337,500	¥360,000	単相100	0.15/0.23	34/40	49/53	サイレンサ付	4.05円/h	6.21円/h	51	0(-)
★160-2011	AHF-3041S-200V	¥337,500	¥360,000	三相200	0.16/0.18	34/40	49/53	サイレンサ付	2.16円/h	2.43円/h	51	0(-)

【ハネ径400mmタイプ】

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	消費電力(W) (50/60Hz)	風量(m³/min) (50/60Hz)	騒音値(dB(A)) (50/60Hz)	タイプ	標準消費電力料金		質量 (kg)	実績 (前年比%)
									(50Hz)	(60Hz)		
★854-9205	AHF-404-100V	¥234,375	¥250,000	単相100	0.25/0.40	68/79	65/69	サイレンサなし	6.75円/h	10.80円/h	37	0(-)
★854-9206	AHF-404-200V	¥234,375	¥250,000	三相200	0.28/0.39	68/79	65/69	サイレンサなし	3.78円/h	5.27円/h	37	3(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3403-4353 <https://www.kamakura-ss.co.jp/>