


**kamakura カマクラ 「涼風給気×最適排気」だからできる4つの新発想**

**1 涼風と気流でこれまでにない涼しさ**

◎涼風でひんやり快適


クールルーファンは、水の気化放熱を利用する冷却エレメントを内蔵した給気装置。暑い外気をクールな涼風に変えて給気します。

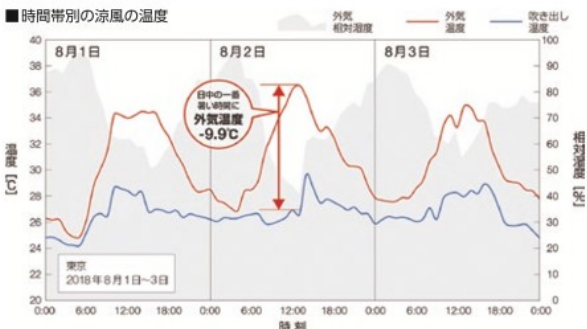

◎大風量の気流も快適


大風量の涼風と強力な排気の組み合わせが快適な気流を形成。気流による体感的な涼しさも作業域にお届けします。

■作業域の温度(排気ファンだけの換気方法との比較)

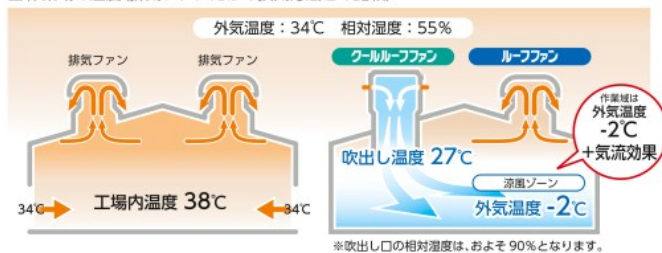

**2 コストパフォーマンスは抜群**

クールルーファンで電気が必要なのはファンとポンプだけ。エアコン主体の換気計画に比べて省コストです。

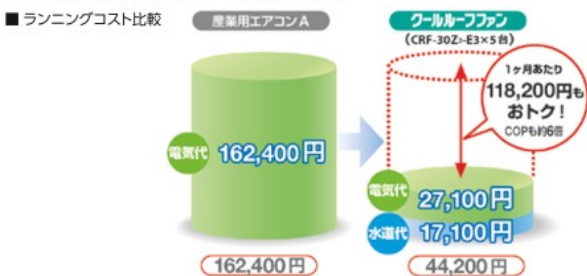

●設置条件 気象条件: 乾球温度34°C 相対湿度 55%  
 建屋条件: 対象面積: 1,000m<sup>2</sup> 屋根材: 折板+断熱材 5mm  
 室内からの発熱: 79W/m<sup>2</sup>  
 作業域の目標温度: 32°C 使用時間: 9h×25日(1ヶ月)  
 コスト単価: 電気料金 16.5円/kWh 水道料金 230円/m<sup>3</sup>

**3 省スペース&ノンフロム設計**

屋上から吹き下ろしができ専用機械室も不要な、省スペース設計。さらにノンフロム設計なので環境にも配慮しています。



**4 エアコン導入が難しい環境にもOK**

エアコン主体の換気計画が難しい工場・事業所でも、「涼風給気×最適排気」で防暑対策を実現できます。

- 大量の熱が発生する工場・事業所
- 大空間の環境改善が必要な工場・事業所
- エアコンではコストがかかりすぎる工場・事業所
- 排気ファンの一部を置き換えたい工場・事業所

カマクラ



Roof Fan

**ルーフファン(標準形)**

別作可能 修理可能 重い 記注要


特長 ●天井付近にたまる熱気を排気し外気を取り込み、作業環境を改善します。  
 仕様 ●一台から異電圧に別作対応 製造国 ●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送

※鉄倉製作所[300802]



RF-12H200V

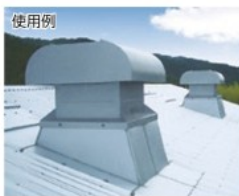

使用例

品番	運転音(dB(A)) (50/60Hz)	品番	運転音(dB(A)) (50/60Hz)
RF-12H100V	54/57	RF-36HS-60HZ	-73
RF-12H200V	54/57	RF-42HS-50HZ	77/-
RF-16H100V	66/68	RF-42HS-60HZ	-82
RF-16H200V	66/68	RF-42HS-50HZ	74/-
RF-16HS100V	55/60	RF-42HS-60HZ	-77
RF-16HS200V	55/60	RFS-16HS-SD-100V	72/74
RF-20H	66/70	RFS-16HS-SD-200V	72/74
RF-24HE3	67/69	RFS-20HS-SD	66/70
RF-24HS	62/65	RFS-24HE3-SD	72/76
RF-30HE3-50HZ	76/-	RFS-30HE3-SD-50HZ	77/-
RF-30HE3-60HZ	-79	RFS-30HE3-SD-60HZ	-79
RF-30HS-50HZ	70/-	RFS-36HE3-SD-50HZ	81/-
RF-30HS-60HZ	-73	RFS-36HE3-SD-60HZ	-88
RF-36HE3-50HZ	77/-	RFS-36HE3-SD-60HZ	-79
RF-36HE3-60HZ	-80	RFS-42HS-SD-50HZ	-83
RF-36HS-50HZ	70/-	RFS-42HS-SD-60HZ	-83

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー標準価格(1台)	電源(V)	電動機		風量(m <sup>3</sup> /min) (50/60Hz)	ハネ径(cm)	ハネ枚数(枚)	標準消費電力料金(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
					消費電力(kW)	極数(P)						
★149-3206	RF-12H100V	¥77,875	¥89,000	単相100	0.10/0.12	4	27/32	30	3	2.70/3.24円/h	35	0(-)
★457-6462	RF-12H200V	¥77,875	¥89,000	三相200	0.06/0.08	4	27/32	30	3	0.81/1.08円/h	35	2(-)
★149-3207	RF-16H100V	¥110,250	¥126,000	単相100	0.22/0.35	4	63/72	40	4	5.94/9.45円/h	55	0(-)
★457-6471	RF-16H200V	¥106,750	¥122,000	三相200	0.24/0.34	4	63/72	40	4	3.24/4.59円/h	55	5(167)
★149-3208	RF-16HS100V	¥121,625	¥139,000	単相100	0.10/0.12	6	40/48	40	4	2.70/3.24円/h	55	0(-)
★149-3209	RF-16HS200V	¥126,563	¥135,000	三相200	0.11/0.12	6	40/48	40	4	1.49/1.62円/h	55	0(-)
★457-6489	RF-20H	¥155,750	¥178,000	三相200	0.24/0.32	6	111/124	50	4	3.24/4.32円/h	85	9(129)
★856-7511	RF-24H-E3	¥266,250	¥284,000	三相200	0.52/0.78	6	163/187	60	4	7.02/10.53円/h	115	7(100)
★149-3210	RF-24HS	¥201,250	¥230,000	三相200	0.30/0.40	8	123/145	60	4	4.05/5.40円/h	110	3(150)
★149-3211	RF-30H-E3-50HZ	¥351,563	¥375,000	三相200	1.33/-	6	294/-	75	4	17.96/-円/h	165	2(-)
★149-3212	RF-30H-E3-60HZ	¥351,563	¥375,000	三相200	-1.58	6	-329	75	4	-21.33円/h	165	1(100)
★149-3213	RF-30HS-50HZ	¥321,563	¥343,000	三相200	0.80/-	8	230/-	75	4	10.80/-円/h	160	0(-)
★149-3214	RF-30HS-60HZ	¥321,563	¥343,000	三相200	-0.90	8	-265	75	4	-12.15円/h	160	1(-)
★149-3215	RF-36H-E3-50HZ	¥495,938	¥529,000	三相200	2.41/-	6	407/-	90	4	32.54/-円/h	270	0(-)
★149-3216	RF-36H-E3-60HZ	¥495,938	¥529,000	三相200	-2.15	6	-433	90	4	-29.03円/h	270	0(-)
★149-3217	RF-36HS-50HZ	¥389,063	¥415,000	三相200	1.30/-	8	345/-	90	4	17.55/-円/h	260	0(-)
★149-3218	RF-36HS-60HZ	¥389,063	¥415,000	三相200	-1.04	8	-366	90	4	-14.04円/h	260	0(-)
★149-3219	RF-42H-50HZ	¥555,000	¥592,000	三相200	2.40/-	8	500/-	105	6	32.40/-円/h	350	0(-)
★149-3220	RF-42H-60HZ	¥555,000	¥592,000	三相200	-2.50	8	-573	105	6	-33.75円/h	350	0(-)
★149-3221	RF-42HS-50HZ	¥615,938	¥657,000	三相200	1.50/-	10	412/-	105	6	20.25/-円/h	350	0(-)
★149-3222	RF-42HS-60HZ	¥615,938	¥657,000	三相200	-1.30	10	-465	105	6	-17.55円/h	350	0(-)

**給気形(吸込防止ドレン付)**

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー標準価格(1台)	電源(V)	電動機		風量(m <sup>3</sup> /min) (50/60Hz)	ハネ径(cm)	ハネ枚数(枚)	標準消費電力料金(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
					出力(kW)	極数(P)						
★149-3227	RFS-16H-SD-100V	¥158,438	¥169,000	単相100	0.25/0.25	4	60/69	40	4	6.21/9.18円/h	65	0(-)
★149-3228	RFS-16H-SD-200V	¥154,688	¥165,000	三相200	0.25/0.25	4	60/69	40	4	2.97/3.92円/h	65	0(-)
★149-3229	RFS-20H-SD	¥209,063	¥223,000	三相200	0.4/0.4	6	105/117	50	4	4.86/5.00円/h	95	0(-)
★149-3230	RFS-24H-E3-SD	¥313,125	¥334,000	三相200	0.75/0.75	6	156/179	60	4	5.81/11.10円/h	125	0(-)
★149-3231	RFS-30H-E3-SD-50HZ	¥420,938	¥449,000	三相200	1.5/-	6	286/-	75	4	20.25/-円/h	175	0(-)
★149-3232	RFS-30H-E3-SD-60HZ	¥420,938	¥449,000	三相200	-1.5	6	-323	75	4	-20.25円/h	175	0(-)
★149-3233	RFS-36H-E3-SD-50HZ	¥585,938	¥625,000	三相200	2.2/-	6	402/-	90	4	33.35/-円/h	285	0(-)
★149-3234	RFS-36H-E3-SD-60HZ	¥585,938	¥625,000	三相200	-2.2	6	-427	90	4	-30.38円/h	285	0(-)
★149-3235	RFS-42H-SD-50HZ	¥692,813	¥739,000	三相200	2.2/-	8	480/-	105	6	32.40/-円/h	365	0(-)
★149-3236	RFS-42H-SD-60HZ	¥692,813	¥739,000	三相200	-2.2	8	-567	105	6	-32.40円/h	365	0(-)

商品のお問い合わせ: 03-3403-4353 <https://www.kamakura-ss.co.jp/>