

**MAGNET DEEP SOCKET SET(5pcs.)**

No.TB3L05MGA	▼g 480	1	小売参考価格 ¥13,500
マグネットディープソケット	B3L-08MGA, 10MGA, 12MGA, 13MGA, 14MGA		
ソケットホルダー	5コ用	EHB305	

- 口径部に内蔵されているマグネット付で、ボルト・ナットの落下を防止します。
- マグネット部がスライドするため、座金付きボルトや薄いナット、スタッドボルトにも対応します。
- 強力な磁力のネオジウム磁石を採用しました。


**9.5sq.マグネットディープソケット**  
セット [5コ組]



**MAGNET DEEP SOCKET**

No.	S	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	▼g	小売参考価格
B3L-08MGA	8	12.2	17	60	2.5	4	47	¥2,350
B3L-10MGA	10	14.7	17	65	3.1	4.5	60	¥2,350
B3L-12MGA	12	17.2	18	65	4.6	6	80	¥2,500
B3L-13MGA	13	18.7	18	70	5.2	6.5	99	¥2,500
B3L-14MGA	14	20.2	19	70	5.6	7	114	¥2,500

- 口径部に内蔵されているマグネットで、ボルト・ナットの落下を防止します。
- マグネット部がスライドするため、座金付きボルトや薄いナット、スタッドボルトにも対応します。
- 強力な磁力のネオジウム磁石を採用しました。

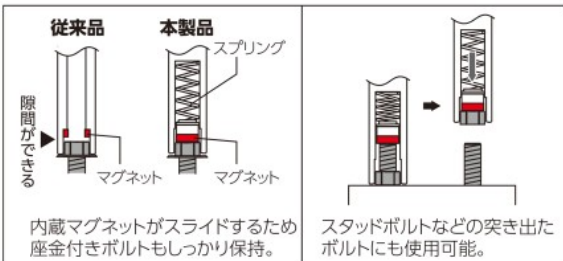

**9.5sq.マグネットディープソケット**



**CROWFOOT WRENCH SET(5pcs.)**

No.TBNS305W	▼g 490	1	小売参考価格 ¥13,400
クローフットレンチ	BNS3-10W, 12W, 14W, 17W, 19W		
ソケットホルダー	10コ用	EHB310	

- 自動車や一般産業機械などの油圧配管に使用されているフレアナットの締緩作業に。
- 口径部は二重六角のため、ナットへのアプローチが容易です。
- 口径部からドライブ中心までの距離を30mmに統一したため、トルクレンチ使用時の換算がサイズによって変わりません。

**9.5sq.クローフットレンチ**  
セット [5コ組]




**CROWFOOT WRENCH**

No.	S	C	L	W	T	B	▼g	小売参考価格
BNS3-08W	8	5	49	22	9.5	30	48	¥2,100
BNS3-10W	10	6	49	22	9.5	30	46	¥2,100
BNS3-11W	11	7	49	22	9.5	30	44	¥2,100
BNS3-12W	12	8	52	29	11	30	71	¥2,300
BNS3-13W	13	9	52	29	11	30	69	¥2,300
BNS3-14W	14	10	52	29	11	30	67	¥2,300
BNS3-17W	17	12	55.5	35	13	30	94	¥2,500
BNS3-19W	19	13	55.5	35	13	30	89	¥2,500


- 自動車や一般産業機械などの油圧配管に使用されているフレアナットの締緩作業に。
- 口径部は二重六角のため、ナットへのアプローチが容易です。
- 口径部からドライブ中心までの距離を30mmに統一したため、トルクレンチ使用時の換算がサイズによって変わりません。

■トルクレンチを使用する時の入力値計算方法 (詳細は P.340をご参照ください)

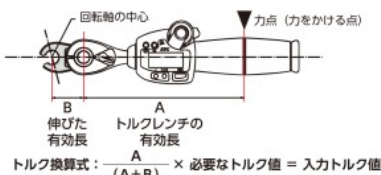

※右上の寸法図にある B 寸法の数値 (30mm) はトルクレンチの中心軸延長線上にクローフットレンチの中心軸があるとき (左図) のものです。右図のようにクローフットレンチの中心軸がトルクレンチの中心軸延長線上にない場合は、B 寸法を実測して換算式にあてはめてください。

**9.5sq.クローフットレンチ**

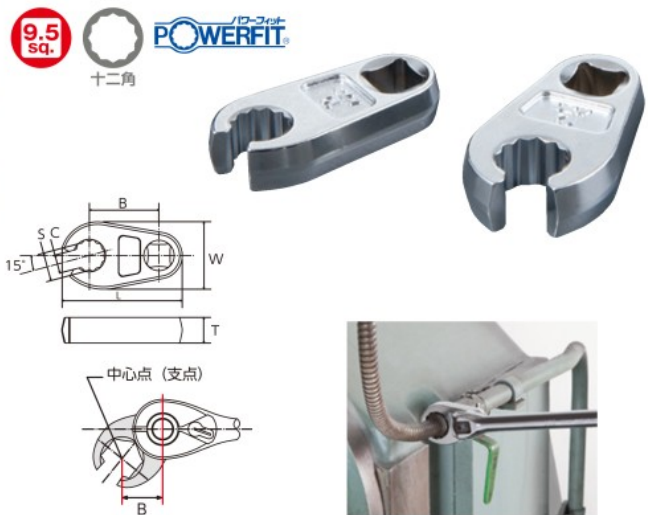

品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は P.4~5をご参照ください。

✖ めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。

⚠ このマークのついている製品は在庫を確認の上ご注文ください。

(マークの例: 9.5sq, インチ, POWERFIT, 36, 39, リバ, 六角, プラス)

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。