

12.7sq. ロング ラチェットハンドル

 


LONG RATCHET HANDLE

No.	タイプ	送り角度	B	T	L	▼g	📦	小売参考価格
BR4L	小判形	10°	39.5	18	375	730	5	¥ 7,660

※リペアキット(BR4E-K)を設定しています。
※補修部品を設定しています。🔗 P.503

注意 ・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。
・全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意してください。
・角ドライブは、根元まで完全に差し込んでください。



12.7sq. フレックス ラチェットハンドル




FLEX RATCHET HANDLE

No.	タイプ	送り角度	B	T	L	▼g	📦	小売参考価格
BR4F	小判形	10°	39.5	18	250	700	5	¥ 8,980

※リペアキット(BR4E-K)を設定しています。
※補修部品を設定しています。🔗 P.504

 注意 ・フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。
・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。
・角ドライブは、根元まで完全に差し込んでください。



12.7sq. フレックス ロングラチェットハンドル




FLEX LONG RATCHET HANDLE

No.	タイプ	送り角度	B	T	L	▼g	📦	小売参考価格
BR4FL	小判形	10°	39.5	18	375	870	5	¥ 11,400

※リペアキット(BR4E-K)を設定しています。
※補修部品を設定しています。🔗 P.504

 注意 ・フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。
・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。
・全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意してください。
・角ドライブは、根元まで完全に差し込んでください。




12.7sq. ラチェットヘッド リペアキット



RATCHET HEAD REPAIR KIT

No.	差込角	入組内容	▼g	小売参考価格
BR4E-K	12.7sq.	ドライブギア・クロー・ スチールボール・スプリング・ レバー・ナベ小ねじ・フタ各1、 ザラ小ねじ×2	144	¥ 3,690

●12.7sq.ラチェットハンドル(BR4E, BR4F, BR4L, BR4FL)用のリペアキットです。

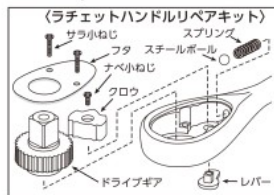

12.7sq. スピナーハンドル



SPINNER HANDLE

No.	D	グリップ径(φ)	L	▼g	📦	小売参考価格
BS4E	22	21	400	700	5	¥ 4,960

※リペアキット(BS4E-K)を設定しています。🔗 P.213
※補修部品を設定しています。🔗 P.504

注意 ・駆動部で手を挟むことがありますので、グリップの中央をお持ちください。
・全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意してください。
・角ドライブは、根元まで完全に差し込んでください。

