

IMPACT SOCKET (SEMI-DEEP)

No.	S	D ₁	D ₂	H	L	ℓ	▼g	📦	小売参考価格
BP4M-08TP	8	13.5	25	16	52	34	77	5	¥ 1,400
BP4M-09TP	9	14.5	25	16	52	34	81	5	¥ 1,400
BP4M-10TP	10	15.5	25	20	52	34	79	5	¥ 1,400
BP4M-11TP	11	17	25	20	52	34	86	5	¥ 1,400
BP4M-12TP	12	18	25	20	52	34	89	5	¥ 1,400
BP4M-13TP	13	19	25	20	52	34	90	5	¥ 1,400
BP4M-14TP	14	20.5	25	20	52	34	96	5	¥ 1,400
BP4M-15TP	15	22	25	20	52	34	102	5	¥ 1,400
BP4M-16TP	16	23	25	20	52	34	105	5	¥ 1,400
BP4M-17TP	17	25	25	26.5	52	34	116	5	¥ 1,400
BP4M-18TP	18	26	25	24	52	34	120	5	¥ 1,520
BP4M-19TP	19	27.5	25	26.5	52	34	127	5	¥ 1,520
BP4M-20TP	20	28	25	24	52	34	119	5	¥ 1,520
BP4M-21TP	21	29	25	26	52	34	124	5	¥ 1,520
BP4M-22TP	22	31	29	25	52	34	166	5	¥ 1,570
BP4M-23TP	23	32.5	29	25	52	34	173	5	¥ 1,570
BP4M-24TP	24	34	29	25	52	34	179	5	¥ 1,660
BP4M-25TP	25	35	29	25	52	34	184	5	¥ 2,050
BP4M-26TP	26	36.5	29	25	75	57	285	5	¥ 2,050
BP4M-27TP	27	38	29	25	75	57	307	5	¥ 2,050
BP4M-28TP	28	40	29	25	75	57	336	5	¥ 2,320
BP4M-29TP	29	41	29	25	75	57	346	5	¥ 2,400
BP4M-30TP	30	42	29	25	75	57	349	5	¥ 2,470
BP4M-31TP	31	43	29	25	75	57	359	5	¥ 2,710
BP4M-32TP	32	44	29	25	75	57	362	5	¥ 2,710
BP4M-33TP	33	45	29	28	75	57	377	5	¥ 3,330
BP4M-34TP	34	46	29	28	75	57	396	5	¥ 3,330
BP4M-35TP	35	47	29	28	75	57	414	5	¥ 4,030
BP4M-36TP	36	48	29	28	75	57	433	5	¥ 4,030


注意 黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

**12.7sq. インパクトレンチ用
ソケット (セミディープ薄肉)
ピン・リング付 PAT.**



PR-1822はBP4M-08TP～21TP用。
PR-2026はBP4M-22TP～36TP用です。

▶ P.233をご覧ください

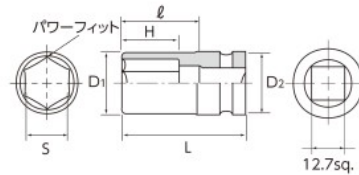

IMPACT SOCKET (SEMI-DEEP)

No.	S	D ₁	D ₂	H	L	ℓ	▼g	📦	小売参考価格
BP4M-08T	8	13.5	25	16	52	34	77	5	¥ 1,300
BP4M-09T	9	14.5	25	16	52	34	81	5	¥ 1,300
BP4M-10T	10	15.5	25	20	52	34	79	5	¥ 1,300
BP4M-11T	11	17	25	20	52	34	86	5	¥ 1,300
BP4M-12T	12	18	25	20	52	34	89	5	¥ 1,300
BP4M-13T	13	19	25	20	52	34	90	5	¥ 1,300
BP4M-14T	14	20.5	25	20	52	34	96	5	¥ 1,300
BP4M-15T	15	22	25	20	52	34	102	5	¥ 1,300
BP4M-16T	16	23	25	20	52	34	105	5	¥ 1,300
BP4M-17T	17	25	25	26.5	52	34	116	5	¥ 1,300
BP4M-18T	18	26	25	24	52	34	120	5	¥ 1,410
BP4M-19T	19	27.5	25	26.5	52	34	127	5	¥ 1,410
BP4M-20T	20	28	25	24	52	34	119	5	¥ 1,410
BP4M-21T	21	29	25	26	52	34	124	5	¥ 1,410
BP4M-22T	22	31	29	25	52	34	166	5	¥ 1,460
BP4M-23T	23	32.5	29	25	52	34	173	5	¥ 1,460
BP4M-24T	24	34	29	25	52	34	179	5	¥ 1,560
BP4M-25T	25	35	29	25	52	34	184	5	¥ 1,950
BP4M-26T	26	36.5	29	25	75	57	285	5	¥ 1,950
BP4M-27T	27	38	29	25	75	57	307	5	¥ 1,950
BP4M-28T	28	40	29	25	75	57	336	5	¥ 2,220
BP4M-29T	29	41	29	25	75	57	346	5	¥ 2,290
BP4M-30T	30	42	29	25	75	57	349	5	¥ 2,370
BP4M-31T	31	43	29	25	75	57	359	5	¥ 2,610
BP4M-32T	32	44	29	25	75	57	362	5	¥ 2,610
BP4M-33T	33	45	29	28	75	57	377	5	¥ 3,230
BP4M-34T	34	46	29	28	75	57	396	5	¥ 3,230
BP4M-35T	35	47	29	28	75	57	414	5	¥ 3,920
BP4M-36T	36	48	29	28	75	57	433	5	¥ 3,920


※ピンとリングは別売です。▶ P.233をご覧ください

**12.7sq. インパクトレンチ用
ソケット (セミディープ薄肉) PAT.**



PR-1822はBP4M-08T～21T用。
PR-2026はBP4M-22T～36T用です。

▶ P.233をご覧ください

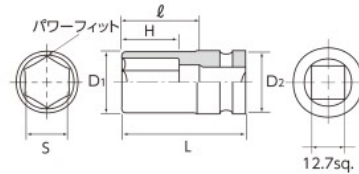

IMPACT SOCKET (DEEP)

No.	S	D ₁	D ₂	H	L	ℓ	▼g	📦	小売参考価格
BP4L-10TP	10	15.5	25	20	75	57	101	5	¥ 1,770
BP4L-12TP	12	18	25	20	75	57	124	5	¥ 1,770
BP4L-13TP	13	19	25	20	75	57	124	5	¥ 1,770
BP4L-14TP	14	20.5	25	20	80	62	144	5	¥ 1,770
BP4L-17TP	17	25	24.5	24	80	62	187	5	¥ 1,840
BP4L-19TP	19	27.5	25	24	80	62	195	5	¥ 2,050
BP4L-21TP	21	29	25	24	80	62	193	5	¥ 2,140
BP4L-22TP	22	31	29	25	80	62	250	5	¥ 2,190
BP4L-23TP	23	32.5	29	25	80	62	264	5	¥ 2,270
BP4L-24TP	24	34	29	25	80	62	280	5	¥ 2,350
BP4L-26TP	26	36.5	29	25	100	82	391	5	¥ 2,570
BP4L-27TP	27	38	29	25	100	82	424	5	¥ 3,120
BP4L-30TP	30	42	29	25	100	82	487	5	¥ 3,900
BP4L-32TP	32	44	29	25	100	82	508	5	¥ 4,300


注意 黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

**12.7sq. インパクトレンチ用
ソケット (ディープ薄肉)
ピン・リング付 PAT.**



PR-1822はBP4L-10TP～21TP用。
PR-2026はBP4L-22TP～32TP用です。

▶ P.233をご覧ください

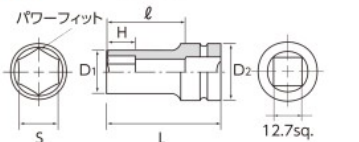

品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は ▶ P.4～5をご参照ください。

✖ めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。

⚠ このマークのついている製品は在庫の確認の上ご注文ください。

(マークの例: 36, 39, POWERFIT, 36, 39, 12.7sq., 六角, ハブ, 六角, プラス)

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。