




分類コード 061Z6

## KMクリップ・KLクリップ (マリアブル製)



生地

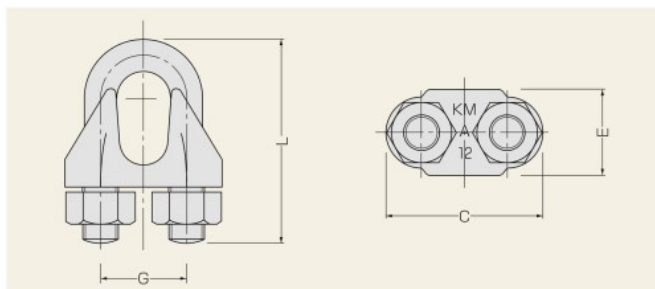

ユニクロめっき

重荷重のかかる場合は鍛造KTクリップ  
をご使用ください。

規格サイズコード		呼び (mm)	Uボルト ねじ径 (W)	重量 (g)	寸法				入数	価格(円)	
生地	ユニクロ				C	E	G	L		生地	ユニクロ
A03	U03	3	3/16	15	23	14	11	25	1000(100×100)		
A04S5	U04S5	4.5	1/4	27	25.5	15	14	28	700(100×7)		
A06	U06	6	5/16	55	32	18.5	17.5	37	400(50×8)		
A08	U08	8	5/16	62	35	20	18.5	40	300(50×6)		
A09	U09	9	3/8	105	40	22	23.5	52	200(25×8)		
A12	U12	12	3/8	130	49	26	27.5	60	125(25×5)		
A16	U16	16	1/2	254	58	29	32	69	25		
A19	U19	19	1/2	295	61	32	33	74	20		
A19KL	U19KL	19KL	1/2	272	56	28	32	73	20		
A22	U22	22	5/8	545	71	37.5	41	90	10		
A25	U25	25	5/8	650	76	45	44	100	10		

入数=12mm以下ケース入り・16mm以上結束

※ KLクリップはラッシングワイヤ用として、本体を小型・軽量化したものです。

分類コード 06103

## 鉄板クリップ (ユニクロめっき)



規格サイズ コード	呼び (mm)	Uボルト ねじ径(W)	重量 (g)	入数	価格 (円)
U4S5	4.5	3/16	16	1500	
U6	6	1/4	26	1000	

分類コード 06104

## 十字クリップ (ドブメッキ)



● 落石防止ネットなどの施工時に、ワイヤロープの交差する部分を固定します。

規格サイズ コード	呼び方法	Uボルト		板幅 (mm)	板長 (mm)	重量 (g)	価格 (円)
		ねじ径	内幅				
D08	8	1/4	10	32	45	70	
D10	10	5/16	12	32	48	120	
D12	12	3/8	14	43	60	200	
D16	16	1/2	18	55	75	420	

環境・  
産廃資材

緑化・  
街路資材

河川・  
法面資材

ワイヤロープ  
繊維ロープ  
ロープ付高品

吊り具

シャックル

ターン  
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場  
部材

鉄骨部材

溶接・  
塗装資材

現場用品

ネット・  
シート類

建築金物

木造  
住宅用  
金物

保安用品

船舶・  
艦装品

ラッシング  
資材

港湾土木  
資材

機械・  
工具類

ステンレス  
製品

CAD

電設資材