


分類コード 032Z9(3~6) / 032A1(7~13)

リンクチェーン (汎用チェーン)

(単位mm)

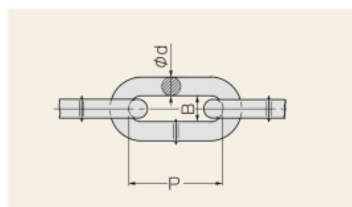

「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。

※リンクチェーン(汎用チェーン)は「玉掛け」「牽引」作業を目的とした吊り具には使用しないでください。

※線径およびピッチは商品により若干の差があります。



リンクチェーン(ケース入り)


呼び径	線径 d	内長 P	内幅 B	重量(kg)		入数 (本)
				1m	30m	
3	3.0	27.0	6.00	0.14	4.3	3
4	3.9	32.0	7.70	0.25	7.5	2
4.5	4.7	34.0	8.60	0.37	11.1	2
5	4.9	35.0	9.70	0.41	12.2	1
5.5	5.5	35.3	11.00	0.53	15.9	1
6	6.0	42.0	12.00	0.62	18.5	1
7	6.5	38.8	11.15	0.73	21.9	1
8	7.5	40.3	12.25	1.00	30.0	1
9	8.2	41.9	13.75	1.19	35.7	1
11	10.4	44.0	15.00	2.10	61.5	1
13	12.0	51.0	18.00	2.80	82.2	1

呼び径	生地		ユニクロメッキ		ドブメッキ	
	定尺30m		定尺30m		定尺30m	
	規格サイズ コード	価格(円)	規格サイズ コード	価格(円)	規格サイズ コード	価格(円)
3			U03R			
4			U04R			
4.5			U04S5R			
5			U05R			
5.5			U05S5R			
6			U06R			
7	A07		U07		D07	
8	A08		U08		D08	
9	A09		U09		D09	
11	A11		U11	-	D11	
13	A13		U13		D13	

分類コード 032A6

※ 全数耐力試験済

ブランコチェーン

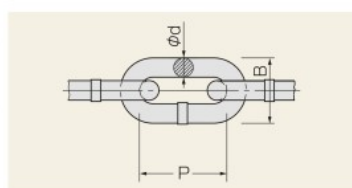

ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、当社では全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。

規格サイズ コード	呼び径 線径 d(mm)	内長 P(mm)	外幅 B(mm)	定尺 (m)	重量 (kg/m)	使用荷重		価格(円)
						(kN)	(t)	
CB06	6	31	21.0	30	0.65	4.90	0.50	
CB07	7	34	24.0	30	0.89	5.88	0.60	
CB08	8	36	27.0	30	1.21	7.35	0.75	
CB09	9	39	30.0	30	1.55	9.80	1.00	

※ 標準仕様：クロメートメッキ