



分類コード 052B540

ロック止ワイヤ (JIS 規格ワイヤロープを使用)




ロープ径	1m			2m			3m			4m		
	規格サイズコード	重量 (kg)	価格 (円)	規格サイズコード	重量 (kg)	価格 (円)	規格サイズコード	重量 (kg)	価格 (円)	規格サイズコード	重量 (kg)	価格 (円)
6	061	0.21		062	0.33		063	0.45		064	0.57	
8	081	0.39		082	0.61		083	0.82		084	1.03	
9	091	0.50		092	0.77		093	1.04		094	1.31	
10	101	0.68		102	1.01		103	1.34		104	1.67	
12	121	1.01		122	1.48		123	1.96		124	2.44	
14	141	1.49		142	2.14		143	2.79		144	3.44	
16	161	1.97		162	2.82		163	3.67		164	4.52	
18	181	2.68		182	3.76		183	4.84		184	5.92	
20	201	3.33		202	4.66		203	5.99		204	7.32	
22	221	4.17		222	5.78		223	7.39		224	9.00	


ロープ径	5m			6m			8m			10m		
	規格サイズコード	重量 (kg)	価格 (円)	規格サイズコード	重量 (kg)	価格 (円)	規格サイズコード	重量 (kg)	価格 (円)	規格サイズコード	重量 (kg)	価格 (円)
6	065	0.69		066	0.81		068	1.05		0610	1.29	
8	085	1.24		086	1.45		088	1.88		0810	2.30	
9	095	1.57		096	1.84		098	2.38		0910	2.92	
10	105	2.01		106	2.34		108	3.00		1010	3.67	
12	125	2.92		126	3.40		128	4.35		1210	5.31	
14	145	4.09		146	4.74		148	6.05		1410	7.35	
16	165	5.37		166	6.22		168	7.92		1610	9.62	
18	185	7.00		186	8.08		188	9.16		1810	11.32	
20	205	8.65		206	9.98		208	12.64		2010	15.30	
22	225	10.61		226	12.22		228	15.44		2210	18.66	

⚠ 危険


- 圧縮止め玉掛索の場合、アイ部の開き角度は60°を超えないようにしてください。無理に大きなフックやピンを入れると、合金管が割れます。

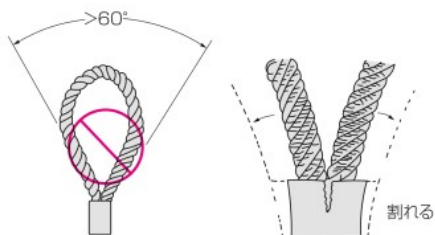


- 圧縮止め玉掛索の場合、終結部をつり荷のエッチ等に当たらないようにしてください。締結効率が低下し、抜ける恐れがあります。

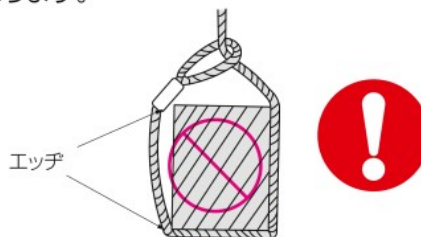

- アイ部および圧縮止め部のき裂、変形、ロープのずれ、または著しいきずなどが発生しているものは、絶対使用しないでください。破断事故等の原因となり大変危険です。

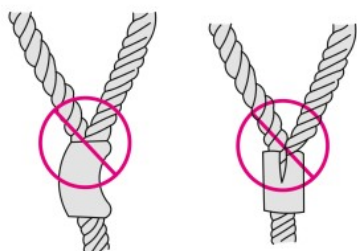

- アルミ合金で圧縮止めした玉掛索は、海中では使用しないでください。アルミ合金が溶解してロープが抜ける恐れがあります。

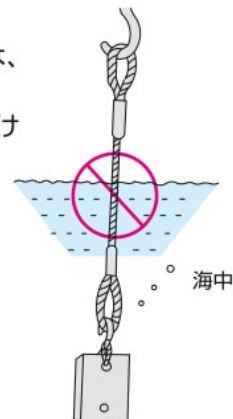

環境・
産廃資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイヤロープ
繊維ロープ
ロープ付商品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材