

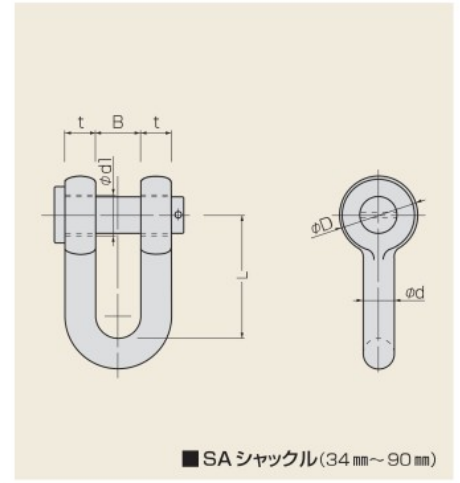


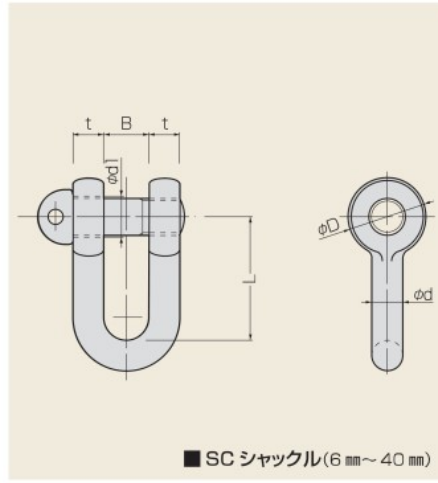

分類コード 022SB-022SC-022SA

## KONDO 規格シャックル (SB シャックル /SC シャックル /SA シャックル)

- 環境・産廃資材
- 緑化・街路資材
- 河川・法面資材
- ワイヤロープ  
繊維ロープ  
ロープ付属品
- 吊り具
- シャックル
- ターンバックル
- ねじ
- 物流荷役機器
- チェーン
- 基礎用部材
- 型枠部材
- 仮設足場部材
- 鉄骨部材
- 溶接・塗装資材
- 現場用品
- ネット・シート類
- 建築金物
- 木造住宅用金物
- 保安用品
- 船舶・艦装品
- ラッシング資材
- 港湾土木資材
- 機械・工具類
- ステンレス製品
- CAD
- 電設資材

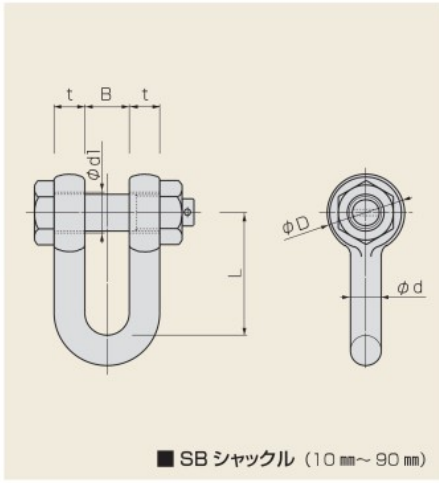

### ■ SB シャックル/SC シャックル/SA シャックル

(単位: mm)

規格サイズコード	呼び t	使用荷重		B (口幅)	D (頭径)	L (長さ)	d1 (穴径)	ピン径	ねじ径	重量(kg)			価格(円)		
		tf	kN							SB	SC	SA	SB	SC	SA
A006	6	0.2	( 1.96 )	11	17	24	9	8	M8		0.04				
A008	8	0.315	( 3.09 )	14	21	32	11	10	M10		0.08				
A010	10	0.6	( 5.88 )	17	25	40	13	12	M12	( 0.3 )	0.14				
A012	12	1	( 9.8 )	20	32	48	16	15	M14	( 0.35 )	0.28				
A014	14	1.25	( 12.25 )	24	36	56	18	17	M16	( 0.5 )	0.4				
A016	16	1.6	( 15.68 )	26	40	64	20	19	M18	( 0.65 )	0.57				
A018	18	2	( 19.6 )	29	45	72	22	21	M20	( 0.9 )	0.78				
A020	20	2.5	( 24.5 )	31	50	80	25	24	M24	1.3	1.05				
A022	22	3.15	( 30.87 )	34	55	88	27	26	M24	1.9	1.45				
A024	24	3.6	( 35.28 )	39	62	96	31	30	M30	2.55	2.05				
A026	26	4	( 39.2 )	41	66	104	33	32	M30	2.85	2.5				
A028	28	4.8	( 47.04 )	43	70	112	35	34	M33	3.55	3.0				
A030	30	5	( 49 )	45	75	120	37	36	M36	4.35	3.65				
A032	32	6.3	( 61.74 )	48	80	128	39	38	M36	5.06	4.5				
A034	34	7	( 68.6 )	50	85	136	41	40	M39	6.15	5.2	5.6			
A036	36	8	( 78.4 )	54	90	144	43	42	M42	7.47	6.5	6.7			
A038	38	9	( 88.2 )	57	95	152	47	46	M45	9.0	7.5	7.8			
A040	40	10	( 98 )	60	100	160	49	48	M48	10.6	8.8	9			
A042	42	11	(107.8 )	63	105	168	53	51	M48	11.9		10.6			
A044	44	12.5	(122.5 )	66	110	176	56	54	M48	13.4		12.5			
A046	46	13	(127.4 )	68	115	184	58	56	M48	15.0		13.66			
A048	48	14	(137.2 )	72	120	192	60	58	M56	17.9		15.51			
A050	50	16	(156.8 )	75	125	200	62	60	M56	19.9		18.1			
A055	55	18	(176.4 )	83	138	220	67	65	M64	26.5		24.6			
A060	60	20	(196 )	90	150	240	72	70	M64	33.0		32			
A065	65	25	(245 )	98	164	260	79	77	M72	42.9		39			
A070	70	31.5	(308.7 )	105	178	280	85	83	M80	56.0		49.8			
A075	75	35	(343 )	112	192	300	92	90	M80	65.6		62.0			
A080	80	40	(392 )	120	206	320	98	96	M90	83.0		75			
A085	85	45	(441 )	128	220	340	104	102	M90	94.7		90			
A090	90	50	(490 )	135	232	360	110	108	M100	115.0		105			

\* 安全率5倍以上  
ドブメッキ品の価格は30%アップとなります。