



分類コード 09203

各種コーン

テーパーコーン



勾配	適用型枠厚 (mm)	色	入数	合板用(W5/16)		合板用(W3/8)	
				規格サイズコード	価格(円)	規格サイズコード	価格(円)
1分(6°)	11~14	あい	250	0612801		0712901	
2分(11°)	11~14	茶	250	0612802		0712902	
3分(17°)	11~14	白	250	0612803		0712903	
4分(22°)	11~14	緑	250	0612804		0712904	
5分(27°)	11~14	黄	250	0612805		0712905	
6分(31°)	11~14	水	250	0612806		0712906	
7分(35°)	11~13	赤	250	0612807		0712907	
10分(45°)	11~14	若草	200	0612845		0712945	


自在テーパーコーン



規格サイズコード	サイズ	入数	価格(円)
10128	12×8 合板	250	
10129	12×9 合板	250	
10M8	M×8 メタル	250	
10M9	M×9 メタル	250	

勾配	適用型枠厚 (mm)	色	入数	メタル用(W5/16)		メタル用(W3/8)	
				規格サイズコード	価格(円)	規格サイズコード	価格(円)
1分(6°)	2~5	あい	250	08M801		09M901	
2分(11°)	2~5	茶	250	08M802		09M902	
3分(17°)	2~5	白	250	08M803		09M903	
4分(22°)	2~5	緑	250	08M804		09M904	
5分(27°)	2~5	黄	250	08M805		09M905	
6分(31°)	2~5	水	250	08M806		09M906	
7分(35°)	2~4	赤	250	08M807		09M907	
10分(45°)	2~4	若草	200	08M845		09M945	

鉄コーン (クロメートメッキ 5/8)

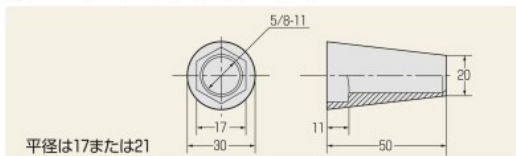

規格サイズコード	サイズ	入数	価格(円)
	W5/8	250	


ラバーコーン



規格サイズコード	サイズ	入数	価格(円)
	W5/8	100	

分類コード 092KC

 コンドールコーン (埋込止水コーン)



規格サイズコード	呼び	サイズ	入数	価格(円)
25	KC-25	5/16	500	
30	KC-30	3/8	500	
40	KC-40	1/2	500	
50	KC-50	5/8	200	
60	KC-60	3/4	100	

樹脂製キャップの凸分がしっかりとくいこみ、樹脂同士の密着が完全な止水効果を保ちます。打設後のコーンの抜き取り・モルタル処理は不要です。

分類コード 092MI

キャップ




規格サイズコード	呼び	サイズ	入数	価格(円) (袋単位)
ACC30	ACC-30	5/16・3/8	500	
ACC40	ACC-40	1/2	500	
ACC50	ACC-50	5/8	200	
ACC60	ACC-60	3/4	100	

軸足


分類コード 09203

合板用軸足

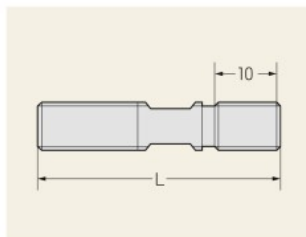

規格サイズコード	呼び	サイズ L	入数	価格(円)
02128	12×8	37	100×20	
02129	12×9	37	100×20	
	12×9	48		

メタル用軸足

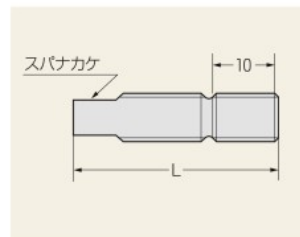

規格サイズコード	呼び	サイズ L	入数	価格(円)
02M8	M×8	30	250×10	
02M9	M×9	30	250×10	

環境・
産廃資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイロープ
繊維ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材