




分類コード 091BR

## C型 (社) 仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)

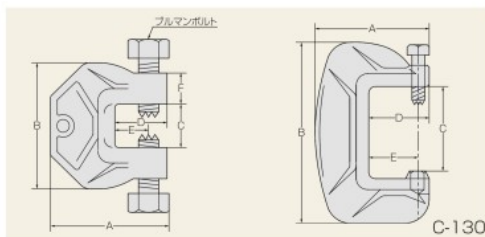


●最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。

| 規格サイズコード | 型式    | クランプ範囲  | A   | B   | C   | D   | E  | F  | 厚さ | 重量<br>(kg) | 長期使用荷重<br>(t) | ボルトサイズ | ラチェット | 価格<br>(円) |
|----------|-------|---------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------------|---------------|--------|-------|-----------|
| CS28     | Cs-28 | 13-26   | 74  | 76  | 28  | 39  | 28 | 18 | 24 | 0.6        | 1             | M12×35 | 19    |           |
| CS40     | Cs-40 | 15-38   | 77  | 100 | 40  | 42  | 31 | 21 | 24 | 0.7        | 1             | M12×40 | 19    |           |
| C50      | C-50  | 12-48   | 126 | 144 | 50  | 56  | 37 | 35 | 38 | 3.1        | 8             | M24×65 | 41    |           |
| C60      | C-60  | 21-60   | 127 | 156 | 62  | 57  | 37 | 35 | 40 | 3.3        | 8             | M24×65 | 41    |           |
| C70      | C-70  | 30-70   | 192 | 208 | 72  | 100 | 80 | 35 | 40 | 6.5        | 8             | M24×65 | 41    |           |
| C90      | C-90  | 52-88   | 190 | 230 | 90  | 90  | 70 | 35 | 40 | 7.0        | 8             | M24×65 | 41    |           |
| C130     | C-130 | 110-135 | 185 | 290 | 136 | 100 | 80 | -  | 40 | 7.9        | 8             | M24×80 | 41    |           |

分類コード 091BR

## LA型 (社) 仮設工業会認定取得品

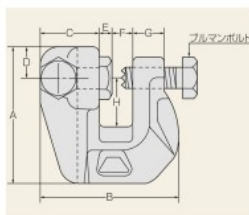


●支持杭と、ウェブ方向のアングルプレースの接合に使用します。

●長期使用荷重:12t

| 規格サイズコード | 杭の適用サイズ  | A   | B   | C  | D  | E  | F  | G  | H  | 重量<br>(kg) | ラチェット | 価格<br>(円) |
|----------|----------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|------------|-------|-----------|
| LA       | H300~400 | 140 | 153 | 69 | 30 | 12 | 24 | 34 | 50 | 4.9        | 41    |           |

分類コード 091BR

## NT型 (社) 仮設工業会認定取得品

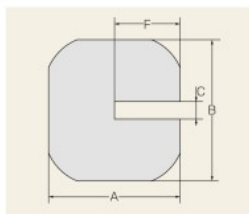


●支持杭のフランジに取り付け、大引材やチャンネル材の水平接合に使用します。

●長期使用荷重:10t

| 規格サイズコード | 杭の適用サイズ  | A   | B   | C  | D  | E  | F   | T  | 重量<br>(kg) | ラチェット | 価格<br>(円) |
|----------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|----|------------|-------|-----------|
| NT       | H300~400 | 200 | 223 | 26 | 90 | 43 | 100 | 12 | 6.4        | 41    |           |

分類コード 091BR

## G型

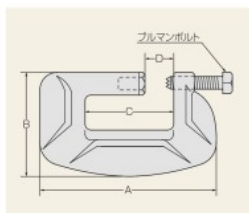

●角度がせまく、C型では接合できない場合に使用します。

●長期使用荷重:7t

| 規格サイズコード | 最大クランプサイズ             | A   | B   | C   | D  | E  | F  | 重量<br>(kg) | ラチェット | 価格<br>(円) |
|----------|-----------------------|-----|-----|-----|----|----|----|------------|-------|-----------|
| G        | L100×100<br>[380×100] | 290 | 185 | 150 | 50 | 40 | 85 | 8.8        | 41    |           |

### 作業台での使用例

大引と支持くいの接合部はNT型とC型で接合します。トッププレートは不要です。

水平つなぎ材は、C型とNT型、またはG型を使用して施工します。鋼材のジョイント部や交差部にも対応できます。

環境・  
産業資材

緑化・  
街路資材

河川・  
法面資材

ワイロープ  
繊維ロープ  
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン  
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場  
部材

鉄骨部材

溶接・  
塗装資材

現場用品

ネット・  
シート類

建築金物

木造  
住宅用  
金物

保安用品

船舶・  
艦装品

ラッシング  
資材

港湾土木  
資材

機械・  
工具類

ステンレス  
製品

CAD

電設資材