
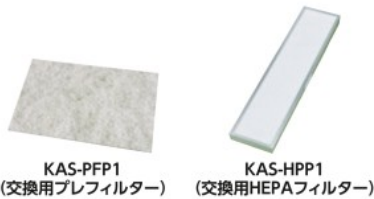


コトヒラ   Portable Air Shower
ポータブルエアシャワー

修理可能  重い  配送注意

- 特長**
- 組立・設置が簡単で、設置工事が不要です。
 - コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。
 - ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と強力です。
 - HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.99%と高性能です。
 - 人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアを浴びることができます。
- 仕様**
- 吹き出し風速:26m/s
- 製造国** ●日本



商品紹介動画



発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | コトヒラ工業株 [383980]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	間口×奥行×高さ (mm)	電源 (V)	消費電力 (W)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★458-6751	KAS-P04	¥353,186	オープン	500×200×1500	単相100	275	40	129(120)

交換用プレフィルター

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	適合本体	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★458-6778	KAS-PPF1	¥3,520	¥4,400	KAS-P04, KAS-P08, KAS-P13, KAS-IP08	1	30	688(174)

交換用HEPAフィルター

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	適合本体	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★458-6743	KAS-HPP1	¥46,118	¥57,647	KAS-P04	1	2.7	87(139)

シャワーブース

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | (価格改定日 19.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	間口×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★493-1947	KCB-ASB-SN	¥214,286	オープン	1100×1100×2100	1	25	7(140)

KAS-P04-COP (エアシャワー用キャスター付ベース) (2個1組)



キャスター付ベース使用例



エアシャワー用キャスター付ベース

発注単位1組 | メーカー直送 | 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	適合本体	梱包数 (組)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★458-6760	KAS-P04-COP	¥22,125	オープン	KAS-P04	1	2	15(66)

☎商品のお問い合わせ:0268-63-0120 <http://www.kotohira.biz/>

コトヒラ   Portable Air Shower
ポータブルエアシャワー

修理可能  重い  配送注意

材質 ●本体:スチール(粉体塗装)
製造国 ●日本

- 2列タイプ** **特長**
- コンパクトで組立不要なエアシャワーです。
 - 2列背高式で大風量、パンカーノズル角度を自由自在に変更できます。
- 仕様**
- 樹脂製パンカーノズル:8 ●吹出風速:26m/s
 - 吹出清浄度(クラス):100



発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | コトヒラ工業株 [383980]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	風量 (m³/min)	間口×奥行×高さ (mm)	電源 (V)	消費電力 (W)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★483-6341	KAS-P08	¥371,429	オープン	11	500×200×1700	単相100	600	51	76(108)

- 3方向タイプ** **特長**
- コンパクトなのに3方向(上左右)から風が出るエアシャワーです。
 - 簡単組立で、LED照明付です。
 - ステンレス式タイプやカーテンユニットなどのオプションがございます。
- 仕様**
- 樹脂製パンカーノズル:13 ●吹出風速:19m/s
 - 吹出清浄度(クラス):1000



KAS-P13 (3方向タイプ) KAS-IP08 (2列タイプ・静電気除去)

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	風量 (m³/min)	間口×奥行×高さ (mm)	電源 (V)	消費電力 (W)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★483-6359	KAS-P13	¥539,429	¥590,000	13	1000×500×2100	単相100	775	96	5(100)

- 2列タイプ・静電気除去** **特長**
- コンパクトで組立不要なエアシャワーです。
 - イオナイザーを搭載しており静電気を除去します。
- 仕様**
- 樹脂製パンカーノズル:6(イオナイザー:2) ●吹出風速:25m/s
 - 吹出清浄度(クラス):100



KAS-HPP2 (交換用HEPAフィルター)

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	風量 (m³/min)	間口×奥行×高さ (mm)	電源 (V)	消費電力 (W)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★483-6332	KAS-IP08	¥411,429	¥450,000	11	500×220×1700	単相100	650	54	7(140)

交換用HEPAフィルター

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	適合本体	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★793-0356	KAS-HPP2	¥51,786	オープン	KAS-P08, KAS-P13, KAS-IP08	1	3.5	14(108)

☎商品のお問い合わせ:0268-63-0120 <http://www.kotohira.biz/>