

SEMI-F
シリールズ
スプロケット
ローラチェーン
増速・キャリア
(搬送)チェーン
樹脂
エンジン
スプロケット
チスコ
プロケ
ット
ン
ヤ
ア
ク
セ
サ
リ
ン
ア
イ
ド
ラ
&
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
カ
ナ
ロ
ッ
ク
油
脂
製
品
シャフトカラー
タイミン
グ
ブ
リ
ー
ギ
ヤ
OP
ラ
ッ
ク
ギ
ヤ

KANA


SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤ



●ご注文方法 商品コード

SCMKCPFT5-1000H

ピッチ 全長

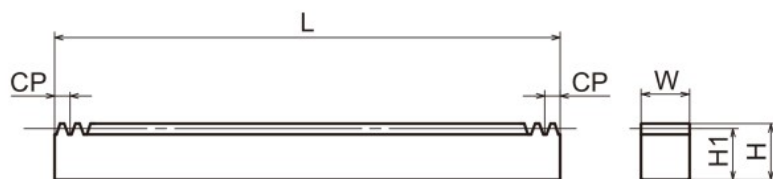

KF形状



i	精度等級	DIN 3962 Q10
	歯形	並歯
	圧力角	20°
m	材質	合金鋼
h	熱処理	調質・歯面高周波焼入
	歯面硬度	HRC50~60
s	表面処理	黒染

指定寸法切断・切断面加工・取付穴加工などあらゆるご要望にお応えします。

商品コード	定価 (円)	ピッチ mm (モジュール)	全長 L	有効山数	歯幅 W	高さ H	かみあい高さ H1	形状	質量 (kg)
SCMKCPFT 5-1000H	66,600	CP 5 (1.5915)	1,000	200	15	20	18.41	KF	2.2
SCMKCPFT 10-1000H	92,400	CP10 (3.1831)	1,000	100	30	35	31.82		7.5

※単品の長さが1mを超える商品について佐川・ヤマト便では終日発送できません。