


ご注文No.表記例


NK11SSB 16

TYPE 歯数

sprocket No.

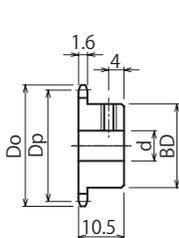

B-I形

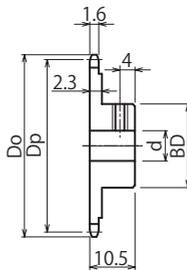

B-II形

- チェーンNo.11
- チェーンピッチ(P)3.7465mm
- ブッシュリンク内幅(W)1.83 mm
- ブッシュ外径(Dr)2.285 mm
- 歯幅.....(T)1.6 mm

ステンレス 304

TYPE	歯数	形式	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d 最小 最大	ボス径 BD	ボス長さ BL	止めネジ穴	形状	重量 g	¥	Semi-F ¥		
NK 11SSB	12	B-I形	16.2	14.475	4 6	9.4	10.5	M3×0.5	削出仕様	5.9	2,040	5,400		
	15		19.9	18.020	4 9	13				11.5	2,070	5,500		
	16		21.1	19.204	4 9	14				13.5	2,100	5,500		
	18		23.5	21.575	4 11	16				17.7	2,140	5,600		
	20		25.9	23.949	6 13	19				23.3	2,480	6,000		
	24	B-II形	30.7	28.703	6 13	19	10.5	M4×0.7		25.7	2,750	6,600		
	28		35.5	33.462	6 13	19				28.7	3,040	6,600		
	30		37.9	35.842	6 13	19				10.5	M4×0.7	29.7	3,160	6,700
	34		42.7	40.604								37.9	3,380	7,000
	36		45.1	42.986								40.7	3,520	7,200
40	B-II形	49.8	47.751	6 13	19	10.5	M4×0.7	46.5	3,600	7,600				
48		59.4	57.283					60.5	3,800	8,800				



ご注文方法

sprocket No. と数量



ご案内

- * 軸穴径は上表範囲内でご要求により加工します。
- * 仕上穴の公差は、φ8未満：H8、φ8以上：H7です。
- * ネジは付いていません。



納期

当日発送



ご注意

- * ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP24~P31をご参照下さい。

Semi-Fシリーズ
チェーン
マイクロピッチsprocket B形
ステンレス 304
11・15・25
オイルレス
アクセサリー
動力コペヤチェーン sprocket
チェーン
樹脂レール
増速型チェーン
ミニコンパルト
シャフトカラー
ピニオン
わけあり商品