

セーフシリーズ
フットリンク
エー
ンラ
アチ
アクセ
サリ
ン
アイ
ドラー
スプロ
ケット
100
ブ
オイル
レス
ユス
伝
ア
クセ
サリ
動
コン
ベヤ
チエ
ン
カチ
ブ
リン
グ
樹脂
レ
ール
(搬
送
チエ
ン
タイ
ミン
グ
ベ
ルト
シャ
フト
カラ
ー
・
マイ
タ
ギ
ヤ

NK100-2B・NK100-2C



●ご注文 表記例

NK100-2B 15

TYPE 歯数


スプロケットNo.




削出仕様



溶接仕様

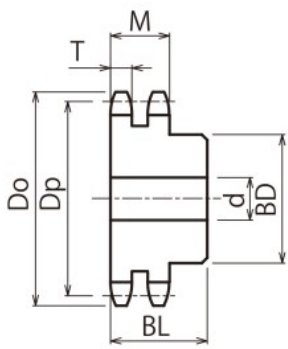

2列B形
削出仕様

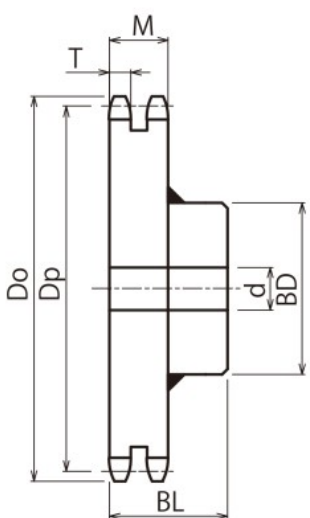

2列B形
溶接仕様

- チェーン No.100-2
- チェーンピッチ (P)31.75mm
- ローラリンク内幅 (W)19.05mm
- ローラ外径 (Dr)19.05mm
- 歯幅 (T)17.0 mm (M)52.8mm

スプロケットNo.		外径	ピッチ径	軸穴径 d			ボス径	ボス長さ	形状	歯部	重量	定価	Semi-F
TYPE	歯数	Do	Dp	下穴	最小	最大	BD	BL			kg	(円)	定価(円)
NK 100-2B	10	117	102.74	23	24	46	70	80	削出仕様	h m 歯先高周波焼入 機械構造用炭素鋼	3.50	7,970	14,900
	11	127	112.70	23	24	55	80	80			4.20	9,330	16,100
	12	138	122.67	23	24	60	90	80			5.00	9,770	16,700
	13	148	132.67	23	24	66	100	80			6.00	10,500	17,900
	14	158	142.68	23	24	75	110	80			7.00	12,180	20,100
	15	168	152.71	28	29	80	120	80			7.10	13,020	21,100
	16	179	162.74	28	29	89	130	80			7.70	14,690	23,100
	17	189	172.79	28	29	89	130	80			8.90	16,920	25,400
	18	199	182.84	28	29	89	130	80			9.60	18,120	27,000
	19	209	192.90	28	29	89	130	90			12.80	20,520	31,300
	20	220	202.96	28	29	89	130	90			13.50	20,620	31,900
	21	230	213.03	28	29	89	130	90			14.30	23,760	37,100
NK 100-2C	22	240	223.10	28	29	89	127	90	削出仕様	m 機械構造用炭素鋼	19.35	28,490	45,600
	23	250	233.17	28	29	89	127	90			20.85	30,270	48,600
	24	260	243.25	33	34	95	137	90			22.62	32,080	49,900



KANAマシンキーを併せて
ご利用ください。 P436-437参照