

# NK140B・NK140C



## 標準スプロケット B形・C形


### ●ご注文表記例

**NK140B 20**



削出仕様

溶接仕様

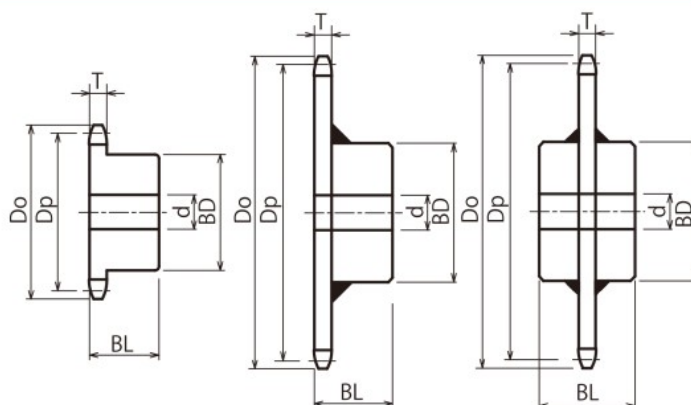

B形  
削出仕様

B形  
溶接仕様

C形  
溶接仕様

- チェーン .....No.140
- チェーンピッチ .....(P)44.45mm
- ローラリンク内幅 .....(W)25.40mm
- ローラ外径 .....(Dr)25.40mm
- 歯幅 .....(T)23.5 mm

スプロケット No.	TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	重量 kg	形状	歯部	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
					下穴	最小	最大							
NK 140B	削出仕様	10	163	143.84	26	27	66	98	56	4.90	h m 歯先高周波焼入 機械構造用炭素鋼	8,660	14,600	
		11	178	157.78	26	27	70	106	56	5.50		9,860	16,200	
		12	193	171.74	26	27	80	117	56	6.60		10,100	16,900	
		13	207	185.74	26	27	80	117	63	7.90		11,720	20,200	
		14	221	199.76	26	27	89	127	63	9.30		13,260	21,700	
		15	236	213.79	26	27	89	127	63	10.10		14,410	22,900	
		16	250	227.84	26	27	89	127	63	11.00		15,660	24,100	
		17	264	241.91	26	27	89	127	63	12.00		17,010	25,900	
		18	279	255.98	26	27	89	127	63	13.00		18,400	28,000	
		19	293	270.06	26	27	95	137	71	15.60		21,080	31,100	
		20	307	284.15	26	27	95	137	71	16.70		22,570	33,000	
	21	322	298.24	26	27	95	137	71	17.90	24,140	35,000			
	溶接仕様	22	336	312.34	30	31	95	137	71	18.40	m 普通鋼	23,880	34,400	
		23	350	326.44	30	31	95	137	71	20.10		23,730	34,700	
		24	364	340.54	30	31	95	137	71	20.90		25,200	43,400	
		25	379	354.65	30	31	103	147	80	24.10		30,860	50,900	
		26	393	368.77	30	31	103	147	80	25.50		32,990	57,000	
		27	407	382.88	30	31	103	147	80	28.20		33,870	65,900	
		28	421	397.00	30	31	103	147	80	30.10		35,590	71,600	
		30	450	425.24	30	31	103	147	80	31.50		39,200	75,200	
		32	478	453.49	30	31	103	147	80	36.00		46,660	86,700	
35		521	495.88	30	31	110	157	90	42.90	53,240		113,300		
NK 140C	36	535	510.01	30	31	110	157	90	47.40	58,660	122,700			
	38	563	538.27	30	31	110	157	90	51.00	61,620	133,700			
	40	591	566.54	30	31	110	157	90	53.10	69,460	141,500			
	42	620	594.81	30	31	110	157	90	60.00	78,230	161,500			
	45	662	637.22	30	31	118	167	100	68.00	93,870	191,200			
	48	705	679.63	30	31	118	167	100	75.00	106,050	209,500			
NK 140C	50	733	707.91	30	31	118	167	100	85.30	113,400	233,200			
	54	790	764.47	35	36	118	167	100	97.40	129,150	249,700			
	60	875	849.32	35	36	118	167	112	119.30	148,540	292,600			



スプロケットNo. と数量



当日発送

\*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ [www.kana.jp](http://www.kana.jp) からご確認ください。P22-23参照



ヤマト運輸 ...25kgをこえる商品  
佐川急便 ...40kgをこえる商品  
上記の商品は終日発送できません



\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。  
\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。

セミFシリーズ  
& フットリンク  
チロ  
エ  
ー  
ン  
ラ  
ア  
ク  
セ  
サ  
リ  
ー  
ン  
ア  
イ  
ド  
ラ  
ー  
ス  
プ  
ロ  
ケ  
ッ  
ト  
140・160・180・200  
ブ  
オ  
イ  
ル  
レ  
ス  
ア  
ク  
セ  
サ  
リ  
ー  
動  
コ  
ン  
ベ  
ヤ  
チ  
エ  
ン  
カ  
ッ  
プ  
エ  
リ  
ン  
グ  
ン  
樹  
脂  
レ  
ー  
ル  
増  
速  
・  
キ  
ャ  
リ  
ア  
ウ  
ー  
リ  
ン  
グ  
シ  
ャ  
フ  
ト  
カ  
ラ  
ー  
・  
ピ  
ニ  
オン  
ラ  
ック  
・  
マ  
イ  
タ  
キ  
ャ