

キトー

Lifting Point

キトーリフティングポイント“LPA形/LPB形”

同商品群
在庫数 21 アイテム

特長 ●360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 ●同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。
用途 ●金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。 仕様 ●NETIS登録製品(登録番号 KK-150017-A)
材質 ●SCM435 (JIS G 4053) 製造国 ●日本



LPA00308

国土交通省
NETIS
新技術情報
登録番号
提供システム
KK-150017-A

発注単位1個

株式会社 [336225]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	ボルトサイズ	寸法(mm)				梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						A	B	H	b			
106-0409	LPA00308	¥ 6,141	¥ 7,860	0.3	M 8	41	25	71	33	20	0.18	279(133)
106-0408	LPA00510	¥ 6,579	¥ 8,420	0.5	M10	41	25	71	32	20	0.19	431(124)
106-0413	LPA00812	¥ 7,344	¥ 9,400	0.8	M12	50	30	88	40	20	0.35	708(128)
106-0417	LPA01616	¥ 8,438	¥ 10,800	1.6	M16	65	37	109	47	20	0.75	920(128)
106-0405	LPA02520	¥ 11,235	¥ 14,380	2.5	M20	83	47	135	60	8	1.38	596(148)
106-0412	LPA03624	¥ 13,923	¥ 17,820	3.6	M24	102	58	157	72	4	2.38	159(115)
106-0419	LPA05830	¥ 19,438	¥ 24,880	5.8	M30	128	72	197	90	4	4.90	121(337)
106-0424	LPA08036	¥ 26,344	¥ 33,720	8.0	M36	154	90	235	112	1	7.60	50(136)
106-0423	LPA10042	¥ 44,016	¥ 56,340	10.0	M42	176	104	275	130	1	11.80	13(650)
106-0415	LPA15048	¥ 88,844	¥ 113,720	15.0	M48	200	116	309	140	1	18.20	4(-)
106-0416	LPB02024	¥ 11,156	¥ 14,280	2.0	M24	65	37	109	45	20	0.83	74(87)
106-0407	LPB02824	¥ 13,625	¥ 17,440	2.8	M24	83	47	135	58	8	1.42	27(72)
106-0426	LPB03230	¥ 14,860	¥ 19,020	3.2	M30	83	47	135	58	8	1.52	30(51)
106-0425	LPB04230	¥ 17,344	¥ 22,200	4.2	M30	102	58	157	68	4	2.46	37(148)
106-0410	LPB04636	¥ 19,829	¥ 25,380	4.6	M36	102	58	157	68	4	2.63	12(64)
106-0421	LPB06536	¥ 23,954	¥ 30,660	6.5	M36	128	72	197	88	4	4.91	11(110)
106-0404	LPB07042	¥ 31,391	¥ 40,180	7.0	M42	128	72	197	88	4	5.14	11(184)
106-0411	LPB08542	¥ 37,985	¥ 48,620	8.5	M42	154	90	235	109	1	7.76	8(400)
106-0420	LPB09048	¥ 53,688	¥ 68,720	9.0	M48	154	90	235	109	1	8.00	11(92)
106-0427	LPB12048	¥ 71,860	¥ 91,980	12.0	M48	176	104	275	126	1	11.90	1(25)
106-0418	LPB20064	¥ 115,625	¥ 148,000	20.0	M64	200	116	309	133	1	18.70	3(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-988-558 http://www.kito.co.jp/

浪速鉄工

Multi Eye Bolt

マルチアイボルト

同商品群
在庫数 83 アイテム.Com
含有化学物質調査票

MEシリーズ

特長 ●重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。
●JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。
●JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全に使用できます。
用途 ●コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
仕様 ●NETIS登録製品 登録番号 KK-150017-A
材質 ●SCM435
製造国 ●日本

国土交通省
NETIS
新技術情報
登録番号
提供システム
KK-150017-A



浪速鉄工株式会社 [715911]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	ボルトサイズ	寸法(mm)				梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						A	B	C	H	b		
406-5476	ME0808C	¥ 7,700	¥ 8,200	0.3	M 8	41	25	8	71	33	1	0.18
406-5484	ME1008C	¥ 8,200	¥ 8,800	0.5	M10	41	25	8	71	32	1	0.19
406-5492	ME1210C	¥ 9,200	¥ 9,800	0.8	M12	50	30	10	88	40	1	0.35
406-5506	ME1614C	¥ 10,800	¥ 11,400	1.6	M16	65	37	14	109	47	1	0.75
406-5514	ME2018C	¥ 13,800	¥ 15,000	2.5	M20	83	47	18	135	60	1	1.38
406-5522	ME2422C	¥ 17,400	¥ 18,600	3.6	M24	102	58	22	157	72	1	2.38
406-5531	ME3028C	¥ 24,000	¥ 26,000	5.8	M30	128	72	28	197	90	1	4.90
406-5549	ME3632C	¥ 32,000	¥ 35,000	8.0	M36	154	90	32	235	112	1	7.60
406-5557	ME4236C	¥ 53,000	¥ 58,000	10.0	M42	176	104	36	275	130	1	11.80
406-5565	ME4842C	¥ 108,000	¥ 118,800	15.0	M48	200	116	42	309	140	1	18.20

☎商品のお問い合わせ:06-6571-2171 http://www.naniwa-iron.com/

浪速鉄工

Multi Eye Bolt Hybrid

マルチアイボルト ハイブリッド

同商品群
在庫数 83 アイテム.Com
含有化学物質調査票

HBMシリーズ

特長 ●重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。
●JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全に使用できます。
用途 ●金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質 ●SCM435
製造国 ●日本




浪速鉄工株式会社 [715911]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	ボルトサイズ	寸法(mm)				梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						A	B	C	H	b		
406-5361	HBM2416	¥ 13,500	¥ 13,500	2.0	M24	65	37	14	109	45	1	0.83
406-5379	HBM2420	¥ 16,500	¥ 16,500	2.8	M24	83	47	18	135	58	1	1.42
406-5387	HBM3020	¥ 18,000	¥ 18,000	3.2	M30	83	47	18	135	58	1	1.52
406-5395	HBM3024	¥ 21,000	¥ 21,000	4.2	M30	102	58	22	157	68	1	2.46
406-5409	HBM3624	¥ 24,000	¥ 24,000	4.6	M36	102	58	22	157	68	1	2.63
406-5417	HBM3630	¥ 29,000	¥ 29,000	6.5	M36	128	72	28	197	88	1	4.91
406-5425	HBM4230	¥ 38,000	¥ 38,000	7.0	M42	128	72	28	197	88	1	5.14
406-5433	HBM4236	¥ 46,000	¥ 46,000	8.5	M42	154	90	32	235	109	1	7.76
406-5441	HBM4836	¥ 65,000	¥ 65,000	9.0	M48	154	90	32	235	109	1	8.00
406-5450	HBM4842	¥ 87,000	¥ 87,000	12.0	M48	176	104	36	275	126	1	11.90
406-5468	HBM6448	¥ 140,000	¥ 140,000	20.0	M64	200	116	42	309	133	1	18.70

☎商品のお問い合わせ:06-6571-2171 http://www.naniwa-iron.com/

⚠ 使用上の注意を必ず守ってください。
重大な事故につながる恐れがあります。

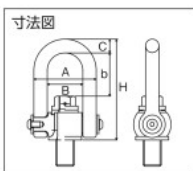

寸法図