

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

コーナーパッド(当てもの)は7-1435~1437ページに掲載


キトー  Belt Sling BSH  
**ベルトスリング“BSH/BSL形”(両端アイ形)**

同商品群  
在庫数 **52** アイテム

吊り上げ・スリング・荷締機

吊りクラブ  
チェーンスリング  
フック  
アイボルト  
シャックル  
リングキャッチ  
滑車  
ワイロープスリング  
ベルトスリング  
ラウンドスリング


モッコ  
荷締機  
トラックレール

 角の鋭い荷は当てものなしで吊らないでください。重大な事故につながる恐れがあります。

- 特長**
- 適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
  - 両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。
  - 保護布でおおっているため耐久性が抜群です。
  - リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
- 用途** ●玉掛け作業。
- 仕様** ●両端アイ形
- 材質** ●ポリエステル




BSHタイプ

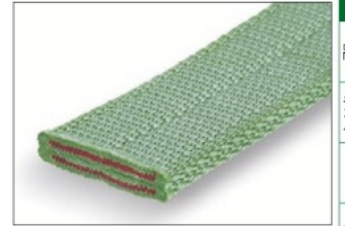

使用限界がひと目でわかる  
メーカー独自の赤いリミットサイン



BSLタイプ

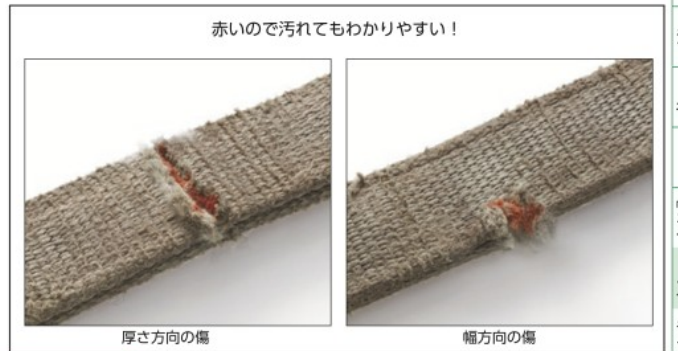

赤いので汚れてもわかりやすい!

厚さ方向の傷

幅方向の傷

品番	アイ部長さ(mm)
BSH008	200
BSH010	200
BSH016	250
BSH020	250
BSH024	300
BSH032	300
BSL032	350

**注意**

- 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
- 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
- 耐化学薬品用ではありません。

ベルト幅20mm 仕様 ●JIS最上等級4等級 ●保護布:青色  
製造国 ●中国

発注単位1本		株式会社キトー [336225]									
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	最大使用荷重(t)	全長(m)	ベルト寸法(mm)幅×厚さ	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)		
216-0483	BSH008-1	¥1,900	¥1,900	0.8	1.0	20×9	1	0.21	490(999)		
216-0494	BSH008-1.5	¥2,300	¥2,300	0.8	1.5	20×9	1	0.30	255(945)		
215-8944	BSH008-2	¥2,700	¥2,700	0.8	2.0	20×9	1	0.39	119(999)		
216-0522	BSH008-3	¥3,500	¥3,500	0.8	3.0	20×9	1	0.57	42(350)		

ベルト幅25mm 仕様 ●JIS最上等級4等級 ●保護布:青色  
製造国 ●中国

発注単位1本											
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	最大使用荷重(t)	全長(m)	ベルト寸法(mm)幅×厚さ	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)		
216-0505	BSH010-1	¥2,200	¥2,200	1	1.0	25×9	1	0.25	276(999)		
216-0468	BSH010-1.5	¥2,650	¥2,650	1	1.5	25×9	1	0.36	216(999)		
216-0448	BSH010-2	¥3,100	¥3,100	1	2.0	25×9	1	0.47	398(999)		
215-8934	BSH010-2.5	¥3,550	¥3,550	1	2.5	25×9	1	0.58	51(-)		
216-0526	BSH010-3	¥4,000	¥4,000	1	3.0	25×9	1	0.69	137(979)		
216-0514	BSH010-3.5	¥4,450	¥4,450	1	3.5	25×9	1	0.80	8(-)		
215-8935	BSH010-4	¥4,900	¥4,900	1	4.0	25×9	1	0.91	135(999)		
216-0470	BSH010-5	¥5,800	¥5,800	1	5.0	25×9	1	1.13	26(-)		
216-0510	BSH010-6	¥6,700	¥6,700	1	6.0	25×9	1	1.35	30(999)		

ベルト幅40mm 仕様 ●JIS最上等級4等級 ●保護布:青色  
製造国 ●中国

発注単位1本											
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	最大使用荷重(t)	全長(m)	ベルト寸法(mm)幅×厚さ	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)		
215-8941	BSH016-1	¥3,400	¥3,400	1.6	1.0	40×9	1	0.37	81(-)		
216-0487	BSH016-1.5	¥4,100	¥4,100	1.6	1.5	40×9	1	0.53	52(867)		
216-0471	BSH016-2	¥4,800	¥4,800	1.6	2.0	40×9	1	0.69	156(-)		
215-8964	BSH016-2.5	¥5,500	¥5,500	1.6	2.5	40×9	1	0.85	41(-)		
216-0476	BSH016-3	¥6,200	¥6,200	1.6	3.0	40×9	1	1.01	83(999)		
216-0458	BSH016-3.5	¥6,900	¥6,900	1.6	3.5	40×9	1	1.17	14(-)		
216-0452	BSH016-4	¥7,600	¥7,600	1.6	4.0	40×9	1	1.33	50(-)		
216-0537	BSH016-5	¥9,000	¥9,000	1.6	5.0	40×9	1	1.65	41(-)		
215-8940	BSH016-6	¥10,400	¥10,400	1.6	6.0	40×9	1	1.97	20(500)		

ベルト幅50mm 仕様 ●JIS最上等級4等級 ●保護布:青色  
製造国 ●中国

発注単位1本											
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	最大使用荷重(t)	全長(m)	ベルト寸法(mm)幅×厚さ	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)		
216-0457	BSH020-1	¥4,300	¥4,300	2.0	1.0	50×9	1	0.5	48(-)		
216-0520	BSH020-1.5	¥5,150	¥5,150	2.0	1.5	50×9	1	0.7	62(-)		
216-0515	BSH020-2	¥6,000	¥6,000	2.0	2.0	50×9	1	0.9	198(999)		
216-0507	BSH020-2.5	¥6,850	¥6,850	2.0	2.5	50×9	1	1.1	33(-)		
215-8971	BSH020-3	¥7,700	¥7,700	2.0	3.0	50×9	1	1.3	143(999)		
216-0486	BSH020-3.5	¥8,550	¥8,550	2.0	3.5	50×9	1	1.5	8(80)		
215-8973	BSH020-4	¥9,400	¥9,400	2.0	4.0	50×9	1	1.7	125(999)		
215-8953	BSH020-5	¥11,100	¥11,100	2.0	5.0	50×9	1	2.1	38(950)		
216-0474	BSH020-6	¥12,800	¥12,800	2.0	6.0	50×9	1	2.5	50(-)		

ベルト幅60mm 仕様 ●JIS最上等級4等級 ●保護布:青色  
製造国 ●中国

発注単位1本											
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	最大使用荷重(t)	全長(m)	ベルト寸法(mm)幅×厚さ	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)		
244-2389	BSH024-1.5	¥6,300	¥6,300	2.4	1.5	60×9	1	0.80	-		
244-2387	BSH024-2	¥7,400	¥7,400	2.4	2	60×9	1	1.03	-		
244-2388	BSH024-2.5	¥8,500	¥8,500	2.4	2.5	60×9	1	1.26	-		
244-2385	BSH024-3	¥9,600	¥9,600	2.4	3	60×9	1	1.49	-		
244-2386	BSH024-4	¥11,800	¥11,800	2.4	4	60×9	1	1.95	-		
244-2391	BSH024-5	¥14,000	¥14,000	2.4	5	60×9	1	2.41	-		
244-2390	BSH024-6	¥16,200	¥16,200	2.4	6	60×9	1	2.87	-		

ベルト幅75mm 仕様 ●JIS最上等級4等級 ●保護布:青色  
製造国 ●中国

発注単位1本											
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	最大使用荷重(t)	全長(m)	ベルト寸法(mm)幅×厚さ	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)		
244-2393	BSH032-1.5	¥7,800	¥7,800	3.2	1.5	75×9	1	1.1	-		
244-2396	BSH032-2	¥9,100	¥9,100	3.2	2	75×9	1	1.4	-		
244-2394	BSH032-2.5	¥10,400	¥10,400	3.2	2.5	75×9	1	1.7	-		
244-2397	BSH032-3	¥11,700	¥11,700	3.2	3	75×9	1	2.0	-		
244-2398	BSH032-4	¥14,300	¥14,300	3.2	4	75×9	1	2.6	-		
244-2392	BSH032-5	¥16,900	¥16,900	3.2	5	75×9	1	3.2	-		
244-2395	BSH032-6	¥19,500	¥19,500	3.2	6	75×9	1	3.8	-		

ベルト幅100mm 仕様 ●JIS3等級 ●保護布:白色  
製造国 ●日本

発注単位1本											
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	最大使用荷重(t)	全長(m)	ベルト寸法(mm)幅×厚さ	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)		
485-4314	BSL032-1.5	¥10,300	¥10,300	3.2	1.5	100×9	1	1.42	31(82)		
485-4322	BSL032-2	¥12,000	¥12,000	3.2	2.0	100×9	1	1.82	11(53)		
485-4331	BSL032-2.5	¥13,700	¥13,700	3.2	2.5	100×9	1	2.22	32(140)		
485-4349	BSL032-3	¥15,400	¥15,400	3.2	3.0	100×9	1	2.62	32(57)		
485-4357	BSL032-4	¥18,800	¥18,800	3.2	4.0	100×9	1	3.42	19(44)		
485-4365	BSL032-5	¥22,200	¥22,200	3.2	5.0	100×9	1	4.22	8(73)		
485-4373	BSL032-6	¥25,600	¥25,600	3.2	6.0	100×9	1	5.02	17(90)		

☎商品のお問い合わせ:0120-988-558 <http://www.kito.co.jp/>