

ブランドロゴ横の旗マークは各ブランドの本社所在地です。

|                                                                                                              |                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Parker                                                                                                       | Pneumatic Component Series | [201900] |
|                             | アメリカ                       | 空圧機器シリーズ |
| 商品のお問い合わせは クロダニューマティクス様:0479-64-2282 <a href="http://www.parkerkuroda.com/">http://www.parkerkuroda.com/</a> |                            |          |

## グローバルブランドの“Parker”と技術と信頼のブランド“KURODA”

## 駆動機器

シリンダ・ハイロータ・  
ロータリアクチュエータ・グリップ・  
ショックアブソーバー他

## 制御機器

電磁弁・マスタバルブ・  
手動弁・メカニカルバルブ他

 
## 真空・補助機器・発生源

エアドライヤー・コンプレッサー・  
スピードコントローラ・継手・チューブ・  
サイレンサ・フィルター他

|                                                                                   |                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Parker                                                                            | Direct Drive type 2-port Valve |                 |
|  | アメリカ                           | 流体制御用直動形2ポートバルブ |
| 在庫 15アイテム                                                                         |                                |                 |



WV121タイプ



- 特長 ●バリュープライス、直動形ノーマルクローズです。  
仕様 ●使用流体:空気、水  
●流体温度:-10~50℃(空気)、  
0~75℃(水)(凍結なきこと)

製造国 ●韓国

| 品番                  | オリフィス径(mm) |
|---------------------|------------|
| WV121S221NV-I-1S-8P | 3          |
| WV121S221NV-I-1S-C2 | 3          |
| WV121S222NV-I-1S-8P | 3          |
| WV121S222NV-I-1S-C2 | 3          |
| WV121S222QV-I-1S-8P | 4          |
| WV121S222QV-I-1S-C2 | 4          |

発注単位1台

| 発注コード    | 品番                  | 価格<br>(1台)     | メーカー希望<br>小売価格<br>(1台) | 有効断面積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 接続口径  | 電源<br>(V) | 梱包数<br>(台) | 質量<br>(g) |   |
|----------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------|-----------|------------|-----------|---|
| 361-1752 | WV121S221NV-I-1S-8P | ¥6,600(¥6,000) | ¥6,000                 | -                           | Rc1/8 | AC100     | 1          | 300       | ◆ |
| 361-1761 | WV121S221NV-I-1S-C2 | ¥6,600(¥6,000) | ¥6,000                 | -                           | Rc1/8 | DC24      | 1          | 300       | ◆ |
| 361-1779 | WV121S222NV-I-1S-8P | ¥6,600(¥6,000) | ¥6,000                 | -                           | Rc1/4 | AC100     | 1          | 300       | ◆ |
| 361-1787 | WV121S222NV-I-1S-C2 | ¥6,600(¥6,000) | ¥6,000                 | -                           | Rc1/4 | DC24      | 1          | 300       | ◆ |
| 361-1795 | WV121S222QV-I-1S-8P | ¥6,600(¥6,000) | ¥6,000                 | -                           | Rc1/4 | AC100     | 1          | 300       | ◆ |
| 361-1809 | WV121S222QV-I-1S-C2 | ¥6,600(¥6,000) | ¥6,000                 | -                           | Rc1/4 | DC24      | 1          | 300       | ◆ |


クロダニューマティクス様[201900]

商品のお問い合わせ:0479-64-2282 <http://www.parkerkuroda.com/>

|                                                                                     |                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Parker                                                                              | Direct Drive type 3-port Valve |                 |
|  | アメリカ                           | 流体制御用直動形3ポートバルブ |
| 在庫 15アイテム                                                                           |                                |                 |



 WV131タイプ



- 特長 ●バリュープライス、直動形ノーマルクローズです。  
仕様 ●使用流体:空気、水  
●流体温度:-10~50℃(空気)、  
0~75℃(水)(凍結なきこと)

製造国 ●韓国

| 品番                      | オリフィス径(mm) |
|-------------------------|------------|
| WV131S222GV-I-1S-8P     | 1.5        |
| WV131S222GV-I-1S-C2-11W | 1.5        |
| WV131S222JV-I-1S-8P     | 2.0        |
| WV131S222JV-I-1S-C2-11W | 2.0        |
| WV131S222LV-I-1S-8P     | 2.5        |
| WV131S222LV-I-1S-C2-11W | 2.5        |


発注単位1台

| 発注コード    | 品番                      | 価格<br>(1台)       | メーカー希望<br>小売価格<br>(1台) | 有効断面積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 接続口径  | 電源<br>(V) | 梱包数<br>(台) | 質量<br>(g) |   |
|----------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-----------|------------|-----------|---|
| 361-1817 | WV131S222GV-I-1S-8P     | ¥11,000(¥10,000) | ¥10,000                | -                           | Rc1/4 | AC100     | 1          | 500       | - |
| 361-1825 | WV131S222GV-I-1S-C2-11W | ¥11,000(¥10,000) | ¥10,000                | -                           | Rc1/4 | DC24      | 1          | 500       | - |
| 361-1833 | WV131S222JV-I-1S-8P     | ¥11,000(¥10,000) | ¥10,000                | -                           | Rc1/4 | AC100     | 1          | 500       | ◆ |
| 361-1841 | WV131S222JV-I-1S-C2-11W | ¥11,000(¥10,000) | ¥10,000                | -                           | Rc1/4 | DC24      | 1          | 500       | ◆ |
| 361-1850 | WV131S222LV-I-1S-8P     | ¥11,000(¥10,000) | ¥10,000                | -                           | Rc1/4 | AC100     | 1          | 500       | - |
| 361-1868 | WV131S222LV-I-1S-C2-11W | ¥11,000(¥10,000) | ¥10,000                | -                           | Rc1/4 | DC24      | 1          | 500       | - |

クロダニューマティクス様[201900]

商品のお問い合わせ:0479-64-2282 <http://www.parkerkuroda.com/>

|                                                                                     |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| TAIYO                                                                               | Electric Gripper |        |
|  | 日本               | 電動グリップ |
| 在庫 292アイテム                                                                          |                  |        |

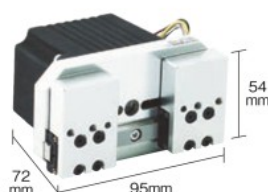

ESG2タイプ

- 特長 ●エア式のI/O配線を変えず開・閉信号だけで動作可能です。  
手間いらずで(プログラム編集不要)置換え可能です。  
●電動ならではの制御が可能です。  
●カム採用+コントローラ内蔵により小形/軽量化/利便性向上を実現しました。  
仕様 ●設定値:5段階(100%~30%)  
●繰り返し精度:±0.05mm  
●最大速度:150mm/sec  
●ガイド機構:リニアガイド  
●ガイド許容荷重:500N  
製造国 ●日本

| 品番               | ケーブル      |
|------------------|-----------|
| ESG2-LS-4230     | ケーブル無     |
| ESG2-LS-4230-L11 | ケーブル付(1m) |
| ESG2-LS-4230-L13 | ケーブル付(3m) |

(価格改定日 19.07) 株式会社TAIYO[549102]

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払

| 発注コード     | 品番               | 価格<br>(1台)       | メーカー希望<br>小売価格<br>(1台) | 最大把持力<br>(N) | 開閉ストローク<br>(mm) | 幅×奥行×高さ<br>(mm) | 梱包数<br>(台) | 質量<br>(kg) |   |
|-----------|------------------|------------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---|
| ★483-7037 | ESG2-LS-4230     | ¥54,450(¥49,500) | ¥49,500                | 15           | 30              | 95×72×54        | 1          | 0.4        | - |
| ★483-7045 | ESG2-LS-4230-L11 | ¥56,870(¥51,700) | ¥51,700                | 15           | 30              | 95×72×54        | 1          | 0.4        | - |
| ★483-7053 | ESG2-LS-4230-L13 | ¥59,290(¥53,900) | ¥53,900                | 15           | 30              | 95×72×54        | 1          | 0.5        | - |

商品のお問い合わせ:06-4967-1115 <http://www.taiyo-ltd.co.jp/>