


興和化成 スナップチューブ【KST/KSTL】

<https://www.kowa-kasei.co.jp>



RoHS指令適合製品

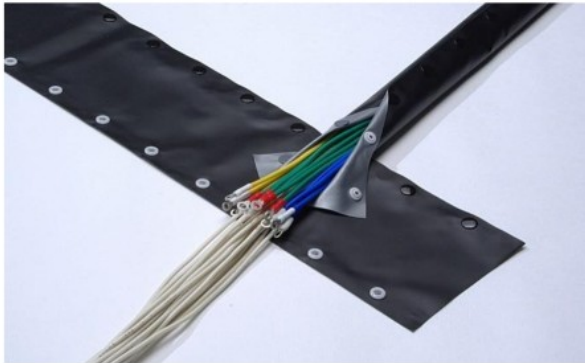

- 特長**
- ・スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
 - ・サイズは10φ～100φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
 - ・着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
 - ・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
 - ・部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
 - ・リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。

定尺 25m/50m

材質 シート部：ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル
嵌合部(スナップボタン)：ポリアセタール樹脂

カラー リバーシブルタイプ (ブラック&グレー) / グレータイプ

使用温度 -15℃ ～ 70℃

型式一覧

※Gタイプ・Rタイプ共通

シート部UL認定品 難燃タイプ
HB No.E242175

品名	呼び径	定尺 (m/巻)	箱寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重量 ※箱重量含む
KST-10	10φ	25m	410×110×125	920g
KST-15	15φ		410×110×125	1100g
KST-20	20φ		410×110×125	1300g
KST-25	25φ		410×125×125	1400g
KST-30	30φ		410×140×125	1500g
KST-40	40φ		410×175×125	1900g
KST-50	50φ		410×205×125	2150g
KST-70	70φ		410×265×125	2900g
KST-100	100φ		410×360×125	3900g


品名	呼び径	定尺 (m/巻)	箱寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重量 ※箱重量含む
KSTL-10	10φ	50m	345×150×340	2020g
KSTL-15	15φ		345×150×340	2370g
KSTL-20	20φ		345×150×340	2720g
KSTL-25	25φ		345×170×340	2830g
KSTL-30	30φ		345×185×340	3170g
KSTL-40	40φ		345×215×340	3830g
KSTL-50	50φ		345×245×340	4500g
KSTL-70	70φ		345×295×340	5700g
KSTL-100	100φ		345×345×340	7700g

呼称方法

- 【25m】 ◆リバーシブルタイプ (R) の場合 : KST- (呼び径) R 例: 呼び径20φの場合 KST-20R
◆グレータイプ (G) の場合 : KST- (呼び径) G 例: 呼び径30φの場合 KST-30G
- 【50m】 ◆リバーシブルタイプ (R) の場合 : KSTL- (呼び径) R 例: 呼び径20φの場合 KSTL-20R
◆グレータイプ (G) の場合 : KSTL- (呼び径) G 例: 呼び径30φの場合 KSTL-30G

梱包及び梱包単位

【25m】

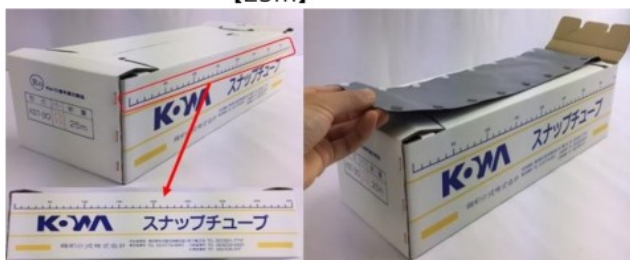

※箱の側面にスケール (0mm～400mmを) 印刷してあります。

【50m】



※◆ボビン巻きでダンボールケースに納めてあり、取り出し口より引き出してご使用頂けます。

お問合せ先

本社

愛知県豊田市大林町8丁目20番地

TEL:0565-26-4880

FAX:0565-27-4122