

# 興和化成 コルゲートチューブ【KCTN】

<https://www.kowa-kasei.co.jp>



RoHS指令適合製品



- 特長**
- ・スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。
  - ・切断はナイフ等で簡単にできます。
  - ・軽量で耐衝撃性に優れ復元力も優れています。
  - ・スリット無しタイプも対応しております。（※ラップ巻きタイプのみ）

**使用温度** -20℃ ～ 60℃

**材質** 難燃性ポリプロピレン（自己消化性）

**カラー** ブラック

**仕様** スモールボックスタイプ／ラップ巻きタイプ

## 型式一覧


※スモールボックスタイプ

品名	呼び径	定尺 (m/巻)	箱寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重量 ※箱重量含む
KCTN-05S	05φ	50m	450×450×100	900g
KCTN-07S	07φ		450×450×100	1240g
KCTN-10S	10φ		500×500×150	1580g
KCTN-13S	13φ		500×500×200	2100g
KCTN-15S	15φ		500×500×200	2350g
KCTN-19S	19φ	25m	500×500×150	1550g
KCTN-22S	22φ	20m	500×500×150	1630g
KCTN-25S	25φ		500×500×200	1820g
KCTN-28S	28φ		500×500×200	1940g

※ラップ巻きタイプ

品名	呼び径	定尺 (m/巻)	ラップ巻き径 直径(mm)	重量
KCTN-05L	05φ	500m	470	4100g
KCTN-07L	07φ		650	6800g
KCTN-10L	10φ	400m	770	7000g
KCTN-13L	13φ		830	7600g
KCTN-15L	15φ	200m	850	6000g
KCTN-19L	19φ		880	7000g
KCTN-22L	22φ	100m	770	4500g
KCTN-25L	25φ		770	5000g
KCTN-28L	28φ		850	5500g

## 寸法表

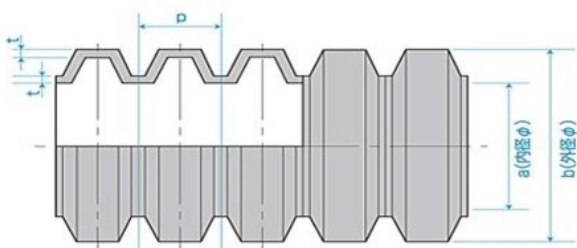

呼径	a	b	p	t
05	5.1	7.6	2.5	0.20
07	7.4	10.2	2.7	0.27
10	10.7	14.1	2.7	0.27
13	13.2	17.5	3.5	0.27
15	15.2	19.5	3.5	0.27
19	19.5	23.8	4.2	0.27
22	22.1	27.0	4.3	0.30
25	25.0	30.0	4.3	0.35
28	28.2	34.0	4.4	0.35

## 梱包荷姿

【スモールボックスタイプ】



【ラップ巻きタイプ】



## お問合せ先

本社

愛知県豊田市大林町8丁目20番地

TEL:0565-26-4880

FAX:0565-27-4122