


## 配線ダクト

UL規格認定製品  
UL規格認定樹脂使用

RoHS指令適合製品

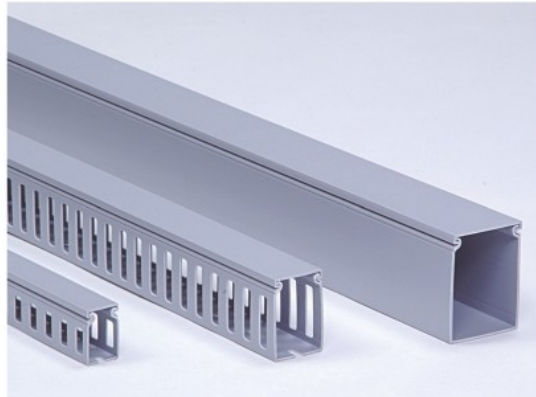

- 【材 質】 硬質塩化ビニール（自己消火性 94V-0）
- 【カ ラ ー】 グレー
- 【定 尺】 2,000mm
- 【呼称方法】 KD-(型式)-(長さ)-(側孔)  
例：型式 26、長さ 2m、側孔 H 型の場合、KD-26-20-H
- 【使用温度】 -20℃～50℃

## 型式一覧

型式（呼称）	断面寸法		長さ【ミリ】	側孔規格			梱包数【本】
	幅	高さ		H	T	LL	
KD-23-20	18	25	2,000	○	○		50
KD-N23-20	20	30		○	○		50
KD-33-20	30			○	○		40
KD-53-20	52	25			○		40
KD-24-20	25	40		○	○	○	40
KD-34-20	30			○	○	○	40
KD-44-20	40			○	○	○	40
KD-64-20	60			○	○		20
KD-74-20	70			○	○		20
KD-26-20	25	60		○	○	○	40
KD-36-20	30			○	○	○	30
KD-46-20	40			○	○	○	30
KD-56-20	52			○	○	○	20
KD-66-20	60			○	○	○	20
KD-76-20	70			○	○	○	20
KD-86-20	80			○	○	○	20
KD-106-20	100			○		○	10
KD-156-20	150					○	6
KD-28-20	25	80		○		○	24
KD-38-20	30			○	○	○	24
KD-48-20	40			○	○	○	18
KD-58-20	52			○	○	○	12
KD-68-20	60			○	○	○	12
KD-88-20	80			○	○	○	14
KD-108-20	100			○	○	○	8
KD-210-20	25	100		○		○	20
KD-310-20	30			○		○	20
KD-410-20	40			○	○	○	18
KD-610-20	60			○	○	○	12
KD-810-20	80			○	○	○	12
KD-1010-20	100		○	○	○	6	
KD-1510-20	150				○	6	
KD-1015-20	100	150	○	○	○	4	