


ページュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK(例BXU 3020-10K)をつけてご注文ください。

●仕様

取付基板	BXU (木製基板 15mm/方眼目盛付) FXU (鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付)
板厚	ドア 1.6mm ポデー 1.6mm 前面枠 1.6mm (ただしキャビネットタテ寸法1,700mm以上はドア2.3mm)
ハンドル	キャビネットタテ寸法900mm以下 KH-84F (キー付平面ハンドル小 キー No.K200) キャビネットタテ寸法1,000mm以上 KH-117F (キー付平面ハンドル大 キー No.K200)

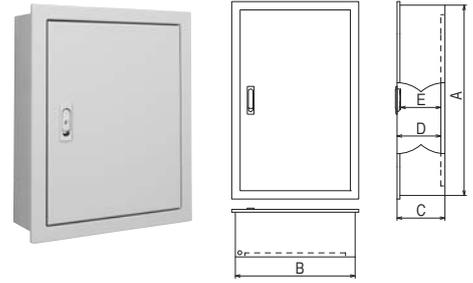

フカサ 100mm (ドア下有効フカサ (D) BXU: 70mm FXU: 80mm ハンドル下有効フカサ (E) BXU: 50mm FXU: 60mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア形式	品番 (ページュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		BXU重量 (kg)	FXU重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		タテ	ヨコ		
				ページュ	クリーム		ページュ	クリーム						
300	200	100	片扉	◎	◎	BXU 3020-10	③	③	FXU 3020-10	9,730	220	120	4.9	5.2
350	250	100	片扉	◎	◎	BXU 3525-10	③	③	FXU 3525-10	10,600	270	170	6.3	6.8
450	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 4525-10	③	③	FXU 4525-10	11,700	370	〃	7.7	8.3
600	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 6025-10	③	③	FXU 6025-10	13,700	520	〃	9.7	10.6

フカサ 120mm (ドア下有効フカサ (D) BXU: 90mm FXU: 100mm ハンドル下有効フカサ (E) BXU: 70mm FXU: 80mm)

300	250	120	片扉	◎	◎	BXU 3025-12	③	③	FXU 3025-12	10,600	220	170	6.0	6.4
350	〃	〃	〃	③	◎	BXU 3525-12	③	③	FXU 3525-12	11,700	270	〃	6.6	7.1
400	300	120	片扉	◎	◎	BXU 4030-12	③	③	FXU 4030-12	13,700	320	220	8.4	9.0
500	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 5030-12	③	③	FXU 5030-12	16,500	420	〃	9.8	10.7
300	350	120	片扉	◎	◎	BXU 3035-12	③	③	FXU 3035-12	12,600	220	270	7.6	8.1
350	〃	〃	〃	③	◎	BXU 3535-12	③	③	FXU 3535-12	14,600	270	〃	8.4	9.0
600	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 6035-12	③	③	FXU 6035-12	19,500	520	〃	12.7	13.9
300	400	120	片扉	③	◎	BXU 3040-12	③	③	FXU 3040-12	13,700	220	320	8.3	8.9
350	〃	〃	〃	③	③	BXU 3540-12	③	③	FXU 3540-12	14,600	270	〃	9.2	10.0
400	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 4040-12	③	③	FXU 4040-12	16,500	320	〃	10.2	11.1
500	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 5040-12	③	③	FXU 5040-12	18,600	420	〃	12.0	13.2
600	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 6040-12	③	③	FXU 6040-12	21,400	520	〃	13.9	15.3
700	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 7040-12	③	③	FXU 7040-12	24,400	620	〃	15.7	17.4
800	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 8040-12	③	③	FXU 8040-12	27,300	720	〃	17.5	19.5
850	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 8540-12	③	③	FXU 8540-12	30,100	770	〃	18.5	20.6
900	〃	〃	〃	③	◎	BXU 9040-12	③	③	FXU 9040-12	31,100	820	〃	19.4	21.7
1,000	〃	〃	〃	③	◎	BXU 1040-12	③	③	FXU 1040-12	37,000	920	〃	21.3	23.8
1,100	〃	〃	〃	③	③	BXU 1140-12	③	③	FXU 1140-12	40,900	1,020	〃	22.9	25.9
1,200	〃	〃	〃	③	③	BXU 1240-12	③	③	FXU 1240-12	44,900	1,120	〃	24.8	28.0
1,300	〃	〃	〃	③	◎	BXU 1340-12	③	③	FXU 1340-12	48,600	1,220	〃	26.6	30.1
1,400	〃	〃	〃	③	③	BXU 1440-12	③	③	FXU 1440-12	50,600	1,320	〃	28.4	32.2
1,500	〃	〃	〃	③	③	BXU 1540-12	③	③	FXU 1540-12	52,500	1,420	〃	30.3	34.4
1,600	〃	〃	〃	③	③	BXU 1640-12	③	③	FXU 1640-12	55,800	1,520	〃	32.2	36.5
300	450	120	片扉	③	③	BXU 3045-12	③	③	FXU 3045-12	15,500	220	370	9.0	9.8
350	〃	〃	〃	③	③	BXU 3545-12	③	③	FXU 3545-12	16,500	270	〃	10.1	11.0
400	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 4045-12	③	③	FXU 4045-12	22,400	320	〃	11.1	12.1
500	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 5045-12	③	③	FXU 5045-12	25,400	420	〃	13.1	14.4
600	〃	〃	〃	◎	◎	BXU 6045-12	③	③	FXU 6045-12	27,300	520	〃	15.1	16.7
700	〃	〃	〃	③	◎	BXU 7045-12	③	③	FXU 7045-12	29,200	620	〃	17.1	19.0
800	〃	〃	〃	③	◎	BXU 8045-12	③	③	FXU 8045-12	33,100	720	〃	19.1	21.3
900	〃	〃	〃	③	◎	BXU 9045-12	③	③	FXU 9045-12	36,000	820	〃	21.0	23.6
1,000	〃	〃	〃	③	③	BXU 1045-12	③	③	FXU 1045-12	38,800	920	〃	23.1	26.0
1,100	〃	〃	〃	③	③	BXU 1145-12	③	③	FXU 1145-12	44,600	1,020	〃	24.9	28.3
1,200	〃	〃	〃	③	◎	BXU 1245-12	③	③	FXU 1245-12	46,600	1,120	〃	26.9	30.6
1,300	〃	〃	〃	③	③	BXU 1345-12	③	③	FXU 1345-12	49,600	1,220	〃	28.9	32.9
1,400	〃	〃	〃	③	③	BXU 1445-12	③	③	FXU 1445-12	52,100	1,320	〃	30.9	35.2
1,500	〃	〃	〃	③	③	BXU 1545-12	③	③	FXU 1545-12	55,500	1,420	〃	32.9	37.5
1,600	〃	〃	〃	③	③	BXU 1645-12	③	③	FXU 1645-12	59,300	1,520	〃	34.9	39.8

※BXU(木製基板)とFXU(鉄製基板)は同じ価格です。

(商品コード31)

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。