


熱機器収納キャビネット **BXH・FXH** 鉄板製 / 屋内用 露出形

- テレビ受信機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気スリット付のキャビネットです。
- 放熱効果を高めるために両側面、ドアの3面に換気スリットを設けてあります。

●仕様

取付基板	BXH (木製基板 15mm/方眼目盛付)
	FXH (鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付)
板厚	ドア 1.6mm ポデー 1.6mm 前面枠 1.6mm
ハンドル	キャビネットタテ寸法900mm以下 KH-84F (キー付平面ハンドル小 キー No.K200)
	キャビネットタテ寸法1,000mm以上 KH-117F (キー付平面ハンドル大 キー No.K200)

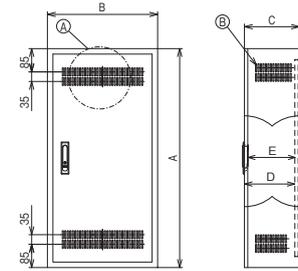

フカサ 120mm (ドア下有効フカサ (D) BXH: 90mm FXH: 100mm ハンドル下有効フカサ (E) BXH: 70mm FXH: 80mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア形式	品番 (ページ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		BXH重量 (kg)	FXH重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)		鉄製基板 (鉄板ベース)			タテ	ヨコ		
				ページ	クリーム	ページ	クリーム	ページ	クリーム					
400	300	120	片扉	◎	◎	BXH 4030-12	③	③	FXH 4030-12	13,600	320	220	7.8	8.5
300	400	120	片扉	③	③	BXH 3040-12	③	③	FXH 3040-12	13,600	220	320	7.8	8.4
400	〃	〃	〃	◎	◎	BXH 4040-12	③	③	FXH 4040-12	15,500	320	〃	10.3	11.1
500	〃	〃	〃	◎	◎	BXH 5040-12	③	③	FXH 5040-12	17,400	420	〃	11.0	12.9
600	〃	〃	〃	◎	◎	BXH 6040-12	③	③	FXH 6040-12	21,400	520	〃	14.1	15.1
500	500	120	片扉	③	◎	BXH 5050-12	③	③	FXH 5050-12	25,400	420	420	13.7	14.7
600	〃	〃	〃	③	◎	BXH 6050-12	③	③	FXH 6050-12	28,200	520	〃	16.2	17.2
700	〃	〃	〃	③	③	BXH 7050-12	③	③	FXH 7050-12	32,000	620	〃	18.7	19.7
400	600	120	片扉	③	③	BXH 4060-12	③	③	FXH 4060-12	25,500	320	520	13.7	14.9
600	〃	〃	〃	③	③	BXH 6060-12	③	③	FXH 6060-12	33,100	520	〃	19.2	21.3
700	〃	〃	〃	③	③	BXH 7060-12	③	③	FXH 7060-12	36,200	620	〃	20.8	24.4
800	〃	〃	〃	③	③	BXH 8060-12	③	③	FXH 8060-12	37,900	720	〃	23.5	27.5
900	〃	〃	〃	③	③	BXH 9060-12	③	③	FXH 9060-12	41,600	820	〃	26.2	30.6

フカサ 140mm (ドア下有効フカサ (D) BXH: 110mm FXH: 120mm ハンドル下有効フカサ (E) BXH: 90mm FXH: 100mm)

400	300	140	片扉	③	③	BXH 4030-14	③	③	FXH 4030-14	14,600	320	220	8.2	8.7
400	400	140	片扉	③	③	BXH 4040-14	③	③	FXH 4040-14	17,400	320	320	10.0	11.0
500	〃	〃	〃	◎	◎	BXH 5040-14	③	③	FXH 5040-14	21,500	420	〃	12.1	13.2
600	〃	〃	〃	③	③	BXH 6040-14	③	③	FXH 6040-14	27,300	520	〃	13.9	15.6
500	500	140	片扉	◎	③	BXH 5050-14	③	③	FXH 5050-14	26,400	420	420	14.2	16.0
700	〃	〃	〃	◎	③	BXH 7050-14	③	③	FXH 7050-14	33,100	620	〃	19.2	21.6
500	600	140	片扉	③	③	BXH 5060-14	③	③	FXH 5060-14	32,200	420	520	17.0	18.6
700	〃	〃	〃	③	③	BXH 7060-14	③	③	FXH 7060-14	37,900	620	〃	22.5	24.3
900	〃	〃	〃	③	③	BXH 9060-14	③	③	FXH 9060-14	45,900	820	〃	27.8	31.0
600	800	140	両扉	③	③	BXH 6080-14	③	③	FXH 6080-14	47,500	520	720	25.5	28.2
800	〃	〃	〃	③	③	BXH 8080-14	③	③	FXH 8080-14	50,800	720	〃	31.6	36.1
900	〃	〃	〃	③	③	BXH 9080-14	③	③	FXH 9080-14	56,400	820	〃	35.1	39.2
1,100	900	〃	〃	③	③	BXH 1190-14	③	③	FXH 1190-14	65,700	1,020	820	46.3	46.3

フカサ 160mm (ドア下有効フカサ (D) BXH: 130mm FXH: 140mm ハンドル下有効フカサ (E) BXH: 110mm FXH: 120mm)

400	400	160	片扉	③	③	BXH 4040-16	③	③	FXH 4040-16	19,600	320	320	10.6	11.5
600	〃	〃	〃	◎	◎	BXH 6040-16	③	③	FXH 6040-16	28,200	520	〃	14.8	16.1
500	500	160	片扉	◎	◎	BXH 5050-16	③	③	FXH 5050-16	28,200	420	420	15.0	16.5
700	〃	〃	〃	③	③	BXH 7050-16	③	③	FXH 7050-16	34,100	620	〃	19.8	22.2
600	600	160	片扉	◎	◎	BXH 6060-16	③	③	FXH 6060-16	35,100	520	520	20.1	22.5
800	〃	〃	〃	◎	◎	BXH 8060-16	③	③	FXH 8060-16	43,000	720	〃	25.1	28.9
1,000	〃	〃	〃	◎	③	BXH 1060-16	③	③	FXH 1060-16	49,600	920	〃	31.1	35.3
650	650	160	片扉	③	③	BXH 6565-16			—	39,500	570	570	24.5	—
600	800	160	両扉	③	◎	BXH 6080-16			—	49,800	520	720	25.5	—
800	〃	〃	〃	③	③	BXH 8080-16	③	③	FXH 8080-16	52,400	720	〃	33.8	37.4

※BXH(木製基板)とFXH(鉄製基板)は同じ価格です。

(商品コード31)